


Essentiels Eaton

Les Essentiels



EATON

Powering Business Worldwide

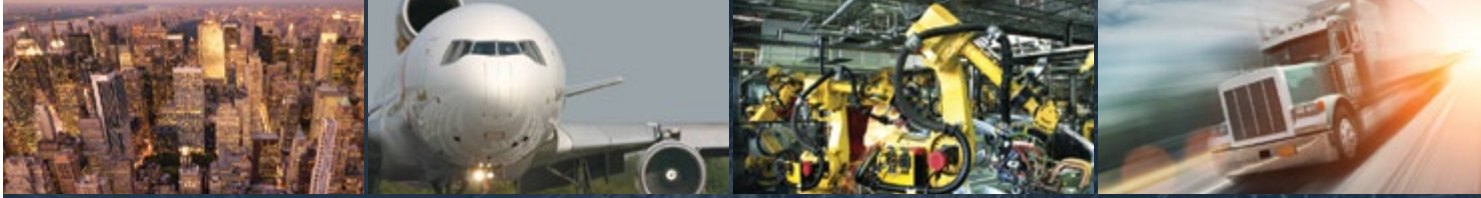

Alimenter un monde qui en demande toujours plus.

Nous proposons :

- **Des solutions électriques, éco-énergétiques et fiables**, qui rendent nos lieux de vie et de travail plus sûrs et plus confortables
- **Des solutions hydrauliques et électriques** qui améliorent la productivité des machines sans gaspiller l'énergie
- **Des solutions aéronautiques** qui rendent les avions plus sûrs, plus légers, plus économiques, et qui renforcent l'efficacité des aéroports
- **Des solutions de transmission et propulsion** qui fournissent plus de puissance aux voitures, camions et bus tout en réduisant leur consommation de carburant et leurs émissions

Venez découvrir
Eaton aujourd'hui.

Powering Business Worldwide

Eaton est une société de gestion de l'énergie. Nous aidons nos clients du monde entier à gérer l'énergie dont ils ont besoin pour leurs bâtiments, leurs avions, leurs camions, leurs automobiles, leurs machines et leurs entreprises.

Nos technologies innovantes permettent à nos clients d'utiliser l'énergie électrique, hydraulique et mécanique de façon plus fiable, plus sûre et plus écologique.

Nous proposons des solutions intégrées qui aident à rendre l'énergie, sous toutes ses formes, plus facile à utiliser et plus accessible.

En 2018, le chiffre d'affaires d'Eaton a atteint 21,6 milliards de dollars. L'entreprise emploie environ 99 000 personnes et vend ses produits dans plus de 175 pays.

Eaton.com

EATON

Powering Business Worldwide



Offre Tertiaire

Éclairage de sécurité - Luminox	4
Systèmes anti-intrusion - Scantronic	6
Attaches de fixation et systèmes de suspension - B-Line Series.....	8
Onduleurs et prises parafoudre.....	10
Appareillage modulaire et armoires Eaton Moeller Series	11
Systèmes de sécurité incendie - Nugelec	12




Offre Résidentielle

Appareillage modulaire Eaton Moeller Series	16
Coffrets et tableaux Eaton Moeller Series	17
Capri Bâtiment	18



Offre Industrielle

Éclairage ATEX - CEAG Crouse-Hinds	22
Appareillage ATEX - CEAG Crouse-Hinds	23
Presse-étoupe ATEX - Capri	24
Accessoires ATEX - Capri	25
Presse-étoupe industriels - Capri.....	26
Conduits et raccords - Capri	27
Commande et signalisation - Eaton Moeller Series	28
Commande et protection - Eaton Moeller Series.....	30

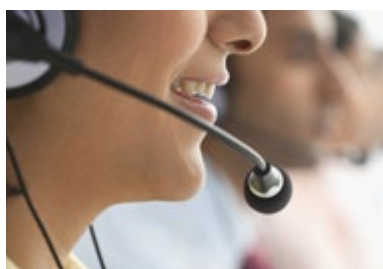

Services

Services - Distribution et qualité de l'énergie.....	32
Services - Solutions de sécurité.....	33

✓ Stock en agence conseillé

LUM17102



LUM17144



LUM17150



LUM17141



LUM16025



LUM16030/32



LUM16179



LUM16051



LUM10244



LUM10312



LUM10151



Code Produit	Référence	Désignation	Boîtier	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	---------	-----------

BAES SATI ADRESSABLES 100% LEDs pour tout projet



CrystalWay*, Blocs d'évacuation Design SATI & Adressable 100% LEDs

LUM17102*	CrystalWay 45 ADR CGLine+	Bloc d'évacuation Design SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 100% LEDs - 45 lm- IP42 / IK04		12
LUM17104	CrystalWay 45 XL ADR CGLine+	Bloc d'évacuation Design Version XL SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 100% LEDs - 45 lm- IP42 / IK04		8

PLANETE 400 DISC, Bloc anti-panique Design SATI & Adressable 100% LEDs



LUM17144	PLANETE 400 DISCADR CGLine+	Bloc anti-panique Design SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 100% LEDs - NP - 360 lm - IP41 / IK07	ETA	10
----------	-----------------------------	--	-----	----

PLANETE JOUR II, Blocs bi-fonctions pour locaux à sommeil SATI & Adressable 100% LEDs

LUM17101	PLANETE JOUR II ADR CGLine+	PLANETE JOUR II ADR CGLine+. 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08.	EPSILON	12
LUM17152	PLANETE JOUR II ES ADR CGLine+	PLANETE JOUR II ES ADR CGLine+. 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs IP66/IK08	EPSILON	12

PLANETETUBE, Blocs esthétique industrielle 100% LEDs

LUM17150	PLANETE 45 TUBE ADR CGLine+	Bloc d'évacuation tubulaire SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 100% LEDs - 70 lm- IP66-68/IK10		1
LUM17151	PLANETE 400 TUBE ADR CGLine+	Bloc anti-panique tubulaire SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 100% LEDs - 350 lm- IP66-68/IK10		1

PLANETE 400 AD, Bloc ATEX 100% LEDs

LUM17141	PLANETE 400 AD ADR CGLine+	Bloc ATEX SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 100% LEDs - NP - 330 lm - IP65/IK07	J	1
----------	----------------------------	---	---	---

BAES SATI 100% LEDs - Gamme ULTRALED



*sauf LUM16030 et LUM16032

ULTRALED 45 et 400, Blocs d'évacuation et anti-panique SATI 100% LEDs

✓	LUM16025	ULTRALED 45	Bloc d'évacuation SATI - 100% LEDs - 45 lm - IP43/IK08	EPSILON	12
✓	LUM16005	ULTRALED 45 ES	Bloc d'évacuation étanche SATI - 100% LEDs - 45 lm - IP66/IK08	EPSILON	12
✓	LUM16043	ULTRALED 400	Bloc anti-panique SATI - 100% LEDs - NP - 400 lm - IP41/IK08	ZETA	8
	LUM16047	ULTRALED 400 ES	Bloc anti-panique étanche SATI - NP - 400 lm - IP66/IK08	ZETA	8

ULTRALED 2000, Blocs à phares SATI 100% LEDs

	LUM16030	ULTRALED 2000	Bloc à phares SATI - NP - 100% LEDs - 2000 lm - IP42/IK07	GAMMA	1
	LUM16032	ULTRALED 2000 ES	Bloc à phares étanche SATI - NP - 100% LEDs - 2000 lm - IP65/IK07	GAMMA	1

ULTRALED JOUR II, Blocs bi-fonctions pour locaux à sommeil SATI 100% LEDs

	LUM16101	ULTRALED JOUR II	ULTRALED JOUR II 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs - IP43/IK08	EPSILON	12
	LUM16152	ULTRALED JOUR II ES	ULTRALED JOUR II ES 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs - IP66/IK08	EPSILON	12

ULTRALED DBR, Blocs spécifiques Loi Accessibilité SATI 100% LEDs



	LUM16035	ULTRALED 45 DBR	Bloc d'évacuation fonction DBR - SATI - 100% LEDs - NP - 45 lm - IP43/IK08	EPSILON	12
	LUM16015	ULTRALED 45 ES DBR	Bloc d'évacuation étanche fonction DBR - SATI - 100% LEDs - NP - 45 lm - IP66/IK08	EPSILON	12

BAES SATI - Gamme UNILED 2 - NF envt



Blocs d'évacuation 100% LEDs

	LUM16179	UNILED 2-45	Bloc d'évacuation SATI - 100% LEDs - 45 lm - IP42/IK07	A2	15
	LUM16178	UNILED 2-45 ES	Bloc d'évacuation étanche SATI - 100% LEDs - 45 lm - IP65/IK10	A2	15

Blocs anti-panique 100% LED

	LUM10763	UNILED 2-400	Bloc anti-panique SATI - 100% LEDs - NP - 360 lm - IP65/IK07	A2	15
	LUM10767	UNILED 2-400 ES	Bloc anti-panique étanche SATI - 100% LEDs - NP - 360 lm - IP65/IK10	A2	15

BAEH (Blocs autonomes pour bâtiments d'habitation)

BAEH SATI ADRESSABLE 100% LEDs

	LUM17106	CrystalWay 8 ADR CGLine+	BAEH SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc habitation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 8 lms.		12
--	----------	--------------------------	--	--	----

BAEH SATI 100% LEDs



✓	LUM16051	ULTRALED 8	BAEH SATI - 100% LEDs - 8 lm/5h - IP43/IK08	EPSILON	12
✓	LUM16004	ULTRALED 8 ES	BAEH étanche SATI - 100% LEDs - 8 lm/5h - IP66/IK08	EPSILON	12

BAEH STANDARD 100% LEDs



	LUM10244	STD 2-8	BAEH STD - Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. 8lms - Autonom 5h - IP42/IK07	A2	15
	LUM10246	STD 2-8 ES	BAEH STD - Bloc Habitation étanche. 100% LEDs. 8lms - Autonom 5h - IP65/IK10	A2	15







 

 







Télécommandes

✓	LUM10312	TLU	Boîtier de télécommande électronique 500 blocs maxi - fonctions spécifiques locaux à sommeil, aide à l'exploitation, etc.		10
✓	LUM10313	TL 500	Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi		10
	LUM10315	TLI	Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi - Fonctions spécifiques accessibilité pour blocs DBR		10

Blocs autonomes portables d'intervention

	LUM10151	LP 50	Bloc portable - 50 lm - IP44/IK08 - Autonomie 1h		
	LUM10152	LP100	Bloc portable - 100 lm - IP44/IK08 - Autonomie 1h		

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Boîtier	Qté Cond.	
Sources Centrales					
Sources Centrales 48V Continues					
LUM20814	ATSP 48/10 -8x6/10	Source Centrale 48 VCC 340 W -Type B - Chassis M1		1	LUM20814 
LUM20815	ATSP 48/16 -4x12/15	Source Centrale 48 VCC 510 W -Type B - Chassis M1		1	
LUM20816	ATSP 48/16 -4x12/24	Source Centrale 48 VCC 720 W -Type B - Chassis M1		1	
Sources Centrales 230V Alternatives					
LUM22401	CBO 1000 -Electroniq	Onduleur 1000 VA - Autonomie 1 Heure - Alim 230 V Mono - Chassis P1		1	LUM22401 
LUM22404	CBO 4000 -Electroniq	Onduleur 4000 VA - Autonomie 1 Heure - Alim 230 V Mono - Chassis P1, Batterie sur chantier		1	
Luminaires pour Source Centrale					
Luminaires pour Source Centrale, évacuation 100% LEDs					
LUM22210*	CRYSTALWAY 24-48/45	Luminaire SC 24-48VDC - Design - 100% LEDs - 45 lm - IP42/IK04		12	LUM22210/12 
LUM22212*	CRYSTALWAY 220/45	Luminaire SC 220-240 VAC - Design - 100% LEDs - 45 lm - IP42/IK04		12	
LUM22150	PLANETE 220/45 TUBE	Luminaire SC 220 VCC / VAC - Tubulaire - 100% LEDs - 70 lm - IP66/68 IK10		1	
LUM22152	PLANETE 24-48/45 TUBE	Luminaire 24-48/45 Tubulaire pour SC 24-48 VCC. 70lms . 100% LEDs. Diam 100mm.		1	
LUM21012	PLANETE 24-110/45 C	Luminaire SC 24 à 110 VCC - Ecologique - 100% LEDs - 45 lm - Débrochable IP42/IK07	AA	1	
LUM22118	PLANETE 220/45 C	Luminaire SC 220 VCC/CA - Ecologique - 100% LEDs - 45 lm - Débrochable IP42/IK07	AA	1	
LUM21013	PLANETE 24-110/45 CES	Luminaire SC 24 à 110 VCC - Ecologique - 100% LEDs - 45 lm - Etanche IP66/IK10	AB	1	
LUM22119	PLANETE 220/45 CES	Luminaire SC 220 VCC/CA - Ecologique - 100% LEDs - 45 lm - Etanche IP66/IK10	AB	1	
Luminaires pour Source Centrale, Anti-panique 100% LEDs					
LUM22132	PLANETE 24-48 /400 DISC	Luminaire SC 20 à 54 VCC - Design - Ecologique - 100% LEDs - 360 lm - IP41/IK07	ETA	1	LUM22150/52 
LUM22133	PLANETE 220 /400 DISC	Luminaire SC 220 VCC/CA - Design - Ecologique - 100% LEDs - 360 lm - IP41/IK07	ETA	1	
LUM22151	PLANETE 220/400 TUBE	Luminaire SC 220 VCC/VCA - Tubulaire - 100% LEDs - 400 lm - IP66/68 IK10		1	
LUM22153	PLANETE 24-48/400 TUBE	Luminaire 24-48/400 Tubulaire pour SC 24-48VCC. 400lms . 100% LEDs. Diam 100 mm		1	
LUM22128	PLANETE 24-48/400	Luminaire conventionnel d'ambiance pour sources centrales 24-48VCC.	ZETA	8	LUM22132/33 
LUM22130	PLANETE 24-48/400 ES	Luminaire conventionnel d'ambiance étanche pour sources centrales 24-48VCC	ZETA	8	
LUM22129	PLANETE 220/400	Luminaire SC 220 VCC/CA - Ecologique - 100% LEDs - 400 lm - Débrochable IP42/IK07	ZETA	1	
LUM22131	PLANETE 220/400 ES	Luminaire SC 220 VCC/CA - Ecologique - 100% LEDs - 400 lm - Etanche IP66/IK07	ZETA	1	
Luminaires pour Source Centrale, Anti-panique Fluorescents					
LUM21614	RCNES 48 /11	Luminaire SC 48 VCC - Fluorescent 11 W - P/NP 560/500lm Im - Etanche IP66/IK04	F	1	LUM22151/53 
LUM21047	RC 48/18	Luminaire SC 48 VCC - Fluorescent 18 W - 1000 lm - Boîtier tôle IP 10/IK03	P	1	
LUM21055	RC 48/36	Luminaire SC 48 VCC - Fluorescent 36 W - 1000 lm - Boîtier tôle IP 10/IK03	Q	1	
LUM22112	RCNESX 220 /11	Luminaire SC 230 VCA - Fluorescent 11 W - P/NP 700/580 lm - Etanche IP66/IK04	F	1	
LUM21057	RC 220/36	Luminaire SC 220 VCC/CA - Fluorescent 36 W - P/NP 2800/2200 lm - Boîtier tôle IP 20/IK03	Q	1	
LUM21061	RCE 220/36	Luminaire SC 220 VCC/CA - Fluorescent 36 W - P2100/NP1800 lm - Etanche IP55/IK07	S	1	
Accessoires					
✓	LUM10418	Grille A,AA,AB,B,X,Y, Eps.	Grille pour boîtiers A, B, A-A ,A-B, X, Y, EPSILON 300x166x90	1	
	LUM10419	Grille -E, F, Zeta	Grille trapezoïdale pour boîtiers E, F, Zeta & montage avec rehausse (325 x 204 x 105)	50	LUM10534 
	LUM10527	Grille metal. Beta-G	Grille métallique - IK 10- pour protection globale du bloc phare boîtiers Beta Gamma	1	
	LUM10411	Cadre encas A, AA, B	Cadre d'encastrement pour boîtiers A, AA, B	50	
	LUM10816	Cadre s/enc sus -E,F	CADRE SEMI-ENC PR E,F RAL9003	50	
✓	LUM10534	Cadre encas Epsilon	CADRE ENC BLANC Boîtier EPSILON	30	LUM10540 
	LUM10538	Cadre encas ZETA	Cadre ENC blanc - Boîtier ZETA	1	
	LUM10541	Cadre encas ETA	Cadre ENC blanc - Boîtier ETA	1	
	LUM10428	Cadre encas A, AA, B	Cadre d'encastrement pour boîtiers A, AA, B pour kit éclairage par la tranche LUM10481	1	
	LUM10480	CADRE ENC. BOIT. A2	Cadre d'encastrement pour boîtier A2.	1	
	LUM10413	Kit éclairage/TR boit. A2	Kit d'éclairage par la tranche pour boîtier A2.	1	
	LUM10481	Kit Tranche -A,AA,B	Kit d'éclairage par la tranche boîtier A-AA-B (PM) Cadre associable au LUM10428	100	
✓	LUM10540	Kit Drapeau Plafond	Kit Drapeau Plafond - Boîtier Epsilon	1	
✓	LUM10401	Fleche bas -7 cm	ETIQ H 7 FLECHE BAS	25	
✓	LUM10403	Fleche D /Porte D -7	ETIQ H 7 FLECHE DRTPDRO	25	
✓	LUM10404	Fleche G /Porte G -7	ETIQ H 7 FLECHE GAUPTG	25	
Accessoires spécifiques BAES et luminaires CrystalWay					
LUM10560	Kit de suspension	1	LUM10584	Etiquette verticale Flèche bas	10
LUM10561	Cadre d'encastrement	1	LUM10585	Etiquette verticale Flèche gauche	10
LUM10565	Boîte pour réservation	1	LUM10586	Etiquette verticale Flèche droite	10

* Blocs et luminaires CrystalWay disponibles en version XL - Nombreux accessoires supplémentaires disponibles. Nous consulter.

I-ON40H + I-KP01



SDR-REXT-G2-OR



CAM-EXT



CAM-INT



PROXTAGPK5



XCELRPT



I-ON160



RXC-DT-X8



SIRUS



710REUR-00



SD3



✓ Stock en agence conseillé

	Code Produit	Désignation	Qté	Cond.
Systèmes d'Alarme Radio Résidentiel (COMPACT) et Tertiaire (I-ON40H)				
✓	COMPACT-EU-KIT	Centrale radio COMPACT + 2 détecteurs XCELRPT + 1 contact DET-RDC-W + 1 télécommande FOB-2W-4B	1	
✓	I-ON40H-EU	Centrale d'alarme mixte 40 zones : 10 zones Filaires + 30zones Radio (prévoir clavier & batterie SCA00001)	1	
	KEY-KP01	Clavier LCD filaire supplémentaire pour I-ON30R & 40H lecteur de badge intégré	1	
✓	I-SD02	Transmetteur enfichable RTC pour I-ON30 & I-ON40 Vocal 4 messages 4 N° tel, Télésurveillance	1	
	I-GSM02	Transmetteur Tél. GSM pour I-ON30 & 40 Vocal / SMS 4 messages 4 N° tel, Télésurveillance, prévoir carte SIM.	1	
	CAM-INT-00	Caméra IP Intérieure pour vidéo vérification par email et application IOS ou Android pour COMPACT et I-ON40H	1	
	CAM-EXT-00	Caméra IP Extérieure pour vidéo vérification par email et application IOS ou Android pour COMPACT et I-ON40H	1	
✓	FOB-2W-4B	Télécommande I-ON Bidirectionnelle 4 boutons pour COMPACT et I-ON40H	1	
	PROXTAGPK5	5 Badges de proximité pour clavier filaire et radio	1	
	KEY-RKPZ-KIT	Clavier Radio LCD Bidirectionnel : Duplex . Compatible avec les centrales I-ON30R et I-ON40H	1	
✓	XCELRPT	Détecteur Infrarouge Radio 9 m / 90° immunité animaux - de 25Kg	1	
✓	DET-RDC-W	Détecteur ouverture radio pour portes et fenêtre	1	
✓	DET-RSMOKE	Détecteur de Fumée autonome et Radio avec Buzzer 85 dB	1	
	SDR-RINT	Sirène Intérieure radio pour COMPACT et I-ON40H	1	
✓	SDR-REXT-G2-OR	Sirène Radio Extérieure avec Flash pour COMPACT et I-ON40H	1	

Systèmes d'Alarme Filaires Tertiaire NFA2P (I-ON160) & PPMS

✓	I-ON160EXEURFR	Centrale filaire & bus NFA2P10 zones extensible à 160 / prévoir un clavier I-KP01FR et deux batterie SCA00003	1	
	PROXTAGPK5	5 Badges de proximité pour clavier I-KP01FR	1	
✓	I-KP01FR	Clavier LCD NFA2P pour I-ON160 lecteur de badge intégré	1	
✓	I-SDFR02	Transmetteur enfichable RTC pour I-ON 160 Vocal 4 messages 4 N° tel et Télésurveillance	1	
	EXP-R10	Module d'extension Radio 10 détecteurs radio pour I-ON30R, I-ON40H et 160	1	
	EXP-W10	Module d'extension filaire 10 zones = 10 détecteurs pour I-ON30R, I-ON40H I-ON 160	1	
✓	I-GSM02	Transmetteur GSM Vocal , Télésurveillance et SMS enfichable pour 160 Vocal (prévoir carte SIM)	1	
✓	SIMAX	Sirène Intérieure métal NFA2P 3B (prévoir batterie SCA00002)	1	
✓	SIRUS	Sirène avec Flash Extérieure en polycarbonate NFA2P 3B (prévoir batterie SCA00002)	1	
	EXP-PSU	Module d'extension filaire 10 zones + Alimentation 3A pour I-ON30R, I-ON40H et 160 prévoir 2 batteries SCA00003	1	
✓	RXC-DT-X8	Détecteur double technologie 12 m 90° NFA2P Type 2 avec rotule de fixation	1	
✓	450-FR	Contact magnétique Aluminium d'ouverture Porte de Garage ou sectionnelle	1	
✓	462-M	Deux Contacts Aluminium en saillie pour portes et fenêtres à câbler sur 4 bornes	1	
	M12	Détecteur Fumée 12 Volts sortie relais Optique/Thermique/Thermo vélocimétrique	1	
	SDRI-PPMS	Sirène intérieure + Messages vocaux pour alerte PPMS en polycarbonate (prévoir batterie SCA00002)	1	
	SDRE-PPMS	Sirène avec Flash Extérieure + Messages vocaux alerte PPMS en polycarbonate (prévoir batterie SCA00002)	1	
	710REUR-00	Emetteur d'alerte et d'urgence portable (PPMS)	1	

Transmetteurs Téléphoniques Autonomes Multi Usages - alarmes techniques - signalisations

✓	TSD2-CEN	Transmetteur Téléphonique RTC 4 entrées 10 N° d'appel Vocal alimentation 12 Volts continus	1	
✓	SD-GSM	Transmetteur Téléphonique GSM / SMS 8 entrées 10 N° d'appel Vocal / SMS alimentation 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte SIM	1	
✓	SD3	Transmetteur Téléphonique GSM + RTC 8 entrées 10 N° d'appel Vocal / SMS alimentation 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte SIM	1	
	AL-01	Alimentation 12 VCC 1 ampère boîtier métal capacité batterie 7Ah (prévoir batterie SCA00001)	1	



i-on Compact

Système d'alarme Radio condensé de sécurité

Un système d'alarme Radio auto-protégé avec l'application Eaton SecureConnect i-on Compact : Votre sécurité au quotidien

SecureConnect est une application de protection des biens et des personnes intelligente et sécurisée contre les menaces numériques.

Gérer au quotidien ce qui vous est cher à l'aide d'lon Compact et de son application Eaton SecureConnect.

La solution résidentielle de sécurité...

- Un boîtier réduit qui contient l'ensemble des éléments du système d'alarme : afficheur LCD, clavier de commande, sirène, lecteur de badges, connexion Ethernet, alimentation et secours batterie. Dimensions : 24 cm x 16 cm x 4 cm.



- Une gamme complète de détecteurs (20 max) et de périphériques radio afin de construire une installation sur mesure.
- Transmission d'image et vérification vidéo avec l'ajout de caméras (2 max) intérieures et extérieures.
- Commandes et notifications en temps réel paramétrables avec l'application.
- Port de communication Ethernet RJ45 connexion directe à votre box.



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté	Cond.
--------------	-------------	-----	-------

Kwik Wire™ - Système de suspension rapide

✓	BKP10063	KwikPak - 100 attaches BKC100 + 152m de câbles ø1,5mm	1
	BKP10094	KwikPak - 100 attaches BKC200 + 152m de câbles ø2,5mm	1
✓	CAP938872	Minikit 30 Verrous BKC100 + 50m de câbles ø1,5mm	1
	CAP938873	Minikit 30 Verrous BKC100 + 50m de câbles ø2,5mm	1
✓	BKC100	Verrou de blocage pour câble ø 1,5-2,5mm	100
✓	BKW063	Câblette acier ø1,5mm x 152m	1
	BKW094	Câblette acier ø2,5mm x 152m	1
✓	BKCC	Pince coupe câble acier	1
	BKA	Crochet béton inox 9mm Kwik Anchor pour filin	100
	BKAT	Outil de pose Kwik Anchor	1

Kit filins embouts boucle

✓	BKL06340K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 1m	20
✓	BKL06380K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 2m	20
✓	BKL063120K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 3m	20
✓	BKL063180K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 4m	20
✓	BKL063240K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 6m	20
✓	BKL063360K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 9m	20

Fixoplaf - Système de reprise arrière


✓	CAP008893	Kit de suspension Fixoplaf avec 1,5mm de câblette Diamètre 1,5mm
	BFX100	Système de blocage FIXOPLAF M6

Dura-Blok™ - Supports pour toiture et terrasse

	DBP	Support pour toiture et terrasse L=244mm	1
	DB10	Support pour toiture et terrasse L=244mm avec rail	1
	DB20	Support pour toiture et terrasse L=559 mm avec rail	1
	DBM	Support sur toiture L=122mm	1
	DB5	Support sur toiture L=122mm avec rail	1

Accroche Tout

	BCS200	Accroche Tout IPN < 12 mm - Rail 27x18 200 mm	20
	BCS300	Accroche Tout IPN < 12 mm - Rail 27x18 300 mm	20
✓	BCS400	Accroche Tout IPN < 12 mm - Rail 27x18 400 mm	20
	BCL300	Accroche Tout IPN < 20 mm - Rail 30x15 300 mm	20
✓	BCL400	Accroche Tout IPN < 20 mm - Rail 30x15 400 mm	20
✓	BCL600	Accroche Tout IPN < 20 mm - Rail 30x15 600 mm	20

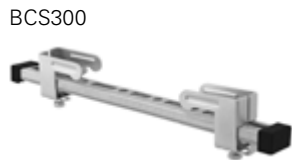

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté Cond.
Fixations à clipser sur charpentes métalliques		
✓ BE24	Attache à clipser ep 3-8mm pour filin / chaînette	25
✓ BE58	Attache à clipser ep 8-14mm pour filin / chaînette	25
✓ BE912	Attache à clipser ep 14-20mm pour filin / chaînette	25
✓ BU24	Attache à clipser ep 3-8mm	25
✓ BU58	Attache à clipser ep 8-14mm	25
✓ BH4E24	Attache à clipser ep 3-8mm pour tige M6	25
✓ BH4E58	Attache à clipser ep 8-14mm pour tige M6	25
✓ BH4E912	Attache à clipser ep 14-20mm pour tige M6	25
✓ BE24CT2	Attache à clipser ep 3-8mm avec collier plastique	25
✓ BE58CT2	Attache à clipser ep 8-14mm avec collier plastique	25
✓ BE912CT2	Attache à clipser ep 14-20mm avec collier plastique	25
✓ BTF28	Attache à clipser Multifonction TigerFix ep 2-8 mm	25
✓ BTF816	Attache à clipser Multifonction TigerFix ep 8-16 mm	25
✓ BTF1624	Attache à clipser Multifonction TigerFix ep 16-24 mm	25
Fixations à visser sur charpentes métalliques		
✓ BC1	Attache à visser ep 16mm maxi 45kg	25
✓ BC08	Attache à visser ep 18mm diamètre 9mm maxi 120kg	50
Clips Bord de Tôle		
✓ BXS1011	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 10-11mm	100
✓ BXS1214	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 12-14mm	100
✓ BXS1519	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 15-19mm	100
✓ BXS2024	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 20-24mm	100
✓ BXS2530	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 25-30mm	100
✓ BXM1011	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 10-11mm	100
✓ BXM1214	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 12-14mm	100
✓ BXM1519	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 15-19mm	100
✓ BXM2024	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 20-24mm	100
✓ BXM2530	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 25-30mm	100
✓ BXL1011	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 10-11mm	100
✓ BXL1214	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 12-14mm	100
✓ BXL1519	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 15-19mm	100
✓ BXL2024	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 20-24mm	100
✓ BXL2530	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 25-30mm	100

BE24



BH4E24



BE24CT2



BTF23



BC1



BC08



BXS



BXM



BXL



✓ Stock en agence conseillé

66707



66935



3S550FR



EL650FR



ELP850FR



5P/5P Rack



5PX



9SX



9PX



EFLX8F



Code Produit	Désignation	Autonomie en utilisation de 50% à 70%	Qté Cond.
Multiprises parafoudre			
	66706 PROTECTION BOX 1 FR	-	10
✓	66707 PROTECTION BOX 1 TEL@ FR	-	10
✓	66934 PROTECTION BOX 5 TEL@+TV FR	-	5
✓	66935 PROTECTION BOX 8 TEL@+TV FR	-	5
Onduleurs multiprises			
✓	3S550FR 3S 550 VA FR - 550 VA / 330 W	10 à 20 mn	1
	3S700FR 3S 700 VA FR - 700 VA / 420 W	15 à 30 mn	1
Onduleurs format extra-plat			
✓	EL500FR Ellipse ECO 500 VA FR - 500 VA / 300W	5 à 9 mn	1
✓	EL650FR Ellipse ECO 650 VA FR - 650 VA / 400 W	6 à 9 mn	1
✓	EL800USBFR Ellipse ECO 800 VA USB FR - 800 VA / 500 W	6 à 11 mn	1
✓	EL1200USBFR Ellipse ECO 1200 VA FR - 1200 VA / 750 W	6 à 10 mn	1
Onduleurs Line Interactive			
✓	ELP850FR Ellipse PRO 850 FR - 850 VA / 510W	5 à 9 mn	1
✓	ELP1200FR Ellipse PRO 1200 USB FR - 1200 VA / 750 W	5 à 9 mn	1
✓	ELP1600FR Ellipse PRO 1600 USB FR - 1600 VA / 1000 W	5 à 9 mn	1
	5P1150I 5P 1150 VA / 770 W	7 à 12 mn	1
	5P1550I 5P 1550 VA / 1100 W	8 à 13 mn	1
✓	5P650iR 5P 650i Rack 1U - 650 VA / 420 W	6 à 9 mn	1
	5P1150iR 5P 1150i Rack 1U - 1150 VA / 770 W	7 à 12 mn	1
✓	5PX1500IRT 5PX 1500 RT 2U - 1500 VA / 1350 W	9 à 11 mn	1
✓	5PX2200IRT 5PX 2200 RT 2U - 2200 VA / 1980 W	8 à 15 mn	1
✓	5PX3000IRT3U 5PX 3000 RT 3U - 3000 VA / 2700 W	9 à 14 mn	1
	5PX3000IRTN 5PX 3000 RT 2U Netpack - 3000 VA / 2700 W	9 à 14 mn	1
Onduleurs On-Line Double Conversion			
✓	9SX700I 9SX 700 Tour - 700VA / 630 W	9 à 14 mn	1
✓	9SX1000I 9SX 1000 Tour - 1000 VA / 900 W	10 à 17 mn	1
✓	9SX1500I 9SX 1500 Tour - 1500 VA / 1350 W	10 à 16 mn	1
✓	9PX1000IRT2U 9PX 1000 RT 2U - 1000 VA / 1000 W	12 à 18 mn	1
✓	9PX1500IRT2U 9PX 1500 RT 2U - 1500 VA / 1500 W	9 à 13 mn	1
✓	9PX2200IRT3U 9PX 2200 Tour convertible Rack 3U court - 2200 VA / 2200 W	7 à 12 mn	1
	9PX2200IRT2U 9PX 2200 RT 2U - 2200 VA / 2200 W	7 à 12 mn	1
✓	9PX3000IRT3U 9PX 3000 Tour convertible Rack 3U court - 3000 VA / 3000 W	6 à 12 mn	1
✓	9PX3000IRT2U 9PX 3000 RT 2U - 3000 VA / 3000 W	6 à 12 mn	1
✓	9SX5KIRT 9SX 5 kVA - 5000 VA / 4500 W	10 à 13 mn	1
✓	9SX6KIRT 9SX 6 kVA - 6000 VA / 5400 W	8 à 11 mn	1
	9SX8KIRT 9SX 8 kVA - 8000 VA / 7200W	10 à 15 mn	1
	9SX11KIRT 9SX 11 kVA - 11000 VA / 10000 W	5 à 9 mn	1
Accessoires			
✓	Network-M2 Gigabit Network Card	-	1
	EFLX8F FlexPDU - bandeau rackable 8 prises françaises	-	1
✓	MBP3KIF HotSwap MBP FR - bypass avec prises françaises pour onduleurs <3 kVA	-	1
✓	MBP3KIH HotSwap MBP HW - bypass à borniers pour onduleurs <3 kVA	-	1
✓	MBP6Ki HotSwap MBP 6000i - bypass de maintenance pour onduleurs 5-6 kVA	-	1
	MBP11Ki HotSwap MBP 11000i - bypass de maintenance pour onduleurs 8-11 kVA	-	1

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
Disjoncteurs Boîtiers Moulés			
✓ 265809	NZMB1-4-A125	DISJ 4P PROT CABL 125A 25kA NZM1	1
✓ 281243	NZMB1-4-A160	DISJ 4P PROT CABL 160A 25kA NZM1	1
104606	NZM1-4-XFI30R	Bloc diff. NZM1 30MA 4P A DRT	1
✓ 265855	NZMB2-4-A250	DISJ 4P PROT CABL 250A 25kA NZM2	1
292344	NZM2-4-XFI	DECL,DIFF NZM2 0,1-3 A 4POLES	1
✓ 109696	NZMN3-4-AE400	DISJ 4P PROT CABL 400A 50kA NZM3	1
285557	PFR-5	Relais diff NZM 0,03-5A	
285601	PFR-W-70	Tore de détection 70mm 400A	
Interrupteurs différentiels PFGM 4 pôles jusqu'à 63 A			
264294	PFGM-25/4/003	Interrupteur différentiel PFGM 4x40 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 264300	PFGM-40/4/003	Interrupteur différentiel PFGM 4x40 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 264306	PFGM-63/4/003	Interrupteur différentiel PFGM 4x63 A, 30 mA, Type AC	1
Disjoncteurs Modulaires FAZ6			
✓ 239204	FAZ6-C10/4	Disj FAZ 4P 10A 10kA cbe C	1
✓ 239216	FAZ6-C16/4	Disj FAZ 4P 16A 10kA cbe C	1
✓ 239219	FAZ6-C20/4	Disj FAZ 4P 20A 10kA cbe C	1
✓ 239221	FAZ6-C32/4	Disj FAZ 4P 32A 10kA cbe C	1
✓ 239222	FAZ6-C40/4	Disj FAZ 4P 40A 10kA cbe C	1
✓ 239224	FAZ6-C63/4	Disj FAZ 4P 63A 10kA cbe C	1
Blocs différentiels PBSM 4 pôles jusqu'à 63 A			
✓ 266962	PBSM-404/003-F	Bloc diff. PBSM 4X40A 30MA/ AC	1
✓ 266964	PBSM-404/03-F	Bloc diff. PBSM 4X40A 300MA/ AC	1
✓ 266977	PBSM-634/003-F	Bloc diff. PBSM 4X63A 30MA/ AC	1
✓ 266979	PBSM-634/03-F	Bloc diff. PBSM 4X63A 300MA/ AC	1
Disjoncteurs différentiels FRBMM			
170625	FRBMM-C16/1N/003-G	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C, 1P+N, Type G, 16A	1
✓ 170722	FRBMM-C10/2/003	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C, 10A, 2P, Type AC	1
✓ 170724	FRBMM-C16/2/003	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C, 16A, 2P, Type AC	1
✓ 170725	FRBMM-C20/2/003	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C, 20A, 2P, Type AC	1
Disjoncteurs phase + neutre PLG6 courbe C, jusqu'à 32A			
✓ 264690	PLG6-C2/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 2 A	12
✓ 264693	PLG6-C10/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 10 A	12
✓ 264695	PLG6-C16/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 16 A	12
✓ 264696	PLG6-C20/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 20 A	12
✓ 264698	PLG6-C32/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 32 A	12
Disjoncteurs FAZ 4 pôles courbe C, jusqu'à 63A			
✓ 279057	FAZ-C10/4	Disjoncteur 4P FAZ, 10 A	1
✓ 279061	FAZ-C16/4	Disjoncteur 4P FAZ, 16 A	1
279062	FAZ-C20/4	Disjoncteur 4P FAZ, 20 A	1
✓ 279063	FAZ-C25/4	Disjoncteur 4P FAZ, 25 A	1
✓ 279064	FAZ-C32/4	Disjoncteur 4P FAZ, 32 A	1
✓ 279065	FAZ-C40/4	Disjoncteur 4P FAZ, 40 A	1
✓ 279066	FAZ-C50/4	Disjoncteur 4P FAZ, 50 A	1
✓ 279067	FAZ-C63/4	Disjoncteur 4P FAZ, 63A	1

281243



264300



239216



266964



170724



264693



239103



NUG31067



✓ Stock en agence conseillé

NUG31510



NUG31182



NUG31176



NUG31186



NUG31191



NUG30998



NUG31141



Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

Alarme Détection Incendie Type 1 - Conventionnel et Adressable

NUG31021	ECA 204	Centrale conventionnelle - UGA et 4 lignes de détection	1
NUG31071	ECA 3008	Centrale conventionnelle - UGA, CMSI 2MT et 8 lignes de détection	1
NUG31067	ECA 4008	Centrale conventionnelle - UGA, CMSI 4 ET/MT et 8 lignes de détection	1
NUG31500	Sensea256.EC	Centrale adressable - UGA et 256 points de détection (évolutive)	1
NUG31510	Sensea256.EC.2MT	Centrale adressable - UGA, CMSI 2MT et 256 points de détection (évolutive)	1
NUG31420	Sensea128.EC	Centrale adressable - UGA et 128 points de détection	1
NUG31430	Sensea128.EC.2MT	Centrale adressable - UGA, CMSI 2MT et 128 points de détection	1

Alarme Incendie Type 2a

NUG31164	ECB 204	Tableau Type 2a - 4 boucles avec UGA	1
----------	---------	--------------------------------------	---

Alarme Incendie Type 2b

✓ NUG31176	BAAS PR.2	BAAS Pr - Planète - 2 boucles	1
NUG31177	BAAS PR.4	BAAS Pr - Planète - 4 boucles	1
NUG31178	BAAS PR.8	BAAS Pr - Planète - 8 boucles	1
✓ NUG31182	Planète BAAS Sa	BAAS Sa Planète	1
✓ NUG31183	Planète BAASL Sa B	BAASL Sa Planète avec Son et Flash blanc* (NUG31189 en couleur rouge)	1
NUG31184	Planète BAAS SaME	BAAS SaME Planète - Message Enregistré	1
NUG31185	Planète BAAS SaME FLASH	BAAS SaME Planète - Message Enregistré - avec Flash	1
✓ NUG31186	Planète BAAL Sa B	BAAL Sa Planète avec Flash seul en couleur blanche* (NUG31187 en couleur rouge)	1
NUG31200	Baas Sa Etanche	Baas Sa Etanche - IP65	
NUG31201	Baal Sa Etanche	Baal Sa Etanche - IP65	

Alarme Incendie Type 3

✓ NUG31190	Planète BAAS Ma	BAAS Ma Planète	1
✓ NUG31191	Planète BAAS Ma FLASH	BAAS Ma Planète - avec Flash	1
✓ NUG31192	Planète BAAS MaME	BAAS MaME Planète - Message Enregistré	1
✓ NUG31193	Planète BAAS MaME FLASH	BAAS MaME Planète - Message Enregistré - avec Flash	1
✓ NUG31194	Planète BAAL Ma PLANETE B/R	BAAL Ma Planète avec Flash seul configurable rouge/blanc	1
✓ NUG31206	Baas Ma Etanche	Baas Ma Etanche - IP65	
✓ NUG31207	Baal Ma Etanche	Baal Sa Etanche - IP65	
✓ LUM10312	TLU	Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi avec fonctions spécifiques locaux à sommeil, aide à l'exploitation, etc.	10

Alarme Incendie Type 4

✓ NUG31210		Coffret d'alarme à piles de Type 4	1
NUG31217	Planète T4 1B DM	Type 4 Planète - 1 boucle avec DM	1
✓ NUG31218	Planète T4 1B	Type 4 Planète - 1 boucle	1
NUG31219	Planète T4 1B FLASH	Type 4 Planète - 1 boucle - avec Flash	1
NUG31220	Planète T4 2B	Type 4 Planète - 2 boucles	1
NUG31221	Planète T4 2B FLASH	Type 4 Planète - 2 boucles - avec Flash	1
✓ NUG30998	Kit Type 4	Kit Valisette - Type 4 - 1 boucle	1

*Version flash rouge disponible - Nous consulter
**Interphones à connecter à une centrale

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
Alarme Incendie Type 4 Radio			
✓ NUG31211	Type 4 Radio	Tableau Type 4 Radio	1
✓ NUG30317	DM Radio	Déclencheur manuel Radio	1
✓ NUG30449	DS Radio	Diffuseur Sonore Radio	1
✓ NUG30499	DL Radio	Diffuseur Lumineux Radio	1
✓ NUG30997	Kit Type 4	Kit Valisette - Type 4 Radio	1
DAD			
NUG31141	BC6-S	DAD BC6 secours	1
Interphonie			
NUG36200	CFVCC5	Centrale d'interphonie de Sécurité - 5 lignes	1
NUG36201	CFVCCM9	Centrale d'interphonie de sécurité - 9 lignes	1
NUG36202	CFVCCS10	Module d'Extension 10 lignes pour centrale - 9 lignes	1
NUG36100	CFVCSHF	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur rouge	1
NUG36101	CFVCSHFG	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur verte	1
Alimentations Secourues			
✓ NUG34164	SPSM-24V-2A5/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSM- 24V - 60 W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34166	SPSMC-24V-2A0/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 50 W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34171	SPSMC-24V-5A0/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 150 W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34143	PSB-60W-24V-2.1Ah	Alimentation secourue 24V- 60W livrée avec batterie 2.1Ah	1
NUG34144	PS-60W-24V-Non secourue	Alimentation non-secourue 24V - 60W	1
Périphériques			
✓ NUG30316	MDS 3000	Déclencheur Manuel Saillie - membrane déformable - IP21	1
✓ NUG30081		Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 Clips de Plombage	1
NUG30349	MDVA3000	Déclencheur Manuel adressable gamme A3000 - IP21	1
✓ NUG30450	DSB 3000	Diffuseur sonore Classe B - 90 dB	10
✓ NUG30492	SOLISTA LX	Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Wall certifié EN54-23	20
NUG30493	SOLISTA LX	Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Ceiling certifié EN54-23	20
NUG30454	DAGS3000RL	Diffuseur d'alarme générale sélective sonore et visuel	120
NUG30495	DSAB3000 - LXR	Diffuseur lumineux LED rouge Solista LX EN54-23 et sonore DSAB3000 - IP65	10
NUG30496	DSB3000 - LXS	Diffuseur lumineux LED rouge Solista LX EN54-23 et sonore DSB3000	10
NUG30451	DSME 3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré	10
NUG30457	DSAB 3000	Diffuseur Sonore forte puissance sonore étanche IP/IP65C	1
✓ NUG30246	DOF S3000	Détecteur Optique de Fumée Conventionnel	1
NUG30247	DTV S3000	Détecteur Thermovélocimétrique Conventionnel	1
NUG30252	DOF A3000	Détecteur Optique de Fumée Adressable	1
NUG30254	DMCF A3000	Détecteur Multicapteur Opto-Thermique / Combiné	1
✓ NUG30255		Socle conventionnel S3000	1
✓ NUG30256		Socle adressable A3000	10
NUG30360	IA 3000	Indicateur d'Action Saillie Lumineux	10
NUG30361	IAS 3000	Indicateur d'Action Saillie Lumineux & Sonore	10
NUG30165		Ventouse métal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée	1
NUG30167		Ventouse métal 48 V - 100 N + Inter avec Contre Plaque articulée	1
NUG30169		Distanceur pour ventouses Boîtier métallique	1

NUG31211



NUG30495



NUG30492



NUG30252



NUG31310



NUG34164



✓ Stock en agence conseillé

NUG35150



NUG35200



NUG35119



NUG35118



NUG37000



NUG37001



NUG37005



Interphones



Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

Tableaux de désenfumage pour bâtiments d'habitations

NUG35150	TD 3000	Tableau de désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d'habitation	1
NUG35151	IE 3000	Interface d'étage IE3000 pour tableau de désenfumage TD3000	1
NUG35152	IT 3000	Interface de tourelle IT3000 pour tableau de désenfumage TD3000	1
NUG35153	INSA 3000	Interface de Non Stop Ascenseur pour tableau de désenfumage TD3000	1

Tableaux d'Alarmes techniques

NUG32063	SAT 5	Alarme technique SAT 5 directions	1
NUG32064	SAT 10	Alarme technique SAT 10 directions	1
NUG32045		Tableau de renvoi à afficheur	1

Détecteurs domestiques - DAAF

✓ NUG35200	Ei605	Détecteur de fumée domestique (certifié NF) - Pile alcaline	1
NUG35201	Ei605C	Détecteur de fumée domestique - interconnectable (certifié NF) - Pile alcaline	1
NUG35202	Ei605TYC	Détecteur de fumée domestique 10 ans - interconnectable (NF) Pile lithium	1
NUG35300	Ei603C	Détecteur de chaleur domestique - interconnectable - Pile alcaline	1
NUG35203	Ei605MRF	Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei605C	1
NUG35204	Ei605MTYC	Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei605CTYC	1
✓ NUG35118	Ei208W	Détecteur domestique autonome de Monoxyde de Carbone (CO)	1
NUG35119	Ei208DW	Détecteur domestique autonome de Monoxyde de Carbone (CO) avec écran	1

Coffrets de sécurité

✓ NUG37000	Coffret coup de poing	Coffret coup de poing double position avec voyants IP65	1
✓ NUG37001	Coffret coup de poing 1/4	Coffret coup de poing double position 1/4 de tour avec voyants IP55	1
✓ NUG37002	Coffret Monophasé	Coffret monophasé équipé pour chaufferie IP55	1
✓ NUG37003	Coffret Triphasé 20A	Coffret triphasé équipé pour chaufferie 20A IP55	1
✓ NUG37004	Coffret Triphasé 32A	Coffret triphasé équipé pour chaufferie 32A IP55	1
✓ NUG37005	Coffret Arrêt Pompier	Coffret Arrêt Pompier à clé IP67	1
✓ NUG37006	Coffret réarmement	Coffret Réarmement à clé IP67	1
✓ NUG37007	Report à distance	Report à distance télécommande blocs de secours IP66	1


Interphonie

NUG36200	CFVCC5	Centrale d'interphonie de Sécurité - 5 lignes	1
NUG36201	CFVCCM9	Centrale d'interphonie de sécurité - 9 lignes	1
NUG36202	CFVCCS10	Module d'Extension 10 lignes pour centrale - 9 lignes	1
NUG36100	CFVCSHF	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur rouge**	1
NUG36101	CFVCSHFG	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur verte**	1
CFVCFHB	CFVCFHB	Plaque de propreté pour interphone de sécurité	1

Eaton innove en Europe depuis plus de 100 ans...

Eaton est le précurseur de la centrale incendie afin d'assurer une meilleure surveillance des locaux et garantir plus de sécurité.

Eaton innove encore en rendant les systèmes d'éclairage de sécurité adressables.

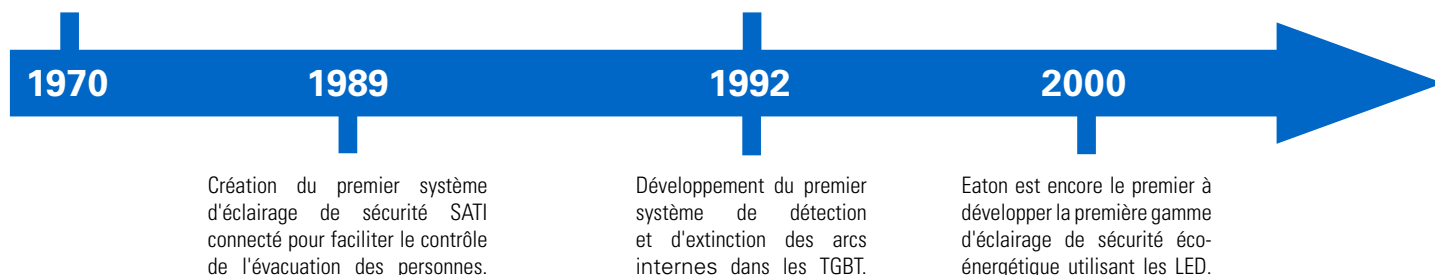

L'éclairage de sécurité dynamique et adaptatif pour une évacuation plus sûre !



L'éclairage sécurité dynamique

- Déclencher l'éclairage de sécurité en cas d'évacuation quelle qu'en soit l'origine (incendie, attentats, risque industriel...) et sans avoir à couper l'alimentation électrique
- Une évacuation plus efficace grâce à une meilleure localisation des issues de secours.
- Améliorer la visibilité des pictogrammes de balisage des voies et issues de secours

L'efficacité énergétique n'a jamais été aussi simple à gérer !



Démarrateur à vitesse variable PowerXL™ DE1, tous les avantages en un seul appareil

- Prêt à fonctionner - aucun paramétrage
- Réinitialisation automatique en cas de surcharge
- Montage et utilisation aussi simple que celles des démarreurs moteurs
- Protection moteur globale
- Solution optimale avec vitesse variable du moteurs
- Existe en version mono/tri et tri/tri avec une puissance allant jusqu'à 7,5 kW

La solution innovante de stockage d'énergie !



xStorage C&I (Applications tertiaire et industrielle)

- Autoconsommation de l'énergie produite à partir des énergies renouvelables
- Intégration du véhicule électrique (support aux bornes de recharge)
- Intégration des énergies renouvelables
- Régulation de fréquences des réseaux électriques
- Écrtage des pics de consommation pendant les périodes de forte demande
- Gestion de la charge des batteries selon les tarifs heure pleine / heure creuse et revente d'électricité sur le réseau
- Continuité de service / Réduction des coûts et pertes dues aux arrêts de production

✓ Stock en agence conseillé

PKNM



PLG4 à vis



PLG4 borne ressort



264280 109272



 
187209



265262 265574



Barre de pontage



Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
Disjoncteurs de Branchement EDF Tarif Bleu			
✓ 585468	PKNM-15-45/1N/05-S-F	Disjoncteur de branchement EDF 2P 15/45 500mA S	1
✓ 585470	PKNM-30-60/1N/05-S-F	Disjoncteur de branchement EDF 2P 30/60 500mA S	1
585472	PKNM-10-30/3N/05-S-F	Disjoncteur de branchement EDF 4P 10/30 500mA S	1
585474	PKNM-30-60/3N/05-S-F	Disjoncteur de branchement EDF 4P 30/60 500mA S	1
Disjoncteurs phase + neutre PLG4 courbe C, jusqu'à 32A. Pouvoir de coupure 4,5 kA			
✓ 264741	PLG4-C2/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 2 A	12
✓ 264744	PLG4-C10/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 10 A	12
✓ 264746	PLG4-C16/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 16 A	12
✓ 264747	PLG4-C20/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 20 A	12
✓ 264749	PLG4-C32/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 32 A	12
109125	PLGC4-C2/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 2 A - borne à ressort	12
109128	PLGC4-C10/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 10 A - borne à ressort	12
109130	PLGC4-C16/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 16 A - borne à ressort	12
109131	PLGC4-C20/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 20 A - borne à ressort	12
109133	PLGC4-C32/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 32 A - borne à ressort	12
Interrupteurs différentiels PFGM 2 pôles jusqu'à 63 A			
✓ 264280	PFGM-40/2/003	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 264286	PFGM-63/2/003	Interrupteur différentiel PFGM 2x63 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 267444	PFGM-40/2/003-A	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type A	1
✓ 267448	PFGM-63/2/003-A	Interrupteur différentiel PFGM 2x63 A, 30 mA, Type A	1
109272	PFGCM-40/2/003	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type AC - borne à ressort	1
109274	PFGCM-40/2/003-A	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type A - borne à ressort	1
AFDD+ Disjoncteur Différentiel de sécurité de Détection d'Arc Électrique			
✓ 187209	AFDD-16/2/C/003	Disjoncteur d'arc électrique 16A 30mA	1
187221	AFDD-20/2/C/003	Disjoncteur d'arc électrique 20A 30mA	1
Commande et signalisation modulaire			
✓ 265262	Z-S230/S	Télérupteur Z-S 16A 230V AC 1F	2
✓ 266876	Z-SD230-BS	Prise de courant modulaire 2P+T 16A STD	10
✓ 265574	Z-TN230/SS	Contacteur J/N 230V 20A 2F	2
Mesure RT2012			
✓ 186959	EME6X40MC	Compteur d'énergie avec 6 CT 40A	1
186960	EMECLANMC	Interface de communication pour Compteur d'énergie	1
Accessoires de câblage - Pontage Horizontal et Vertical			
✓ 118948	RVF-N+1PASE/125-GS	Liaison Flexible Inter Diff	3
✓ 186887	BB-V-16/1P+N	Barre de pontage verticale	5
✓ 212116	FAZ-XK25	Borne d'alimentation à fourche, 25MM2	50
✓ 191243	Z-SV-16/1P+N-F/13	Barre de Pontage 63A 13Modules	10
✓ 191244	Z-SV-16/1P+N-F/9	Barre de Pontage 63A 9Modules	10
✓ 191245	Z-SV-16/1P+N-F/6	Barre de Pontage 63A 6Modules	10
✓ 191246	Z-SV-16/1P+N-F/10	Barre de Pontage 63A 10Modules	10
✓ 104903	Z-V-BS-G	Capot de Protection	10
184925	Z-SV-10/1P+N-F/18	Barre de Pontage 63A 18Modules	10
✓ 285385	Z-RC/AK-2TE	CACHE VIS 2P + ETIQU DANGER	10

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
Coffrets xComfort pour installation tarif bleu jusqu'à 63 A			
177065	MICRO-4	Coffret Micro - IP20 - 1 rangée, 4 modules	1
177074	MINI-5-ST	Coffret Mini avec capot - IP30 - 1 rangée, 5 modules	1
174198	IKA-2/24-ST	Coffret IKA - IP65 - porte transparente - 2 rangées, 24 modules	1
174200	IKA-1/18-ST	Coffret IKA - IP65 - porte transparente - 1 rangée, 18 modules	1
294868	BC-CS-1/13	Coffret BC-CS - IP30 - 1 rangée - 13 modules	1
✓ 294869	BC-CS-2/26	Coffret BC-CS - IP30 - 2 rangées - 26 modules	1
✓ 294870	BC-CS-3/39	Coffret BC-CS - IP30 - 3 rangées - 39 modules	1
294871	BC-CS-4/52	Coffret BC-CS - IP30 - 4 rangées - 52 modules	1



Platine de comptage Linky			
✓ 185185	BC-CBEL1-250/225-45-W-F	Platine S81 pour compteur et Linky	1
185186	BC-CBE1-D-W-F	Porte Platine S81 compteur et Linky	1
185187	BC-CBEL3-250/500-W-F	Platine triphasée pour compteur et disj.	1
185188	BC-CBE3-D-W-F	Porte pour Platine triphasée	1



Tableaux d'Abonnés Montés-Câblés Standards			
✓ 70029675	SPCT2-385/2+PLS	Parafoudre Prémonté Classe II 2P 20kA 385V	1
70040976	SPCT2-385/4+PLS	Parafoudre Prémonté Classe II 4P 20kA 385V	1
✓ 77804834	BC-RB-MI-IS-02-1/4-W-F	Coffret Chauffe eau avec Disjoncteur	1
73000168	BC-RB-CS-IS2-9-2/26-W	TAMC Standard pour logement type Studio/T1-F1 NF C15-100 A5	1
✓ 73000169	BC-RB-CS-IS2-11-2/26-W	TAMC Standard pour logement type T2-F2 /T3-F3 NF C 15-100 A5	1
✓ 73000170	BC-RB-CS-IS3-12-3/39-W	TAMC Standard pour logement type T4-F4 NF C 15-100 A5	1
73000171	BC-RB-CS-IS3-13-3/39-W	TAMC Standard pour logement type T5-F5 NF C 15-100 A5	1
73000172	BC-RB-CS-IS2-11S-3/39-W-A5	TAMC Standard pour logement type T2/T3 Logement Collectif 3R	1
73000173	BC-RB-CS-IS3-13S-4/52-W-A5	TAMC Standard pour logement type T5 Logement Collectif 4R	1
73000174	BC-RB-CS-IS4-17S-4/52-W-A5	TAMC Standard pour logement type T6 Logement Collectif	1
73000175	BC-RB-CS-IS2-13HWS-3/39-W-A5	TAMC Standard pour logement type T1/T2 Logement individuel Chauffage Elec	1
73000176	BC-RB-CS-IS3-17HWS-4/52-W-A5	TAMC Standard pour logement type T3 Logement individuel Chauffage Elec	1
73000177	BC-RB-CS-IS4-22HWS-4/52-W-A5	TAMC Standard pour logement type T4/T5 Logement individuel Chauffage Elec	1



Coffrets de chantier			
✓ 77804350	CPC-MONO/40/PV	Coffret multiprises mono 4 PC 16A	1
77804351	CPC-TETRA/41/PV	Coffret multiprises 400V+4PC 16A Ph+N	1

Coffrets photovoltaïque			
Coffret DC Entrées 2 Strings Sortie 1 String			
70040885	CPP_PKZ-SOL_DIFF_DCMC4	Coffret PV 3kW DC MC4	1
Coffret AC Conforme à la norme NF C15-712-1			
70040976	CPP_IS_COM_AC	Coffret INT 3kW AC Parafoudre	1
70040977	CPP_FAZ_COM_AC	Coffret DISJ 3kW AC Parafoudre	1
70040982	CPP_AC/DC-MC4	Coffret PV 3kW AC/DC Solaire	1
Coffret AC Conforme à la XP C15-712-3			
79900220	BC-RB-CS-XSTH1P036-046-GRID	Coffret AC de raccordement réseau xStorage Home 3,6 et 4,6kW	1
79900221	BC-RB-CS-XSTH1P060-GRID	Coffret AC de raccordement réseau xStorage Home 6kW	1
79900222	BC-RB-CS-XSTH1P-BACKUP	Coffret AC Backup xStorage Home	1

✓ Stock en agence conseillé

Résidentiel

CAP723040



CAP723200



CAP723300



CAP736819



CAP715819



CAP736100



Code Produit	Désignation	Qté Cond.
Boîte BBC Capritherm pour cloison sèche Ø67mm		
CAP723040	Boîte simple Ht40	50
CAP723049	Capribag sac de 50 boîtes simples, diam 67 mm, Ht 40	1
CAP723043	Lot de 300 boîtes simples Ht40 avec scie cloche offerte	1
CAP723050	Boîte simple Ht50	50
CAP713032 (*)	Boîte simple 32A, diam 86 mm, Ht 40	25
CAP723200	Boîte double Ht40	25
CAP723300	Boîte triple Ht40	25
CAP723550	Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton	25
CAP723552	Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche	25
CAP723554	Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche + Reprise arrière FIXOPLAF	25
CAP713560 (*)	Point de centre DCL, diam 86 mm, Ht 40, avec couvercle et piton	25
CAP713562 (*)	Point de centre DCL, diam 86 mm, Ht 40, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche	25
CAP723650	Applique DCL, diam 67 mm, Ht 40, avec couvercle	25
CAP723652	Applique DCL, diam 67 mm, Ht 40, avec couvercle + Douille E27 & Fiche	25
	(*)Capritherm ancien modèle	
Boîte standard Capriclips pour cloison sèche Ø67mm		
CAP736819	Capriclips simple Ht40	50
CAP731250	Pack de 250 Capriclips Ø67mm, Ht 40 avec scie cloche offerte	1
CAP736999	Lot de 300 Capriclips Ø67mm, Ht 40 avec scie cloche offerte	1
CAP736820	Capriclips Ø67mm Prof.40 + 50 couvercles Cache Plâtre	50
CAP736859	Capriclips simple Ht55	50
CAP736869	Capriclips simple 32 Ampères Ø86mm	25
CAP731029	Uniclips Double entraxe 71mm Ht 40	25
CAP731039	Uniclips Triple entraxe 71mm Ht 40	25
CAP731099	Cloison de séparation	50
Capriclips Kit DCL ø67mm		
CAP715819	Capriclips applique DCL + Douille E27 - prof. 40 mm	25
CAP735859	Capriclips PdC DCL - prof. 55 mm	25
CAP715859	Capriclips PdC DCL + douille E27 - prof. 55 mm	25
CAP755859	Capriclips PdC DCL + douille E27 + Fixoplaf - prof. 55 mm	25
CAP008893	Fixoplaf - Sachet de 5 pièces	50
Boîtes Résistantes au feu		
CAP736100	Boîte d'encastrement simple pour cloison creuse résistante au feu. Entraxe 60 mm	25
CAP736200	Boîte d'encastrement double pour cloison creuse résistante au feu. Entraxe 71 mm	25
Boîtes pavillonnaires pour combles et faux plafonds		
CAP495889	Boîte pavillonnaire	10
CAP713641	Pavitherm - 4 faces operculées	10
CAP713645	Pavitherm - 4 faces operculées	25
CAP713321	Pavitherm - 2 faces operculées / 2 faces lisses	10
CAP713325	Pavitherm - 2 faces operculées / 2 faces lisses	25
CAP713001	Pavitherm - 4 faces lisses	10
CAP713005	Pavitherm - 4 faces lisses	25



Nouvelle gamme Capritherm + L'excellence énergétique

Nouveau design, nouvelle couleur, nouveaux arguments !

Capritherm +



Nouvelle Couleur

- ▶ Nouvelle couleur orange plus lumineuse plus dynamique

Made in France

- ▶ Fabriquée et assemblée en France



Membrane SEBS

- ▶ Entrées prédécoupées
- ▶ Passage optimal
- ▶ Ultra souple et résistante



Multi-matériaux

- ▶ Pattes Polyamide coulissantes brevetées haute résistance. Technicité multi-matériaux : Plaque de plâtre, béton, siporex, briques creuses, carreaux de plâtre...



Puits de vissage

- ▶ 3 puits de vissage afin de faciliter le positionnement des appareillage
- ▶ Puits de vissage sur les cloisons boîte multiposte pour une pose universelle horizontale et verticale



Espace Intérieur

- ▶ Volume utile optimisé + 8,5% / ancienne version
- ▶ Confort de câblage maximisé



Collerette

- ▶ Grandes collerettes appui stable sur le mur
- ▶ Épaisseur 6/10e pour éviter les surépaisseurs



Vis de fixation

- ▶ Empreinte plate et cruciforme
- ▶ Double filetage pour un vissage deux fois plus rapide
- ▶ Vis d'appareillage longueur 25 mm pour une fixation aisée



✓ Stock en agence conseillé

CAP855574



CAP492120



CAP959910



CAP853360



CAP307102



CAP307103



CAP309195



Code Produit	Désignation	Qté Cond.
Boîtes et accessoires pour intégration béton		
CAP855537	Manchon prédalle entraxe 37 - Ht 55	50
CAP857574	Manchon prédalle entraxe 74 - Ht 75	50
CAP851537	Kit DCL complet - entraxe 37 avec : couvercle DCL diam 130, étrier, piton, douille & fiche	25
CAP853460	Anneau de liaison - ø 91 / ø 99	100
CAP492120	Boite Centre PM à désoperculer	50
CAP492220	Boite Centre GM à désoperculer	50
CAP491250	Capricentre GPCR-P Boîte couvercle séparé - Diamètre 100mm	50
CAP495510	Kit DCL Complet - Capricentre + Douille DCL	50
CAP710192	Piton L = 100 mm	100
CAP959911	Maxibanche GTI simple 20-25	10
CAP959912	Maxibanche GTI désoperculée 20	10
CAP959950	Maxibanche GTI simple pré-tubée ICTA 20	-
CAP959925	Maxibanche Dos à dos 20/25	50
CAP859630	Maxibanche SP	50
CAP853060	Anneau à vis pour boîte de banche	100
CAP853180	Couvercle de pose pour boîte de banche	100
CAP853380	Distancier maxibanche 71x90	100
CAP598940	Cône d'Extraction Aimant	1
CAP499450	Aimant Résine Diamètre 64mm 450N Vert	1
CAP859630	Manchon Maxibanche ITE	10

Bornes de connexion

✓	CAP307102	Pot de 200 connecteurs SLIM pour fils rigides - 2 entrées	200
✓	CAP307103	Pot de 150 connecteurs SLIM pour fils rigides - 3 entrées	150
✓	CAP307104	Pot de 100 connecteurs SLIM pour fils rigides - 4 entrées	100
✓	CAP307105	Pot de 100 connecteurs SLIM pour fils rigides - 5 entrées	100
✓	CAP307199	Valisette de 1 000 connecteurs SLIM pour fils rigides - 2, 3, 4 & 5 entrées	1
✓	CAP308102	Pot de 100 connecteurs à LEVIERS - 2 entrées	100
✓	CAP308103	Pot de 75 connecteurs à LEVIERS - 3 entrées	75
✓	CAP308104	Pot de 40 connecteurs à LEVIERS - 5 entrées	40
✓	CAP308199	Valisette de 400 connecteurs à LEVIERS - 2, 3 & 5 entrées	1
✓	CAP309289	Pot de 50 connecteurs STANDARD pour fils rigides - 8 entrées	50
✓	CAP309194	Bornes connecteurs 1 fil souple - 1 fil rigide	100
✓	CAP309195	Bornes connecteurs 1 fil souple - 2 fils rigides	100

CAP308104



CAP308199



Eaton innove en Europe depuis plus de 100 ans...

Eaton développe le premier disjoncteur différentiel... et la protection des personnes devient une réalité.

Capri révolutionne la mise en place des appareillages dans les cloisons. Grâce à la Capriclips, qui a été conçue pour recevoir des appareillages à griffes mais aussi à vis ce qui assure le maintien des prises et interrupteurs contre les risques d'arrachement.

1957

1990

1992

Eaton lance les manchons prédalle pour faciliter le travail de câblage du bâtiment.

Protégez les personnes et les biens contre les arcs internes !



AFDD+

- Protection des personnes et des installations contre les risques d'arc interne
- Eviter les sinistres et garantir la continuité de service
- Marchés : chimie, verrerie, fonderie, centrale nucléaire, tunnels, hopitaux, data center
- Origine d'un arc : erreur humaine, surtension, poussière, dispositif de protection mal dimensionné
- Jusqu'à 690VAC/50Hz, détection des arcs à partir d'un courant d'arc de 3kA

Stockez et restituez l'énergie verte selon vos besoins !



xStorage Home

- Optimisation de l'installation en photovoltaïque
- Réduction de la facture d'électricité
- Réduction de l'empreinte CO2
- Réduire les pics de consommation
- Secours en cas de coupure électrique ou lorsque les réseaux électriques sont très sollicités
- Stockage triphasé jusque 36kVA (nous consulter)

Optimisez l'efficacité énergétique des logements !



Boîte de comble BBC Pavitherm

- 2 x plus étanche que les boîtes bimatière du marché (0,9 m3 / h à 100 bars selon CSTB)
- 64 entrées réparties sur 4 faces
- Résistance optimale à l'arrachement des gaines ICT
- Livrée « à plat » gain de place de stockage
- Montage rapide : boîte articulée, assemblage en 1 geste
- Repérage des circuits en façade et sur couvercle



Code Produit	Référence	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	---------------	-----------

Éclairage ATEX

Lampes portatives LED, baladeuses LED et projecteurs LED

51848	1136000006	Lampe torche STABEX Mini LED - 20 lm - 3 piles AA non fournies	2G/2D	1
50013	11359001001	Lampe torche STABEX HF LED - 70 lm - 2 piles R20 non fournies	1G/2D	1
50256	11118009410	Lampe portative HE 9 Basic LED - 92 lm - avec batterie Li-ion 3,75V/4,8Ah	2G	1
51879	11147000810	Projecteur portatif SEB 10L LED - 230/365 lm - avec batterie 9,6V/3Ah	2G/2D	1
51660	11700000107	Baladeuse à LED HL43dLED6460 - 315 lm - 230VAC/DC	2G/2D	1
51532	13042211005	Projecteur PX LED 10L - 10414 lm (éq. 150W HST) - 2 entrées M25	2G/2D	1
51534	13042411005	Projecteur PX LED 20L - 20828 lm (éq. 400W HST) - 2 entrées M25	2G/2D	1
52854	12564382	Projecteur LED FMV11LCY/UNV1 76 M20 - 11107 lm (éq. 250W HIT) - 2 entrées M20	3G/2D	1
52858	12595564	Projecteur LED FMV15LCY/UNV1 76 M20 - 15181 lm (éq. 400W HIT) - 2 entrées M20	3G/2D	1
51588	NOR000007000001	Projecteur portatif LEL 5L LED - 5000 lm (éq. 70W HST) - 100-240 VAC / 108-250 VDC	2G/2D	1
51885	NOR000005140906	Regard de cuve KFL 7 LED - 375 lm (éq. 50W halogène) - 2 entrées M25	2G/2D	1

Luminaires fluorescents / LED et accessoires

52752	12265600101	Luminaire fluo 'Ex e' eLLK92 2x18W LED Ready avec 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1	
51012	CCL1634697	Module LED 2700 lm pour eLLK92 2x18W LED Ready	2G/2D	1	
52757	12266600101	Luminaire fluo 'Ex e' eLLK92 2x36W LED Ready avec 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1	
51013	CCL1634698	Module LED 5350 lm pour eLLK92 2x36W LED Ready	2G/2D	1	
52720	12265504101	Luminaire LED 'Ex e' eLLK92 LED400A - 2700 lm (éq. 2x18W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1	
52724	12266504101	Luminaire LED 'Ex e' eLLK92 LED800A - 5350 lm (éq. 2x36W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1	
52312	12300125101	Luminaire LED 'Ex e' ExLin 3L-1 - 2370 lm (éq. 2x18W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1	
52316	12300145101	Luminaire LED 'Ex e' ExLin 5L-1 - 4580 lm (éq. 2x36W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1	
52320	12300175101	Luminaire LED 'Ex e' ExLin 7L-2 - 6920 lm (éq. 2x58W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1	
50522	NOR000005060431	Luminaire LED 'Ex d' AB12-220 LED 1EF avec 1 entrée fileté M25 sans PE	2G/2D	1	
50523	NOR000005060432	Luminaire LED 'Ex d' AB12-240 LED 1EF avec 1 entrée fileté M25 sans PE	2G/2D	1	
50524	NOR000005060433	Luminaire LED 'Ex d' AB12-265 LED 1EF avec 1 entrée fileté M25 sans PE	2G/2D	1	
50019	22480092000	Paire d'étriers de fixation D92 pour montage sur surface plane	-	1	
51588	50021	22480462000	Paire de colliers de fixation R12 pour montage sur tube diam. 38-42mm	-	1

Appareillage ATEX

Interrupteurs d'éclairage, interrupteurs de sécurité, prises de courant 16A

50032	GHG2732000R0017	Interrupteur d'éclairage 2NO avec 1 PE M25 polyamide	2G/2D	1
50033	GHG2732000R0018	Interrupteur d'éclairage 2NO avec 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1
50035	GHG2736000R0011	Interrupteur d'éclairage va et vient 1NO/NF avec 1 PE M25 polyamide	2G/2D	1
50278	GHG2610005R0010	Interrupteur de sécurité 3x10A rouge et jaune avec PE polyamide : 2M25 + 1M20	2G/2D	1
50280	GHG2622301R0002	Interrupteur de sécurité 3x20A rouge et jaune avec PE polyamide : 2M32 + 1M25	2G/2D	1
50283	GHG2632301R0002	Interrupteur de sécurité 3x40A rouge et jaune avec PE polyamide : 2M40 + 1M25	2G/2D	1
55010	GHG5114306R0001	Socle mural 16A-2P+T-230V avec 1 PE M25 polyamide	2G/2D	1
55011	GHG5117306R0001	Fiche 16A-2P+T-230V avec serre-câble diam. ext. 8-19mm	2G/2D	1
55013	GHG5113306R0001	Prolongateur 16A-2P+T-230V avec serre-câble diam. ext. 8-19mm	2G/2D	1
55030	GHG5114406R0001	Socle mural 16A-3P+T-380/415V avec 1 PE M25 polyamide	2G/2D	1
55031	GHG5117406R0001	Fiche 16A-3P+T-380/415V avec serre-câble diam. ext. 8-21mm	2G/2D	1
55033	GHG5113406R0001	Prolongateur 16A-3P+T-380/415V avec serre-câble diam. ext. 8-19mm	2G/2D	1
55060	GHG5114506R0001	Socle mural 16A-3P+N+T - 220/380V à 240/415V	2G/2D	1
55061	GHG5117506R0001	Fiche 16A-3P+N+T - 220/380V à 240/415V	2G/2D	1
55063	GHG5113506R0001	Prolongateur 16A-3P+N+T-220/380V à 240/415V avec serre-câble diam. ext. 12-21mm	2G/2D	1

Code Produit	Référence	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
Appareillage				
Boîtes de jonction éclairage				
50076	GHG7910101R0002	BJ d'éclairage eAZK96.1 - 4 bornes 4x4mm2 et 4 PE M25 polyamide	2G/2D	1
50556	GHG7910101R0019	BJ d'éclairage eAZK96.1 - 4 bornes 4x4mm2 et 4 entrées filetées M20 sans PE	2G/2D	1
50078	GHG7910201R0001	BJ d'éclairage eAZK96.2 - 8 bornes 4x4mm2 et 6 PE M25 polyamide	2G/2D	1
50204	GHG7910201R0003	BJ d'éclairage eAZK96.2 - 8 bornes 4x4mm2 et 6 entrées filetées M20 sans PE	2G/2D	1
Boîtes de jonction électricité et instrumentation pour câbles non armés, avec PE polyamide				
51741	GHG7211002R1130	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 7 paires / 7 tierces non armées - 1M32+7M16	2G *	1
51742	GHG7211002R1131	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 12 paires non armées - 1M32+12M16	2G *	1
51744	GHG7211002R1133	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 19 paires non armées - 1M40+19M16	2G *	1
51746	GHG7460302R2720	BJ GHG746 - Ex e - Type 27 paires non armées - 1M40+27M16	2G *	1
51747	GHG7211002R1138	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 7 paires / 7 tierces non armées - 1M32+7M16	2G *	1
51748	GHG7211002R1139	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 12 paires non armées - 1M32+12M16	2G *	1
51750	GHG7211002R1141	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 19 paires non armées - 1M40+19M16	2G *	1
51752	GHG7460302R2722	BJ GHG746 - Ex ia - Type 27 paires non armées - 1M40+27M16	2G *	1
Boîtes de jonction électricité et instrumentation pour câbles armés, avec entrées filetées dans plaque laiton				
51758	GHG7211002R1142	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 7 paires / 7 tierces armées - 1M25+7M16 sans PE	2G *	1
51759	GHG7211002R1143	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 12 paires armées - 1M32+12M16 sans PE	2G *	1
51761	GHG7211002R1145	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 19 paires armées - 1M40+19M16 sans PE	2G *	1
51763	GHG7460302R2725	BJ GHG746 - Ex e - Type 27 paires armées - 1M40+27M16 sans PE	2G *	1
51764	GHG7211002R1146	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 7 paires / 7 tierces armées - 1M25+7M16 sans PE	2G *	1
51765	GHG7211002R1147	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 12 paires armées - 1M32+12M16 sans PE	2G *	1
51767	GHG7211002R1149	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 19 paires armées - 1M40+19M16 sans PE	2G *	1
51769	GHG7460302R2728	BJ GHG746 - Ex ia - Type 27 paires armées - 1M40+27M16 sans PE	2G *	1
51770	GHG7211002R1150	BJ 12G armées - Ex e - 1M25+6M20 sans PE	2G *	1
51771	GHG7211002R1151	BJ 19G armées - Ex e - 1M25+9M20 sans PE	2G *	1
51772	GHG7211002R1152	BJ 24G armées - Ex e - 1M32+12M16 sans PE	2G *	1
51773	GHG7211002R1153	BJ 27G armées - Ex e - 1M32+13M16 sans PE	2G *	1
51774	GHG7460302R2726	BJ 37G armées - Ex e - 1M40+18M20 sans PE	2G *	1
Postes de commande "Ex e" avec 1 PE M25 polyamide				
50043	GHG4118100R0011	Boîtier GHG411.81 avec 1 BP à impulsion 1NO+1NF	2G *	1
51401	GHG4118101R1866	Boîtier GHG411.81 avec 1 BP à impulsion 2NO	2G *	1
58068	GHG4118101R0002	Boîtier GHG411.81 avec 1 voyant 20-250VAC/DC	2G *	1
50044	GHG4118100R0013	Boîtier GHG411.81 avec 1 double BP à impulsion 1NO+1NF	2G *	1
50045	GHG4118101R0322	Boîtier GHG411.81 avec 1 coup de poing pousser-tirer «ARRET D'URGENCE» 1NO+1NF	2G *	1
50308	GHG4118101R0042	Boîtier GHG411.81 avec 1 coup de poing à clé «ARRET D'URGENCE» 1NO+1NF	2G *	1
50041	GHG4118100R0004	Boîtier GHG411.81 avec 1 commutateur à 2 pos. "0-I" 1NO/NF	2G *	1
50310	GHG4118101R9135	Boîtier GHG411.81 avec 1 commutateur à 2 pos. "MANU-AUTO" 1NO/NF	2G *	1
50046	GHG4118200R0004	Boîtier GHG411.82 avec 2 BP à impulsion 1NO+1NF	2G *	1
59658	GHG4118201R1339	Boîtier GHG411.82 avec 1 BP à impulsion 1NO+1NF + 1 voyant 20-250VAC/DC	2G *	1
50047	GHG4118200R0005	Boîtier GHG411.82 avec 1 double BP à impulsion 1NO+1NF + 1 voyant 20-250VAC/DC	2G *	1
50316	GHG4118300R0007	Boîtier GHG411.83 avec 1 coup de poing P-T "AU" + 1 dble BP + 1 voyant 20-250VAC/DC	2G *	1
58081	GHG4118301R1865	Boîtier GHG411.83 avec 3 BP à impulsion 1NO+1NF	2G *	1
50048	GHG4118300R0005	Boîtier GHG411.83 avec 2 BP à impulsion 1NO+1NF + 1 voyant 20-250VAC/DC	2G *	1



50076



50556



51759



51769



50043



50046

* Variantes poussières 2D disponibles sur demande
Autres configurations : nous consulter

Presse-étoupe 'Ex d / Ex e' pour câbles non armés



ADE 1F2

Filetage	Code produit	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
Gamme ADE 1F2 en laiton nickelé, filetage ISO*				
ISO16	CAP806594V1	ADE 1F2 ISO16 n°04 N - pour câble diam. ext. 4,5-8,5 mm	2G/2D	1
ISO16	CAP806504V1	ADE 1F2 ISO16 n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP806674V1	ADE 1F2 ISO20 n°04 N - pour câble diam. ext. 4,5-8,5 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP806694V1	ADE 1F2 ISO20 n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP806604V1	ADE 1F2 ISO20 n°06 N - pour câble diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP806774V1	ADE 1F2 ISO25 n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP806794V1	ADE 1F2 ISO25 n°06 N - pour câble diam. ext. 10-16 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP806704V1	ADE 1F2 ISO25 n°07 N - pour câble diam. ext. 13,5-20,5 mm	2G/2D	1
ISO32	CAP806804V1	ADE 1F2 ISO32 n°08 N - pour câble diam. ext. 18,0-27,5 mm	2G/2D	1
ISO40	CAP806904V1	ADE 1F2 ISO40 n°09 N - pour câble diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
ISO50	CAP807004V1	ADE 1F2 ISO50 n°10 N - pour câble diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1
Gamme ADE 1F2 en laiton nickelé, filetage NPT*				
NPT 1/2"	CAP808674V1	ADE 1F2 NPT 1/2" n°04 N - pour câble diam. ext. 4,5-8,5 mm	2G/2D	1
NPT 1/2"	CAP808694V1	ADE 1F2 NPT 1/2" n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
NPT 1/2"	CAP808604V1	ADE 1F2 NPT 1/2" n°06 N - pour câble diam. ext. 10,0-15,5 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP808774V1	ADE 1F2 NPT 3/4" n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP808794V1	ADE 1F2 NPT 3/4" n°06 N - pour câble diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP808704V1	ADE 1F2 NPT 3/4" n°07 N - pour câble diam. ext. 13,5-20,5 mm	2G/2D	1
NPT 1"	CAP808804V1	ADE 1F2 NPT 1" n°08 N - pour câble diam. ext. 18,0-26,0 mm	2G/2D	1
NPT 1 1/4"	CAP808904V1	ADE 1F2 NPT 1 1/4" n°09 N - pour câble diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
NPT 1 1/2"	CAP809004V1	ADE 1F2 NPT 1 1/2" n°10 N - pour câble diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1

Presse-étoupe 'Ex d / Ex e' pour câbles armés



ADE 5F

Filetage	Code produit	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
Gamme ADE 4F en laiton nickelé, filetage ISO, compatible tous types d'armures*				
ISO16	CAP846594V1	ADE 4F ISO16 n°05 N - pour câble armé diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO16	CAP846504V1	ADE 4F ISO16 n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP846674V1	ADE 4F ISO20 n°05 N - pour câble armé diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP846694V1	ADE 4F ISO20 n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP846604V1	ADE 4F ISO20 n°07 N - pour câble armé diam. ext. 13,5-21,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP846774V1	ADE 4F ISO25 n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP846794V1	ADE 4F ISO25 n°07 N - pour câble armé diam. ext. 13,5-21,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP846704V1	ADE 4F ISO25 n°08 N - pour câble armé diam. ext. 18,0-27,5 mm	2G/2D	1
ISO32	CAP846804V1	ADE 4F ISO32 n°09 N - pour câble armé diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
ISO40	CAP846904V1	ADE 4F ISO40 n°10 N - pour câble armé diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1
ISO50	CAP847004V1	ADE 4F ISO50 n°11 N - pour câble armé diam. ext. 35,0-48,0 mm	2G/2D	1
Gamme ADE 4F en laiton nickelé, filetage NPT, compatible tous types d'armures*				
NPT 1/2"	CAP848674V1	ADE 4F NPT 1/2" n°05 N - pour câble armé diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
NPT 1/2"	CAP848694V1	ADE 4F NPT 1/2" n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP848774V1	ADE 4F NPT 3/4" n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP848794V1	ADE 4F NPT 3/4" n°07 N - pour câble armé diam. ext. 13,0-21,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP848704V1	ADE 4F NPT 3/4" n°08 N - pour câble armé diam. ext. 18,0-27,5 mm	2G/2D	1
NPT 1"	CAP848804V1	ADE 4F NPT 1" n°09 N - pour câble armé diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
NPT 1 1/4"	CAP848904V1	ADE 4F NPT 1 1/4" n°10 N - pour câble armé diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1

*Version inox 316L et autres tailles disponibles sur demande

Accessoires ATEX

Code produit	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
Réducteurs 'Ex d / Ex e' en laiton nickelé, filetage ISO*			
BBA1211YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO20 / ISO16 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1311YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO25 / ISO16 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1312YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO25 / ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1412YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO32 / ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1413YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO32 / ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1513YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO40 / ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
Réducteurs 'Ex d / Ex e' en laiton nickelé, filetage NPT*			
BBA4342YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 3/4" / NPT 1/2" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4442YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1" / NPT 1/2" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4443YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1" / NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4543YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1 1/4" / NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4544YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1 1/4" / NPT 1" en laiton nickelé	2G/2D	1
Adaptateurs 'Ex d / Ex e' en laiton nickelé*			
ABA1242YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO20 / F NPT 1/2" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1243YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO20 / F NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1314YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO25 / F ISO32 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1343YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO25 / F NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1344YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO25 / F NPT 1" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1415YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO32 / F ISO40 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1444YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO32 / F NPT 1" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1516YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO40 / F ISO50 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4212YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 1/2" / F ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4213YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 1/2" / F ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4243YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 1/2" / F NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4313YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 3/4" / F ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4344YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 3/4" / F NPT 1" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4414YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 1" / F ISO32 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4414YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 1" / F ISO32 en laiton nickelé	2G/2D	1
Bouchons 'Ex d / Ex e' en laiton nickelé*			
CYA1100YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO16 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1200YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1300YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1400YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO32 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1500YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO40 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1600YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO50 en laiton nickelé	2G/2D	1
Bouchons respirateurs 'Ex d / Ex e' pour limiter la condensation dans les boîtiers*			
BDU1104D1	Bouchon respirateur 'd/e' ISO20 en laiton nickelé, avec joint torique en silicone	2G/2D	1
BDU3004D1	Bouchon respirateur 'd/e' ISO20 en inox 316L, avec joint torique en silicone	2G/2D	1
DPE4004S3	Bouchon respirateur 'e' ISO20 en GRP, filetage 15mm, 3 trous avec écrou et joint	2G/2D	1
DPE1104S3	Bouchon respirateur 'e' ISO20 en laiton nickelé, filetage 15mm, 3 trous avec écrou et joint	2G/2D	1
DPE3004S3	Bouchon respirateur 'e' ISO20 en inox 316L, filetage 15mm, 3 trous avec écrou et joint	2G/2D	1



Réducteur BB



Adaptateur AB



Bouchon CY



Bouchon respirateur BDU



Bouchon respirateur DPE

*Version inox 316L et autres tailles disponibles sur demande

✓ Stock en agence conseillé

Presse-étoupe industriels pour câbles non armés

UNICAP - Presse-étoupe industriels en polyamide



UNICAP (Sachet)



Écrou (sachet)



UNICAP (Boîte)

Filetage	Ø câble min - max	UNICAP seul		Écrou seul		UNICAP + écrou monté	
		Conditionnement en sachet	Qté	Conditionnement en sachet	Qté	Conditionnement en boîte	Qté
		Réf		Réf		Réf	
Pg 7	3,0 - 6,5	CAP450702	20	CAP260770	20	CAP450712	20
Pg 9	4,0 - 8,0	✓ CAP450902	20	✓ CAP260970	20	✓ CAP450912	20
Pg 11	5,0 - 10,0	✓ CAP451102	20	✓ CAP261170	20	✓ CAP451112	20
Pg 13	6,0 - 12,0	✓ CAP451302	20	✓ CAP261370	20	✓ CAP451312	20
Pg 16	10,0 - 14,0	✓ CAP451702	20	✓ CAP261670	20	✓ CAP451712	20
Pg 21	12,0 - 18,0	✓ CAP452102	20	✓ CAP262170	20	✓ CAP452112	20
Pg 29	18,0 - 25,0	CAP452902	10	CAP262970	10	CAP452912	10
Pg 36	22,0 - 32,0	CAP453602	10	CAP263670	10	CAP453612	10
Pg 42	30,0 - 38,0	CAP454202	1	CAP264270	1	CAP454212	1
ISO 12	3,0 - 6,5	CAP451202	20	CAP261273	20	CAP451212	20
ISO 16	5,0 - 10,0	✓ CAP451602	20	✓ CAP261673	20	✓ CAP451612	20
ISO 20	6,0 - 12,0	✓ CAP452002	20	✓ CAP262073	20	✓ CAP452012	20
ISO 25	12,0 - 18,0	✓ CAP452502	20	✓ CAP262573	20	✓ CAP452512	20
ISO 32	18,0 - 25,0	CAP453202	10	CAP263273	10	CAP453212	10
ISO 40	22,0 - 32,0	CAP454002	1	CAP264073	1	CAP454012	1

Disponible également en Pg48 DIN ; ISO 50 ; ISO 63 (nous consulter)

Le presse-étoupe **UNICAP** réalise l'étanchéité sur la gaine externe de câbles non armés.

Conforme EN 62444 – Température d'utilisation continue : de -40°C à +100°C – IP68 selon EN 60529

NORMADIX / ISOCAP 2 / NEWCAP MS - Presse-étoupe industriels en laiton nickelé



Normadix / Isocap2



Newcap MS



Écrou

Filetage	Ø câble min - max	NORMADIX - ISOCAP 2		NORMADIX - ISOCAP 2		Écrou seul		
		Le + : faible encombrement	Qté	Le + : disponible en inox 316L	Qté	Réf	Qté	
		Réf		Réf		Réf		
Pg 7	3,5 - 6,0	CAP600704	20	3,0 - 6,5	CAP186074	10	CAP280704	20
Pg 9	5,0 - 8,7	CAP600904	✓ 20	4,5 - 10,0	CAP186094	✓ 10	CAP280904	✓ 20
Pg 11	6,5 - 10,5	CAP601104	✓ 20	6,0 - 13,0	CAP186114	✓ 5	CAP281104	✓ 20
Pg 13	8,5 - 13,5	CAP601304	✓ 20	6,0 - 13,0	CAP186134	✓ 5	CAP281304	✓ 20
Pg 16	10,5 - 15,0	CAP601604	✓ 20	10,0 - 18,0	CAP186174	✓ 1	CAP281604	✓ 20
Pg 21	13,5 - 19,0	CAP602104	✓ 20	10,0 - 18,0	CAP186194	✓ 1	CAP282104	✓ 20
Pg 29	18,0 - 25,0	CAP602904	10	22,0 - 32,0	CAP186294	1	CAP282904	10
Pg 36	23,5 - 32,0	CAP603604	10	29,0 - 40,5	CAP186364	1	CAP283604	10
Pg 42	30,0 - 38,0	CAP604204	1	-	-	-	CAP284204	1
ISO 12	3,0 - 6,0	CAP616124	20	3,0 - 6,5	CAP187124	10	CAP221294	20
ISO 16	5,0 - 8,7	CAP616164	✓ 20	4,5 - 10,0	CAP187164	✓ 5	CAP221694	✓ 20
ISO 20	8,0 - 13,5	CAP616204	✓ 20	6,0 - 13,0	CAP187204	✓ 1	CAP222094	✓ 20
ISO 25	13,0 - 19,0	CAP616254	✓ 20	10,0 - 18,0	CAP187254	✓ 1	CAP222594	✓ 20
ISO 32	17,0 - 25,0	CAP616324	10	16,0 - 24,5	CAP187324	1	CAP223294	✓ 10
ISO 40	23,0 - 32,0	CAP616404	1	22,0 - 32,0	CAP187404	1	CAP224094	✓ 1
ISO 50	27,0 - 38,0	CAP616504	1	29,0 - 40,5	CAP187504	1	CAP225094	1

Disponible également en Pg48 DIN ou NFC ; ISO 63 (nous consulter) et ISO 75 / ISO 90 / ISO 110 pour **ISOCAP 2**

NORMADIX / ISOCAP2 / NEWCAP MS réalisent l'étanchéité sur la gaine externe de câbles non armés.

NORMADIX / ISOCAP2 Conforme EN 62444 – Température d'utilisation de -5°C à +70°C – IP66

NEWCAP MS Conforme EN 62444 – Température d'utilisation de -20°C à +80°C – IP66/68

✓ Stock en agence conseillé

Presse-étoupe industriels pour câbles armés par tresse d'acier

NEWCAP MS / NEWCAP CT - Presse-étoupe industriels en laiton nickelé

Filetage	Ø câble min - max	NEWCAP MS		NEWCAP CT		Écrou seul	
		Réf	Qté	Réf	Qté	Réf	Qté
Pg 7	3,0 - 6,5	CAP186074	10	CAP169074	10	CAP280704	20
Pg 9	4,5 - 10,0	✓ CAP186094	10	✓ CAP169094	10	✓ CAP280904	20
Pg 11	6,0 - 13,0	✓ CAP186114	5	✓ CAP169114	5	✓ CAP281104	20
Pg 13	6,0 - 13,0	✓ CAP186134	5	✓ CAP169134	5	✓ CAP281304	20
Pg 16	10,0 - 18,0	✓ CAP186174	1	✓ CAP169164	1	✓ CAP281604	20
Pg 21	10,0 - 18,0	✓ CAP186194	1	✓ CAP169194	1	✓ CAP282104	20
Pg 29	22,0 - 32,0	CAP186294	1	CAP169294	1	CAP282904	10
Pg 36	29,0 - 40,5	CAP186364	1	CAP169364	1	CAP283604	10
ISO 12	3,0 - 6,5	CAP187124	10	CAP189124	10	CAP221294	20
ISO 16	4,5 - 10,0	✓ CAP187164	5	✓ CAP189164	5	✓ CAP221694	20
ISO 20	6,0 - 13,0	✓ CAP187204	1	✓ CAP189204	1	✓ CAP222094	20
ISO 25	10,0 - 18,0	✓ CAP187254	1	✓ CAP189254	1	✓ CAP222594	20
ISO 32	16,0 - 24,5	CAP187324	1	CAP189324	1	CAP223294	10
ISO 40	22,0 - 32,0	CAP187404	1	CAP189404	1	CAP224094	1
ISO 50	29,0 - 40,5	CAP187504	1	CAP189504	1	CAP225094	1



Newcap MS



Newcap CT

Disponible également en Pg48 DIN ou NFC ; ISO 63 - Température d'utilisation de -20°C à +80°C - IP66/68

NEWCAP MS réalise l'étanchéité sur la gaine externe de câbles armés par tresse d'acier et assure le maintien et le contact de la tresse par retournement autour de la douille de serrage.

NEWCAP CT réalise l'étanchéité sur la gaine externe de câbles armés par tresse d'acier ainsi que la continuité de masse sans interruption de la tresse.

CAPRILOK Standard - Conduits souples et raccords en polyamide

Repère	Ø conduit int. - ext	Conduit Standard		Raccord droit			Raccord coudé 90°		Qté
		Réf	Long.	ISO Réf	PG Réf	ISO Réf	PG Réf		
9	9,6 - 13,0	CAP670907	✓ 50	CAP680167	✓ CAP680907	✓ -	✓ -	10	
11	11,8 - 15,8	CAP671107	✓ 50	CAP680177	✓ CAP681107	✓ CAP688147	✓ CAP681187	10	
16	16,5 - 21,2	CAP671607	✓ 50	CAP680217	✓ CAP681607	✓ CAP688207	✓ CAP681687	10	
21	21,7 - 28,5	CAP672107	50	CAP680257	CAP682017	CAP688257	CAP682187	10	

Raccord Caprilok



CAPRILOK Standard – Polyamide 6 (UL 94 V2) noir – résistant aux UV

Conduits : Température d'utilisation statique : de -40°C à +120°C - dynamique : de -20° à +100°C

Raccords : Température d'utilisation en continu de -50°C à +135°C

CAPRIPLAST / JUDODIX - Conduits rigides en acier zingué et raccords en polyamide

Repère	Ø conduit int. - ext	Conduit Standard		Raccord JUDODIX			Raccord Isolé	
		Réf	Long.	ISO mâle Réf	Pg mâle Réf	Qté	Réf	Qté
9	11,5 - 15,2	CAP320900	50	CAP339164	CAP680907	10	CAP330937	100
11	14,4 - 18,8	CAP321100	50	CAP339224	CAP681107	5	CAP331137	100
13	16,0 - 20,4	CAP321300	✓ 50	CAP339204	✓ CAP681607	✓ 1	CAP331337	✓ 100
16	17,6 - 22,3	CAP321600	✓ 50	CAP339254	✓ CAP682017	✓ 1	CAP331637	✓ 100
21	23,3 - 28,2	CAP322100	✓ 25	CAP339324	✓ CAP680907	✓ 1	CAP332137	✓ 25
29	31,0 - 37,0	CAP322900	25	CAP339404	CAP681107	1	CAP332937	25
36	40,0 - 47,0	CAP323600	15	CAP339504	CAP681607	1	CAP333637	1

Raccord Judodix




Terminus isolant



CAPRIPLAST - acier zingué enroulé en hélice, revêtu PVC gris RAL 7001 - Température d'utilisation continue de -5°C à +60°C

JUDODIX – laiton nickelé, terminus polyéthylène – IP66 selon EN 60529

Commande et signalisation - Eaton Moeller Series

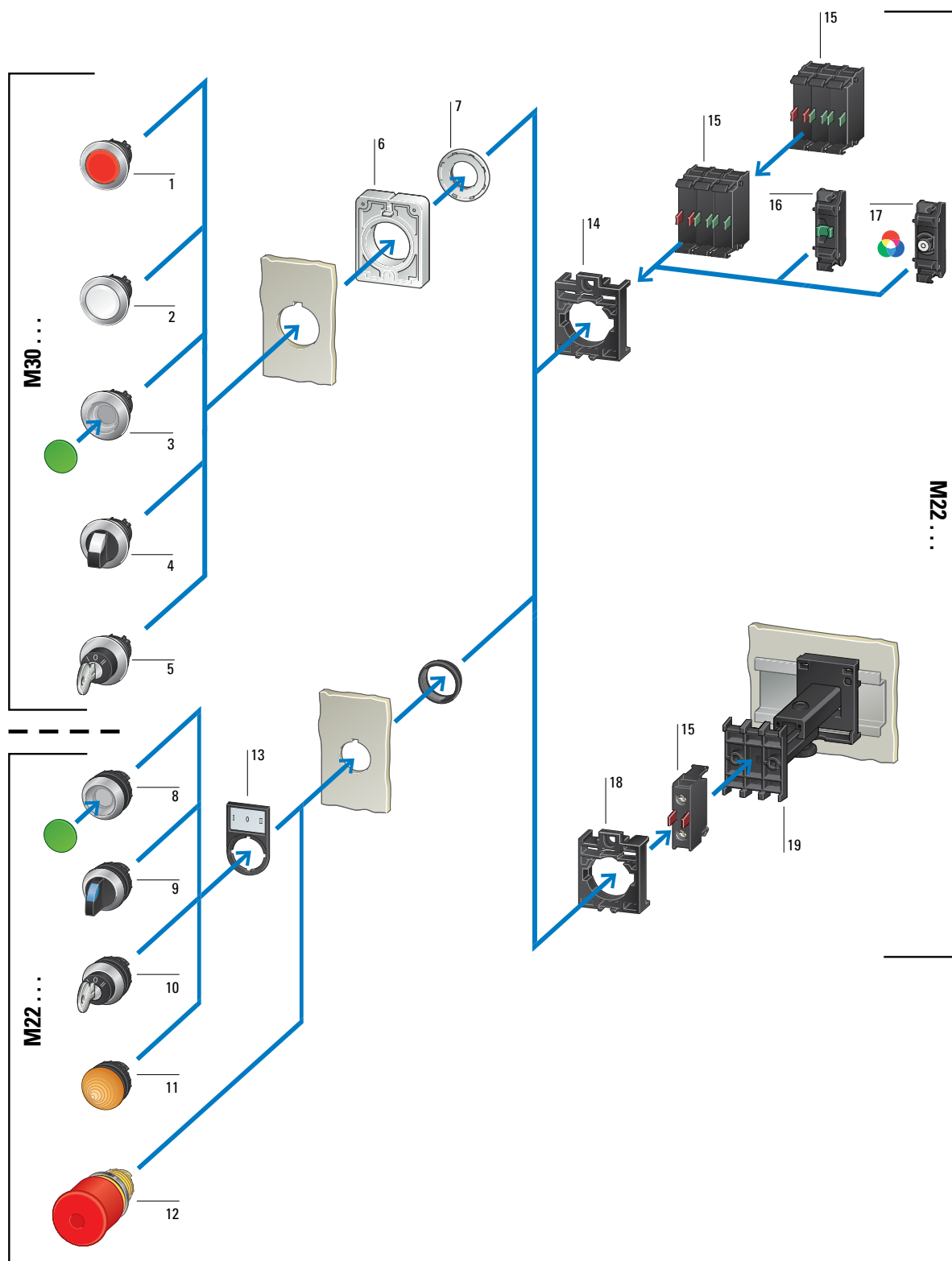

- | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|---------------------------|----|---|----|---|
| 1 | Voyants lumineux M30 | 7 | Bague filetée | 13 | Porte-étiquette | 19 | Clip télescopique |
| 2 | Boutons-poussoirs M30 | 8 | Boutons-poussoirs M22 | 14 | Adaptateurs de fixation | 15 | Éléments de contact |
| 3 | Boutons-poussoirs lumineux M30 | 9 | Commutateurs rotatifs M22 | 15 | Éléments de contact à faible profondeur (Flat Rear) | 16 | Éléments de contact à faible profondeur (Flat Rear) |
| 4 | Commutateurs rotatifs M30 | 10 | Boutons à clé M22 | 16 | Éléments LED à faible profondeur (Flat Rear) | 17 | Éléments LED à faible profondeur (Flat Rear) |
| 5 | Boutons à clé M30 | 11 | Voyants lumineux M22 | 17 | Pièce de centrage | 18 | Pièce de centrage |
| 6 | RMQ-AFX | 12 | Boutons d'arrêt d'urgence | | | | |

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

Offre commande et signalisation

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan : esthétiques et ergonomiques

✓	216771	M22-L-W	Voyants lumineux - Blanc	10
✓	216772	M22-L-R	Voyants lumineux - Rouge	10
✓	216773	M22-L-G	Voyant lumineux - Vert	10
✓	216594	M22-D-R	Bouton-poussoir - Rouge	10
✓	216596	M22-D-G	Bouton-poussoir - Vert	10
✓	216872	M22-WRK3	Bouton rotatif à manette, IP66 - 3 positions 60° à accrochage	5
✓	216894	M22-WS3	Bouton à clé, IP66, 3 positions 40° à rappel	1
✓	216874	M22-WKV	Bouton rotatif à manette, IP66 - 2 positions 60° à rappel	5
✓	216867	M22-WRK	Bouton rotatif à manette, IP66 - 2 positions 60° à accrochage	10
✓	216374	M22-A	Adaptateurs de fixation pour contact et LED	50
✓	216378	M22-K01	Contact à ouverture, borne à vis	20
✓	216376	M22-K10	Contact à fermeture, borne à vis	20
✓	216557	M22-LED-W	Élément LED, borne à vis, 12-30V AC/DC, blanc	20
✓	216558	M22-LED-R	Élément LED, borne à vis, 12-30V AC/DC, rouge	20
✓	216559	M22-LED-G	Élément LED, borne à vis, 12-30V AC/DC, vert	20
	216563	M22-LED230-W	Élément LED, borne à vis, 85-264VAC, blanc	20
	216564	M22-LED230-R	Élément LED, borne à vis, 85-264VAC, rouge	20
	216565	M22-LED230-G	Élément LED, borne à vis, 85-264VAC, vert	20
✓	216535	M22-I1	Boîtier à monter en saillie, IP67, IP69K 1 perçage	1
	229490	M22-R4K7	Potentiomètre, 4,7k	1
	229491	M22-R10K	Potentiomètre, 10k	1

216772



216894



216876



229748

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Flat : Design, affleurant et réduit en profondeur

✓	183287	M30C-FL-W	Voyants lumineux - Blanc	1
✓	183282	M30C-FL-R	Voyants lumineux - Rouge	1
✓	183283	M30C-FL-G	Voyant lumineux - Vert	1
✓	182918	M30C-FD-R	Bouton-poussoir à rappel - Rouge	1
✓	182919	M30C-FD-G	Bouton-poussoir à rappel - Vert	1
✓	187110	M30C-FWRK3	Bouton rotatif à manette - 3 positions 60° à accrochage	1
✓	216374	M22-A	Adaptateurs de fixation pour contact et LED	1
✓	180791	M22-FK01	Contact à ouverture, Bornes à ressort, réduit en profondeur	1
✓	180792	M22-FK10	Contact à fermeture, Bornes à ressort, réduit en profondeur	1
✓	180795	M22-FLED-W	Élément LED, Bornes à ressort, 12-30V AC/DC - Blanc réduit en profondeur	1
✓	180797	M22-FLED-G	Élément LED, Bornes à ressort, 12-30V AC/DC - Vert réduit en profondeur	1
✓	180798	M22-FLED-R	Élément LED, Bornes à ressort, 12-30V AC/DC - Rouge réduit en profondeur	1
✓	187030	M30C-FR4K7	Potentiomètre, 4,7k	1



171425



171295



Bouton d'arrêt d'urgence, IP 66 min.

	216876	M22-PV	Bouton d'arrêt d'urgence, déverrouillage par traction, sans voyant	5
✓	263467	M22-PVT	Bouton d'arrêt d'urgence, déverrouillage par rotation, sans voyant	5
✓	229748	FAK-R/V/KC11/IY	Bouton "champignon" arrêt d'urgence, à accrochage, 10 1F, IP67	1
	216465	M22-XAK1	Plaque arrêt urgence d=90mm D/GB/F/I	10
	216536	M22-IY1	Boîtier à monter en saillie JAUNE, IP67, IP69K 1 perçage	1

Balises lumineuses SL4 et SL7

	171425	SL7-100-L-RYG-24LED	Balise lumineuse SL7 - appareil complet 24 V AC/DC : module de base avec pied de fixation et tube de 100 mm - allumage fixe - rouge, jaune, vert	1
	171295	SL4-100-L-RG-24LED	Balise lumineuse SL4 - appareil complet 24 V AC/DC : module de base avec pied de fixation et tube de 100 mm - allumage fixe - rouge, vert	1

✓ Stock en agence conseillé

Offre commande et protection moteur

Interrupteurs-sectionneurs de puissance avec fonction arrêt d'urgence

✓	207147	T0-2-1/1/SVB	Commutateurs à cames, 3P, 20A, montage en saillie	1
	207293	P1-25/12/SVB	Interrupteur-sectionneur, 3P, 25A, montage en saillie	1
✓	207314	P1-32/12/SVB	Interrupteur-sectionneur, 3P, 32A, montage en saillie	1
✓	207319	P1-32/12/SVB/N	Interrupteur-sectionneur, 4P, 32A, montage en saillie	1
	207349	P1-63/14/SVB/N	Interrupteur-sectionneur, 4P, 63A, montage en saillie	1

Variateur de vitesse Power XL

✓	174330	DE1-124D3FN-N20N	Démarrateur à vitesse variable DE1 avec filtre CEM - mono/tri 230 V - 4,3 A - 0,75 kW / 1 HP	1
✓	177368	DE1-345DONN-N20N	Démarrateur à vitesse variable DE1 sans filtre CEM - tri/tri 400 V - 5 A - 2,2 kW / 3 HP	1
✓	186088	DC1-S24D3FN-A20CE1	Variateur de vitesse DC1 avec filtre CEM- mono/mono 230 V - 4,3 A - 0,37 kW / 0,5 HP	1
✓	185803	DC1-122D3FN-A20CE1	Variateur de vitesse DC1 avec filtre CEM- mono/tri 230 V - 2,3 A - 0,37 kW / 0,5 HP	1
	186946	DX-KEY-LED2	Afficheur décentralisé	1
	186947	DX-COM-STICK2	Clé de copie des paramètres et de communication	1
✓	174621	DXE-EXT-SET	Module configuration DE1	1

Disjoncteurs moteurs - coordination type 1 et 2

	72734	PKZM0-1	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 1A	1
✓	72735	PKZM0-1,6	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 1,6A	1
✓	72736	PKZM0-2,5	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 2,5A	1
✓	72737	PKZM0-4	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 4A	1
✓	72738	PKZM0-6,3	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 6,3A	1
✓	72739	PKZM0-10	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 10A	1

*également disponible en 16, 20, 25 et 32A

Contacteurs moteurs 7 à 32A Bobine 230-240V AC

✓	276550	DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 7A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
✓	276690	DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 9A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
✓	276830	DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 12A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
	290058	DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 15A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
	277004	DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 17A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
✓	277132	DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 25A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
	277260	DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 32A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1

Contacteurs moteurs 7 à 32A Bobine 24V DC

	276565	DILM7-10(24VDC)	Contacteur moteur 7A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
✓	276705	DILM9-10(24VDC)	Contacteur moteur 9A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
✓	276845	DILM12-10(24VDC)	Contacteur moteur 12A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
	277018	DILM17-10(RDC24)	Contacteur moteur 17A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
	277146	DILM25-10(RDC24)	Contacteur moteur 25A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
	277274	DILM32-10(RDC24)	Contacteur moteur 32A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1

Accessoires contacteurs

	72896	NHI1-PKZ0	Contact auxiliaire latéral 101F pour PKZ0	5
✓	82882	NHI-E-11-PKZ0	Contact auxiliaire frontal 101F pour PKZ0	5
✓	277376	DILM32-XHI11	Contact auxiliaire frontal 101F pour DIL	5
✓	277377	DILM32-XHI22	Contact auxiliaire frontal 202F pour DIL	5
	283149	PKZM0-XDM12	Kit de câblage entre PKZ et DILM 7-9-12-15	1
	283153	PKZM0-XDM32	Kit de câblage entre PKZ et DILM 17-32	1
	277260	DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 32A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact à fermeture	1

Offre Automatisation

Modules Logiques EasyE4

	197211	EASY-E4-UC-12RC1	Appareil de base 12/24 VDC, 24 VAC, 4 entrées TOR et 4 entrées TOR/ana, 6 sorties relais	1
	197213	EASY-E4-DC-12TC1	Appareil de base 24 V DC, 4 entrées TOR et 4 entrées TOR/ana, 6 sorties transistor	1
	197215	EASY-E4-AC-12RC1	Appareil de base 100-240 V AC/DC, 4 entrées TOR et 4 entrées TOR/ana, 6 sorties relais	1
	197219	EASY-E4-DC-8TE1	Extension entrées/sorties, 24 V DC, 4 entrées TOR, 4 sorties transistor	1
	197221	EASY-E4-AC-8RE1	Extension entrées/sorties, 100-240 V AC/DC, 4 entrées TOR, 4 sorties relais	1
	197226	EASYSOFT-SWLIC	Licence logiciel easySoft 7, monoposte	1

Terminaux-automates technologie multitouch

	179649	XV-303-70-B00-A00-1C	XV300 7" fonction automate intégrée, écran tactile multi-touch PCT, Ethernet, RS232, RS485, CAN	1
	179661	XV-303-10-B00-A00-1C	XV300 10" fonction automate intégrée, écran tactile multi-touch PCT, Ethernet, RS232, RS485, CAN	1

Alimentations 24 Vdc et Disjoncteurs électroniques 24 VDC

	172892	PSG120E24RM	Alimentation monophasée 240VAC - 24 VDC - 5A	1
	172893	PSG240E24RM	Alimentation monophasée 240VAC - 24 VDC - 10A	1

207147



174330



072734



276550



276705



197211



179649



172892



Eaton innove en Europe depuis plus de 100 ans...

1900 Eaton invente le premier démarreur à courant continu pour machines.

1912 Eaton développe le premier contacteur triphasé... et la protection des personnes devient une réalité.

1992 Luminaire ATEX fluo bibroche offrant une meilleure efficacité énergétique et de flux lumineux

1900

1905

1912

1975

1992

2008

Eaton lance la première lampe de mineur antidéflagrante.

Eaton crée le presse-étoupe antidéflagrant garantissant ainsi une totale sécurité des travailleurs et des installations en zones à risque d'explosion.

Eaton EXLink permet de connecter et déconnecter un appareil sous tension dans un environnement ATEX sans permis feu.


Optimisez vos espaces dans vos coffrets électriques !



Bouton-poussoir et voyant multi-couleur

- Panneau de commande intelligent, affichage de plusieurs états de l'installation sur un seul voyant
- Temps de montage réduit grâce au câblage sans outil
- Profondeur de montage inférieure à 30mm
- Compatible avec l'ensemble de la gamme RMQ Titan (Standard M22 et la M30)
- Amélioration de gestion du stock produit, une seule référence pour sept couleurs

ExLin – Le meilleur de la technologie LED pour vos zones ATEX !

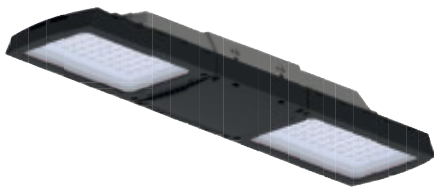

Luminaire LED pour zone ATEX

Une efficacité à toute épreuve :

- 3 flux lumineux de 2400 lm à 8120 lm
- 3 types de faisceaux lumineux
- Consommation réduite d'environ 40%
- Rendement 120 lm/W
- Température ambiante -40 °C à +55 °C

Une sécurité et une longévité accrue :

- Certification ATEX pour zones 1, 2, 21 et 22
- Durée de vie d'environ 100.000 h
- Design compact et robuste
- Vitre transparente ou dépolie
- Conception modulaire et évolutive

Divisez par deux votre temps de câblage !



SmartWire-DT

- Connecter au lieu de câbler (gain de temps jusqu'à 700%)
- Conception assistée et testée en direct à l'aide d'un schéma interactif permettant de préparer et vérifier l'installation
- Rend les constituants électromécaniques communicants, même le bouton-poussoir
- Récupère les informations nécessaires à la maintenance prédictive
- Prêt pour l'IoT et l'industrie du futur

Services - Onduleurs

Les onduleurs sont utilisés dans des contextes différents.

Certains, très puissants, protègent des applications particulièrement sensibles qui, pour des raisons humaines ou financières, ne doivent pas s'arrêter. D'autres, de plus faible capacité, sont connectés à un petit matériel vidéo ou un PC individuel.

Les services qui répondront au mieux à ces deux cas seront eux aussi différenciés. Pour en faciliter le choix, Eaton a conçu deux univers d'offres différents en distinguant les onduleurs par leur branchement : prise murale (dits "Plug & Play") et sur bornier (dits "hardwired").

Onduleurs Monophasés "Plug & Play"


Notre offre de services se présente sous la forme de packs livrables sous blisters ou de référence dématérialisée. C'est la première fois que l'achat d'une offre services associée à des onduleurs est rendu aussi simple que l'achat du produit lui-même.



1 service = 1 référence

Notre offre concerne aussi bien les services à souscrire dès l'acquisition de votre onduleur (extension de garantie, mise en service, visite annuelle ...) que les services concernant les onduleurs en exploitation (contrat de maintenance, remplacement des batteries ...).

Easy battery + offre la possibilité aux clients finaux d'Eaton d'échanger eux-mêmes les batteries de leurs onduleurs grâce à des packs maintenance dédiés. Ce service permet de réaliser cette opération beaucoup plus rapidement et sûrement qu'une opération de maintenance traditionnelle (remplacement unitaire des batteries).

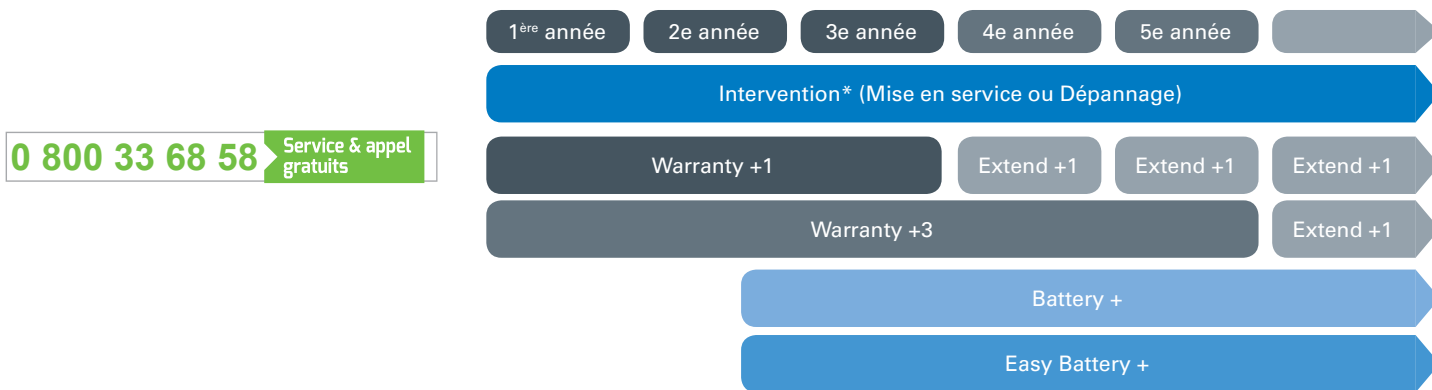

* Disponible aussi pour les onduleurs sur bornier

Onduleurs sur bornier

Pour les onduleurs câblés, d'une puissance supérieure à 3 kVA, Eaton propose des contrats adaptés aux besoins des utilisateurs pour maintenir la disponibilité opérationnelles des équipements.

La fiabilité d'un Service constructeur par le constructeur

Notre service clientèle est certifié MASE et ISO9001 pour garantir la plus grande sécurité à nos clients.



0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

	Safe	Warranty advance	Advance	Premium	Essential Care (5 ans mini)
Visite de maintenance annuelle	✓	1 visite la 3 ^e année (dernière année)	✓	✓	1 visite la 2 ^e année 1 visite la 4 ^e année
Mises à jour technique	✓	✓	✓	✓	✓
Accès Hot Line 24/7/365	✓	✓	✓	✓	✓
Intervention dépannage sous 8h	Heures et Jours ouvrés	Heures et Jours ouvrés / 2 années	Heures et Jours ouvrés	Heures et Jours ouvrés	Heures et Jours ouvrés
Main d'œuvre & Déplacement dépannage	Remise 25%	✓	Remise 25%	✓	✓
Pièces détachées (hors batteries)	Remise 25%	Remise 25% 2 ^e et 3 ^e années	Remise 25%	✓	Remise 25%
Service de télésurveillance	Option	Option	Option	Option	✓
Options					
Délai d'intervention réduit (4h ou 6h) en heures/jours ouvrés ou 24h/7j					
Pièces détachées incluses					
Visites de maintenance supplémentaires					




Services - Solutions de sécurité

Formation

Des stages sur mesure

- Réglementation
- Techniques d'installation et de mise en service
- Obligations d'entretien et de maintenance

Catalogue des formations disponible sur www.cooperfrance.com

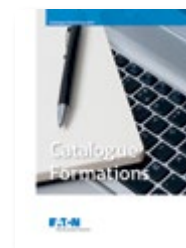

Etude de Projets

- Assistance téléphonique (technique, réglementaire et commerciale)
- Etudes sur sites et chiffrages par nos chargés d'affaires
- Etudes sur plans, élaboration de dossiers techniques, études APSAD
- Suivi de projet



Réalisation et Mise en service

La société est certifiée APSAD I7, F7 avec un réseau de techniciens et de chargés d'affaires répartis sur toute la France :

- Suivi de projet
- Paramétrage de SSI
- Validation fonctionnelle de l'installation
- Délivrance de PV de réception, installation, conformité APSAD
- Mise en service de systèmes de supervision



Assistance technique - Hotline

- Assistance sur site à l'exploitation de votre système ou au dépannage
- Assistance téléphonique dans la mise en oeuvre et le dépannage des produits d'éclairage de sécurité, sécurité incendie et systèmes anti-intrusion
- Délivrance de PV de réception, installation, conformité APSAD
- Mise en service de systèmes de supervision

Contrats de maintenance

- Contrats d'entretien certifiés F7 APSAD en fonction de la nature de l'installation
- Assistance téléphonique 7j/7 24h/24 dédiée aux titulaires de contrats


Support technique Après-Vente

- Un service dédié à la gestion des retours de matériels (expertise, réparation ou échange sous garantie)
- Un formulaire spécifique à disposition sur www.cooperfrance.com

Support technique, commercial et après-vente

0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

Brochure Services Safety disponible sur www.cooperfrance.com

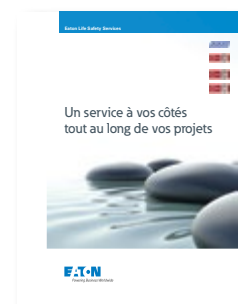



La sécurité en toute transparence



CrystalWay 45



CrystalWay 45 XL



Drapeau



Mural



Plafond



Suspendu

CrystalWay Blocs et luminaires d'évacuation design

- **Gamme complète** : blocs SATI et adressables (BAES, BAEH), luminaires conventionnels et adressables
- **La référence esthétique** : homogénéité d'éclairage, transparence, forme épurée, discrétion, boîtier compact
- **Intégration parfaite** : 6 modes de pose (apparent, encastré, plafond, mural, suspendu,...)
- **Adaptabilité** aux contraintes du bâtiment : version XL, niveau d'éclairage secteur présent paramétrable

- **Installation simplifiée** : livrés avec accessoires pour pose en apparent mural ou plafond, entrées de câbles en matière souple
- **Impacts environnementaux réduits** : produits éco conçus, batterie Li-Ion
- **Maintenance minimum** : aucun composant à remplacer durant 10 ans
- **Coûts d'exploitations réduits** : basse consommation, blocs garantis 4+6

www.cooperfrance.com

0 800 33 68 58

Service & appel
gratuits

Eaton est une entreprise spécialisée dans la gestion de l'énergie avec un chiffre d'affaires s'élevant à 21,6 milliards de dollars pour l'année 2018. Eaton propose des solutions à faible consommation d'énergie qui aident ses clients à gérer efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques, de façon plus économique, plus durable et plus sûre.

Eaton emploie près de 99 000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 175 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.eaton.com

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

Eaton Industries (France) SAS
110, rue Blaise Pascal
Immeuble le Viséo
38330 Montbonnot-Saint-Martin
France
N° Vert : 0 800 336 858
www.eaton.fr

Eaton Cooper Capri SAS
36-40 rue des Fontenils
41600 Nouan-Le-Fuzelier
France
Tél. 0 820 820 195 (0.118€/min)
Fax. 0 820 820 924
www.cooperfrance.com

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEER II - rue Beethoven
63204 Riom, France
Tél. 0 820 867 867 (0.118€/min)
Fax. 0 820 888 526
www.cooperfrance.com

Les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Eaton.
Photos non contractuelles.
Photos : Eaton/Gettyimage