





GuideLed DXC CG-S:

- Apparecchio di segnalazione per le vie di fuga con tecnologia LightGuide LED per montaggio a parete.
- Funzione aggiuntiva: Visualizzazione di una "X" rossa per indicare un'area chiusa o bloccata
- Attivato da un ingresso di commutazione sul modulo di alimentazione.
- Percezione migliorata dei dispositivi di emergenza per le uscite
- GuideLed 10011DXC: collegamento all'evacuazione adattiva Eaton con l'utilizzo dell'unità EATON AE-CU tramite interfaccia bus integrata
- Funzioni aggiuntive selezionabili dall'utente che permettono di migliorare la visibilità anche in zone già illuminate, es. "X" lampeggiante in rosso.
- Leggibilità eccellente grazie all'alta luminosità del bianco di contrasto > 500 cd/m² mantenendo lo standard ISO 3864-1 e alta uniformità L_{min}/L_{max} >0,8
- Costi di batteria ridotti grazie al consumo particolarmente basso di energia
- Manutenzione ridotta al minimo grazie ai LED a lunga durata (50.000 ore)
- Installazione del pittogramma a LED senza bisogno di utilizzare attrezzi sul set di montaggio.
- Pittogramma visibile anche senza fonte di alimentazione

GuideLed DXC CG-S:



Dimensioni in mm

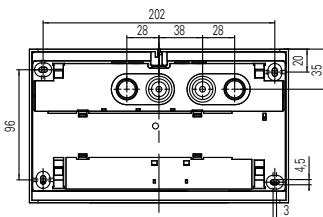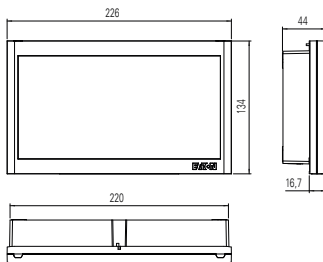





Prevedere almeno 10 mm di distanza sopra l'apparecchio per permettere il montaggio del pittogramma LED

Visibilità	20 m
Flusso luminoso Φ_E/Φ_N alla fine della durata nominale	100 %
Materiale	Policarbonato e PMMA
Colore	Grigio chiaro RAL 7035
Peso	0.65 kg
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Morsetti di collegamento	Alimentazione di rete 3 x 2 x 2,5 mm ² Interfaccia bus 2 x 2 x 1,5 mm ²
Tensione di alimentazione	220 - 240 V CA, 50/60 Hz 176 - 275 V CC
Corrente assorbita con funzionamento a batteria (220V)	16 mA
Consumo con alimentazione di rete (consumo apparente / consumo effettivo)	8.0 VA / 3.9 W
Temperatura ambiente consentita	da -20 °C a +40 °C
Lampada	LED

Codici di ordinazione - set di montaggio

Modello	I pittogrammi LED devono essere ordinati separatamente	Codice
GuideLed DXC CG-S:	Set di montaggio a parete per GuideLed 10011 DXC CG-S, montaggio in superficie, completo di alimentatore LED con comando di ingresso per attivazione "X rossa" di inibizione uscita e tecnologia CG-S (20 indirizzi), dotato di interfaccia bus integrata per il collegamento ad una centrale AE-CU	40071355085

Codici di ordinazione - Pittogrammi LED (necessitano di set di montaggio)

Modello	Descrizione	Codice
Freccia SINISTRA conforme ⁽¹⁾ ISO 7010	Pittogramma LED per GuideLed 10011 CG-S, Indicazione a sinistra ISO 7010, 20 m 	40071354681
Freccia DESTRA conforme ⁽¹⁾ ISO 7010	Pittogramma LED per GuideLed 10011 CG-S, Indicazione a destra ISO 7010, 20 m 	40071354682
Freccia BASSO conforme ⁽¹⁾ ISO 7010	Pittogramma LED per GuideLed 10011 CG-S, Indicazione in basso ISO 7010, 20 m 	40071354683
Freccia ALTO conforme ⁽¹⁾ ISO 7010	Pittogramma LED per GuideLed 10011 CG-S, Indicazione in alto ISO 7010, 20 m 	40071354684

¹ con opzione aggiuntiva: X rossa