


Rack IT e unità di distribuzione dell'alimentazione

Rack con 2 montanti per Serie RE

5 Rack con 2 montanti Eaton Serie RE

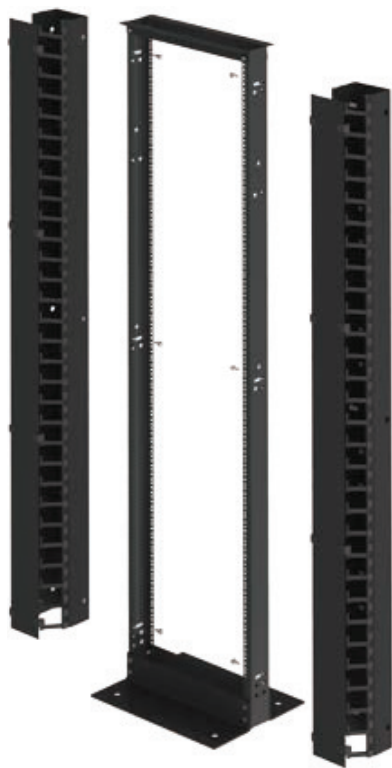

Una soluzione di montaggio a semplice telaio per contenere le apparecchiature IT massimizzando l'accesso ai cavi e la capacità. La piattaforma Rack Eaton con 2 montanti Serie RE è ideale per le sale telecomunicazioni che solitamente contengono grandi volumi di cavi in rame o fibra ottica. La progettazione ad accesso aperto consente un'installazione facile delle apparecchiature e fornisce una soluzione di connettività sicura per tutti gli standard di cablaggio internazionalmente riconosciuti, incluso CAT 8.


Progettato per essere assemblato facilmente sul posto, ogni telaio viene spedito in un pacco piatto per una semplice installazione sul posto.

È anche disponibile una vasta gamma di accessori complementari orizzontali e verticali per l'organizzazione dei cavi. Questi forniscono agli utenti gli strumenti per configurare il sistema in modo adatto alle singole applicazioni.

Caratteristiche principali

- Facile montaggio con bulloni
- Altezza standard 45U
- Gamma di opzioni e configurazioni per organizzazione verticale, orizzontale e di bobine di cavi
- Base di montaggio a pavimento robusta pre-forata (bulloni non forniti)
- Finitura con vernice nera a polvere
- Fornito in semplice kit per assemblaggio facile sul posto

Rack con 2 montanti Serie RE – Configurazione di esempio

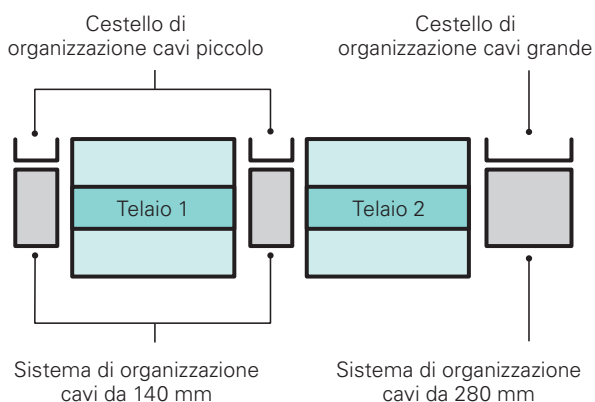

Rack con 2 montanti Serie RE - Telaio




UPS a doppia conversione

Tutti i rack RE con 2 montanti comprendono

- 2 x membri verticali da 19"
- 2 x angoli di montaggio base pre-forati (bulloni non forniti)
- 2 x angoli di supporto superiori
- 1 x Staffe di montaggio PDU (coppia)
- Finitura nera
- Fornito in semplice kit per assemblaggio facile sul posto

Rack con 2 montanti RE – Configurazioni di esempio

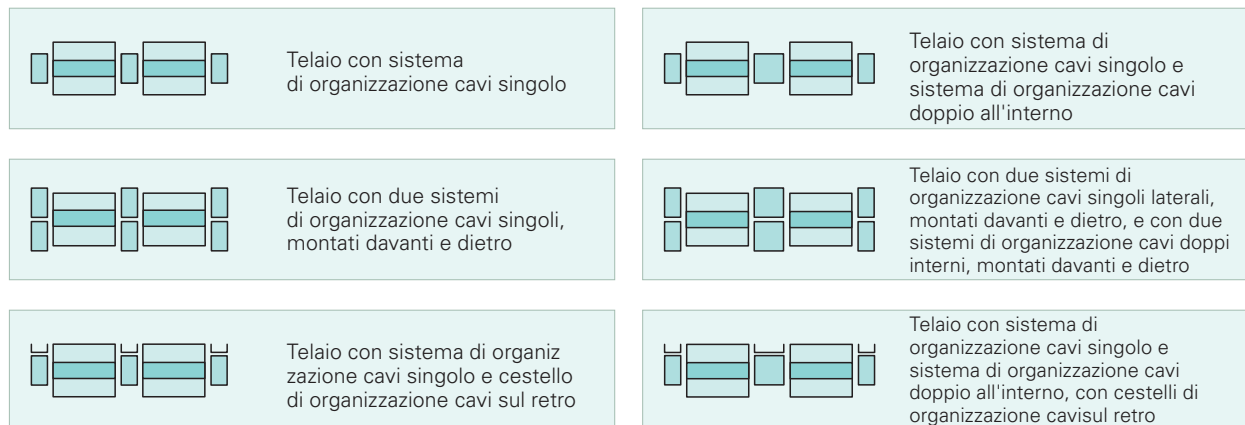

SPECIFICHE TECNICHE	45U
Codice per ordinazione	RE2PRFK45UB
Fisiche	
Altezza montaggio apparecchiature	45U
Altezza	2.134 mm
Larghezza	516 mm
Profondità della base di montaggio	381 mm
Peso	20,4 kg
Capacità di carico (statico)	750 kg
Larghezza di montaggio binario	482,6 mm (19") totalmente conforme a EIA-310-E
Colore	Nero RAL 9005 verniciato a polvere
Gestione attiva delle apparecchiature	
Adatto a carichi termici	Il rack a struttura intrinsecamente aperta limita l'opportunità di ottimizzare la gestione dell'aria sulle apparecchiature attive. Pertanto, la densità del carico termico delle apparecchiature viene gestita con il raffreddamento della stanza.
Conformità	
Approvazioni normative	IEC/EN 60950, IEC/EN 60297, IEC 529
Standard	Conforme EIA-310-E
Spedizione	Fornito in pacco piatto
Assistenza e supporto clienti	
Garanzia	2 anni

Per il programma di miglioramento continuo del prodotto, tutte le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Rack a 2 montanti Serie RE - Sistema di organizzazione cavi verticale



I sistemi di organizzazione cavi verticali per rack aperti Eaton sono disponibili in due larghezze standard. I sistemi di organizzazione sono progettati per essere imbullonati sui lati del telaio per rack a due montanti e possono essere disposti in configurazioni singole o doppie. Le unità sono fornite complete di coperchi suddivisi in due parti, incernierati per facilità di gestione e migliore organizzazione dei cavi.

Caratteristiche e opzioni


- 2 opzioni di larghezza; 140 mm o 280 mm
- 1 x organizzatore verticale
- 2 x coperchi doppi incernierati
- Istruzioni di montaggio e fissaggi
- Finitura nera RAL9005
- Fornito in semplice kit per assemblaggio facile sul posto

SPECIFICHE TECNICHE

45U

Codice per l'ordinazione (larghezza 140 mm)	RE2PRMK45U140B
Codice per l'ordinazione (larghezza 280 mm)	RE2PRMK45U280B
Colore	Nero, RAL 9005

Rack a 2 montanti Serie RE - Cestello verticale per organizzazione cavi

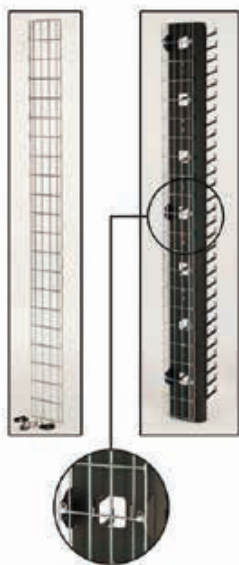

Progettate per essere montate sul retro dei dispositivi di organizzazione cavi del rack a 2 montanti RE o ai lati del telaio a 2 montanti, queste sezioni di base possono essere configurate per offrire opzioni di organizzazione posteriori, laterale o frontali.

Caratteristiche e opzioni

- 1 x organizzatore verticale a cestello
- 3 opzioni di larghezza; 100 mm, 200 mm o 300 mm
- Viteria di montaggio
- Istruzioni per montaggio e fissaggio
- Staffe con finitura nera e cestello color argento
- Fornito in semplice kit per assemblaggio facile sul posto

SPECIFICHE TECNICHE

45U

Codice per l'ordinazione (larghezza 100 mm)	RE2PRBK45U100B
Codice per l'ordinazione (larghezza 200 mm)	RE2PRBK45U200B
Codice per l'ordinazione (larghezza 300 mm)	RE2PRBK45U300B
Colore	Staffe nero RAL 9005, cestelli color argento

Rack a 2 montanti Serie RE - Sistema di organizzazione cavi orizzontale



I supporti orizzontali per i cavi sono disponibili con larghezze 1U, 2U e 3U per ulteriori opzioni di instradamento dei cavi

SPECIFICHE TECNICHE	1U	2U	3U
Codice per ordinazione	RESB87019S1FB	RESB87019S2FB	RESB87019S3FB
Colore	Nero, RAL 9005		

Spedizione; fornito assemblato.

Rack a 2 montanti Serie RE - Bobine per cavi regolabili



Le bobine per cavi regolabili forniscono supporto e punti di ancoraggio per gestire i cambiamenti di direzione dei cavi

SPECIFICHE TECNICHE	
Codice per ordinazione	ETN-SB860ACSF8
Colore	Nero (confezione da 5)

Spedizione; fornito assemblato.

Kit barra di messa a terra universale per rack da 19"



Il Kit barra di messa a terra universale garantisce la continuità della connessione a terra.

SPECIFICHE TECNICHE	
Codice per ordinazione	ETN-U19EBK
Assistenza e supporto clienti	
Garanzia	2 anni

Per il programma di miglioramento continuo del prodotto, tutte le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.