

Eaton 3S UPS

450 – 850 VA



Pełna ochrona dla:

- Komputerów, urządzeń peryferyjnych i multimedii
- Sprzętu telewizyjnego, wideo i Hi-Fi: kina domowego, NAS, dekodery cyfrowych itp.
- Urządzeń sieciowych
- Konsoli do gier
- Modemów szerokopasmowych (Internet i telewizja) i telefonii IP
- Artykułów gospodarstwa domowego itp.



Eaton 3S zapewnia ochronę przeciwprzepięciową i zasilanie gwarantowane dla komputerów stacjonarnych, sieci bezprzewodowych, konsoli do gier i innego istotnego sprzętu w domu lub firmie.

Pełna ochrona

- Eaton 3S zapewnia zasilanie bateryjne podczas zaniku zasilania i zaawansowaną ochronę przeciwprzepięciową, aby zapobiec uszkodzeniom w wyniku uderzenia pioruna lub przypadkowego przepięcia w sieci.
- Jeśli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż oczekiwano, oprogramowanie Eaton automatycznie wyłączy twój komputer, bez utraty jakiegokolwiek danych (modele 550VA, 700VA i 850VA).
- Eaton 3S integruje również połączenie RJ11/xDSL w celu ochrony urządzeń sieciowych przed zakłóceniami przewodzonymi przez linię danych (modele 700VA, 850VA).

Nowoczesne zastosowanie i łatwa integracja

- Kompaktowa i atrakcyjna konstrukcja z błyszczącym wykończeniem idealnie pasuje do każdego nowoczesnego środowiska mieszkaniowego lub biurowego.
- Eaton 3S 700VA i 850VA oferują dwa porty USB 2A do ładowania dowolnych urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itp.).
- Nowy 3S obsługuje również gniazda francuskie (FR), Schuko (DIN), aby ułatwić podłączenie chronionego sprzętu.
- Modele z gniazdami IEC (550VA i 700VA) dostępne są do użytku profesjonalnego.
- Aby ułatwić instalację, we wszystkich modelach zastosowano system montażu ściennego.

Spokój ducha


- Ochrona przeciwprzepięciowa zgodna z międzynarodową normą IEC 61643-11.
- Wyłącznik automatyczny 10A chroni urządzenie przed przeciążeniem (wszystkie modele).
- Eaton oferuje bezpłatną gwarancję na podłączony sprzęt (dotyczy tylko krajów UE i Norwegii). Niniejsza gwarancja jest wliczona w cenę zakupu wszystkich produktów Eaton 3S i obejmuje nieograniczoną gwarancję obejmującą szkody spowodowane awarią ochrony przeciwprzepięciowej.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 3S UPS

- 1 3 gniazda Schuko lub FR z ochroną przeciwprzepięciową
- 2 3 gniazda Schuko lub FR z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową
- 3 Przycisk On/Off
- 4 Interfejs LED
- 5 Komunikacja USB
- 6 Wymienna bateria
- 7 Przycisk Reset (wyłącznik)
- 8 System do montażu naściennego

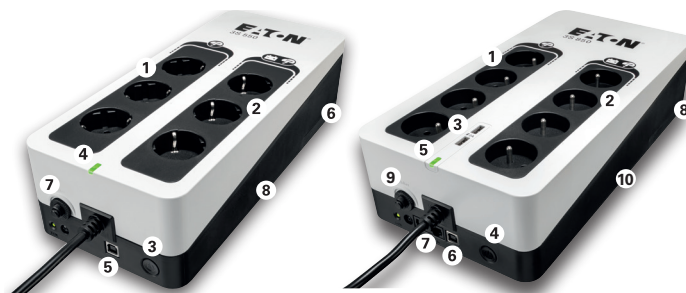

Eaton 3S 550 DIN

Eaton 3S 850 FR

- 1 4 gniazda Schuko lub FR z ochroną przeciwprzepięciową
- 2 4 gniazda Schuko lub FR z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową
- 3 Ładowanie USB
- 4 Przycisk On/Off
- 5 Interfejs LED
- 6 Komunikacja USB
- 7 Linia ochrony telefonu/xDSL
- 8 Wymienna bateria
- 9 Przycisk Reset (wyłącznik)
- 10 System do montażu naściennego

Specyfikacja techniczna

	Eaton 3S 450	Eaton 3S 550	Eaton 3S 700	Eaton 3S 850
Moc znamionowa (VA/W)	450VA/270W	550VA/330W	700VA/420W	850VA/510W
Połączenie				
Połączenie wyjściowe (modele FR/DIN)	3 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową + 3 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową		4 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową + 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową	
Połączenie wyjściowe (modele IEC)	4 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową + 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową			
Specyfikacja elektryczna				
Nominalne napięcie wejściowe	220 - 240 V			
Zakres napięcia na wejściu	Do 161-284V (regulowane)			
Napięcie wyjściowe	230V (regulowane do 220V/230V/240V)			
Zakres częstotliwości na wejściu	50/60 Hz (zakres roboczy 46-65 Hz)			
Ochrona na wejściu	Wyłącznik automatyczny 10A z możliwością resetowania			
Bateria				
Rodzaj baterii	Kompaktowa, szczelna bateria kwasowo-ołowiowa (wymienna)			
Test baterii	Tak			
Zimny start (brak zasilania z sieci)	Tak			
Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak			
Wskaźnik wymiany baterii	LED			
Komputer stacjonarny*	6 min	8 min	16 min	20 min
Zaawansowany PC/Sprzęt sieciowy*	3 min	4 min	6 min	9 min
Konsola do gry+TV+Sprzęt sieciowy*	-	-	3 min	4 min
Cechy				
Komunikacja	-	Port USB (zgodny z HID) do automatycznej integracji z większością popularnych systemów operacyjnych (Windows i Mac OS)		
Ładowanie USB	-	-	2 porty USB (max 2A)	2 porty USB (max 2A)
Ochrona telefonu/linii xDSL	-	-	Tak	Tak
Warunki pracy, Normy i Dopuszczenia				
Temperatura pracy	0 do 40°C			
Wysokość operacyjna	0 do 3000m			
Standardy	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11 T3			
Zgodność	CE / EAC / Ukr / Cm / CB report			
Wymiary szer. x wys. x gl. / Masa				
UPS Wymiary (mm)	325x86x140	325x86x140	335x86x170	335x86x170
UPS Waga (kg)	2.9	3.2	4	4.3
Wsparcie techniczne i serwis				
Gwarancja	2 lata; opcjonalnie: Gwarancja +1; Gwarancja +3; Przedłużona (Sprawdź dostępność w swoim kraju)			

*Czasy podtrzymnia są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyposażenia, konfiguracji, wieku baterii, temperatury itp.

Numery katalogowe	450	550	700	850
Modele FR	3S450F	3S550F	3S700F	3S850F
Modele DIN	3S450D	3S550D	3S700D	3S850D
Modele IEC		3S550I	3S700I	



FR DIN IEC