

# Eaton 3S UPS

450 – 850 VA



## Protecție completă pentru:

- Calculatoare, periferice și multimedia
- Echipamente TV, video și Hi-Fi: Home cinema, NAS, decodare digitale etc...
- Gateway-uri de internet
- Consolă pentru jocuri
- Modemuri în bandă largă (Internet și TV) și telefonie IP
- Bunuri de uz casnic etc...



**Eaton 3S oferă alimentare și protecție la supratensiune pentru computere desktop, rețele wireless, consolele de jocuri și alte echipamente critice din casa sau afacerea dvs.**

## Protecție completă

- Eaton 3S asigură alimentare de rezervă din baterii pe durata căderilor de tensiune și protecție avansată la supratensiune pentru a preveni daunele cauzate de fulgere sau supratensiune accidentală în rețea.
- Dacă întreruperea curentului durează mai mult decât se așteaptă, software-ul Eaton va închide computerul fără a pierde date (modele de 550 VA, 700 VA și 850 VA).
- Eaton 3S integrează, de asemenea, conexiunea RJ11/xDSL pentru a proteja gateway-urile Internet de perturbări pe linia de date (modele 700VA, 850VA).

## Utilizare modernă și integrare ușoară

- Designul compact și atrăgător cu finisaj lucios se va potrivi perfect în orice mediu rezidențial al sau birou modern.
- UPS-ul Eaton 3S de 700VA și 850VA oferă două porturi USB de 2A pentru a încărca orice dispozitive mobile (telefon mobil, tabletă etc..).
- Noul 3S implementează și prize franceze (FR), Schuko (DIN) pentru a facilita conectarea echipamentelor protejate.
- Modelele de prize IEC (550VA și 700VA) sunt disponibile pentru uz profesional.
- Pentru a facilita instalarea, sistemul de montaj pe perete este implementat la toate modelele.

## Fără griji

- Circuitele de protecție la supratensiune sunt conforme cu standardul internațional IEC 61643-11
- Întrerupătorul de circuit de 10 A vă protejează echipamentul la suprasarcină (toate modelele).
- Eaton oferă garanție gratuită pentru echipamentele conectate (aplicabil numai în țările UE și Norvegia). Această garanție este inclusă în prețul de achiziție al tuturor produselor Eaton 3S și acoperă garanția nelimitată, acoperind daunele cauzate de defecțiunea protecției la supratensiune.

# EATON


Powering Business Worldwide

# Eaton 3S UPS

- 1 3 prize Schuko sau FR cu protecție la supratensiune
- 2 3 prize Schuko sau FR cu baterie de rezervă și protecție la supratensiune
- 3 Buton Pornit/Oprit
- 4 Interfață LED
- 5 Comunicare USB
- 6 Baterie înlocuibilă
- 7 Buton de reset (întrerupător)
- 8 Sistem de montaj pe perete



Eaton 3S 550 DIN

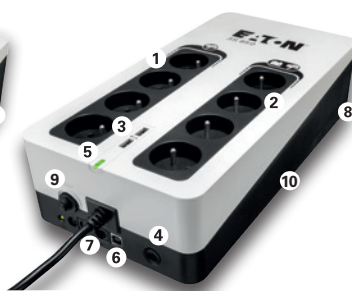

Eaton 3S 850 FR

- 1 4 prize Schuko sau FR cu protecție la supratensiune
- 2 4 prize Schuko sau FR cu baterie de rezervă și protecție la supratensiune
- 3 Buton Pornit/Oprit
- 4 Interfață LED
- 5 Comunicare USB
- 6 Baterie înlocuibilă
- 7 Buton de reset (întrerupător)
- 8 Sistem de montaj pe perete

## Specificații tehnice

	Eaton 3S 450	Eaton 3S 550	Eaton 3S 700	Eaton 3S 850
Rating (VA/W)	450VA/270W	550VA/330W	700VA/420W	850VA/510W
<b>Conexiune</b>				
Conexiune la ieșire (modele FR/DIN)	3 prize cu baterii și protecție la supratensiune + 3 prize cu protecție la supratensiune		4 prize cu baterii și protecție la supratensiune + 4 prize cu protecție la supratensiune	
Conexiune la ieșire (modele IEC)	4 prize cu baterii de rezervă și protecție la supratensiune + 4 prize cu protecție la supratensiune			
<b>Caracteristici electrice</b>				
Tensiunea nominală de intrare	220 - 240 V			
Gama tensiunii de intrare	Până la 161-284 V (reglabil)			
Tensiune de ieșire	230V (reglabil la 220V/230V/240V)			
Gama frecvenței de intrare	50 / 60 Hz (gamă de lucru 46 - 65 Hz)			
Protecție la intrare	Întrerupător resetat de 10A			
<b>Baterie</b>				
Tipul bateriei	Baterie compactă, sigilată, cu plumb-acid (înlocuibilă)			
Test baterie	Da			
Pornire la rece (fără alimentare)	Da			
Protecție la descărcare profundă	Da			
Indicator de înlocuire a bateriei	LED			
Desktop PC*	6 min	8 min	16 min	20 min
Gateway avansat pentru PC/Internet*	3 min	4 min	6 min	9 min
Consolă de jocuri + TV + gateway de internet* -	-	-	3 min	4 min
<b>Caracteristici</b>				
Communication	-	Port USB (compatibil cu HID) pt integrare automată a celor mai comune sisteme de operare (Windows și Mac OS)		
USB charge	-	-	2 porturi USB (2A max)	2 USB porturi (2A max)
Phone/xDSL line protection	-	-	Yes	Yes
<b>Condiții de funcționare, standarde și aprobări</b>				
Temperatura de funcționare	0 la 40°C			
Înălțimea de funcționare	0 la 3000m			
Conform standardele	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-IT T3			
Conformitate	CE / EAC / Ukr / Cm / CB report			
<b>Dimensiuni L x l x h / Greutate</b>				
Dimensiuni UPS (mm)	325x86x140	325x86x140	335x86x170	335x86x170
Greutate UPS (kg)	2.9	3.2	4	4.3
<b>Serviciu clienți și asistență</b>				
Garanție	2 ani ; opțional: Garanție +1 ; Garanție +3 ; Extindere (verificați disponibilitatea în țara dvs.)			

\* Timpul de rezervă sunt aproximativ și pot varia în funcție de echipament, configurație, vechimea bateriei, temperatură etc.

Cod comandă	450	550	700	850
Modele FR	3S450F	3S550F	3S700F	3S850F
Modele DIN	3S450D	3S550D	3S700D	3S850D
Modele IEC		3S550I	3S700I	



FR DIN IEC