

UPS Eaton 3S

450 – 850 VA



Proteção total para:

- Computadores, periféricos e multimédia
- Equipamentos de TV, vídeo e Hi-Fi: Cinema em casa, NAS, descodificadores digitais, entre outros
- Gateways de internet
- Consolas de jogos
- Modems de banda larga (Internet e TV) e telefonia IP
- Artigos de consumo doméstico, etc.



A Eaton 3S proporciona proteção contra falhas de energia e sobretensões para computadores, dispositivos wireless, consolas de jogos e outros equipamentos críticos na sua casa ou empresa.

Proteção total

- A Eaton 3S fornece energia de reserva para baterias durante falhas de energia e proteção avançada contra surtos de tensão para evitar danos causados por relâmpagos ou sobretensões de redes.
- Se a falha de energia durar mais do que o esperado, o software da Eaton irá encerrar o computador em segurança e sem perda de dados (modelos 550 VA, 700 VA e 850 VA).
- Além disso, a Eaton 3S integra uma ligação RJ11/xDSL para proteger gateways de Internet contra perturbações através de uma linha de dados (modelos 700 VA, 850 VA).

Utilização moderna e integração fácil

- O design compacto e apelativo com acabamento brilhante adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente residencial ou empresarial moderno.
- As Eaton 3S 700 VA e 850 VA dispõem de duas portas USB 2 A para carregar quaisquer dispositivos móveis (telemóvel, tablet, etc.).
- A nova 3S também inclui tomadas francesas (FR) e Schuko (DIN) para facilitar a ligação de equipamento protegido.
- Os modelos com tomadas IEC (550 VA e 700 VA) estão disponíveis para utilização profissional.
- Para facilitar a instalação, todos os modelos incluem um sistema de montagem na parede.

Tranquilidade


- Os circuitos de proteção contra sobretensão estão em conformidade com a norma internacional IEC 61643-11
- O disjuntor de 10 A protege o seu equipamento contra sobrecargas (todos os modelos).
- A Eaton oferece uma garantia gratuita para o equipamento ligado (aplicável apenas nos países da UE e na Noruega). Esta garantia está incluída no preço de compra de todos os produtos Eaton 3S e é ilimitada, cobrindo os danos resultantes das falhas de proteção contra picos de tensão.

EATON

Powering Business Worldwide

UPS Eaton 3S

- 1 3 tomadas Schuko ou FR com proteção contra sobretensão
- 2 3 tomadas Schuko ou FR com reserva de bateria e proteção contra sobretensão
- 3 Botão ligar/desligar
- 4 Interface LED
- 5 Comunicação USB
- 6 Bateria substituível
- 7 Botão de disjuntor rearmável
- 8 Sistema de montagem na parede

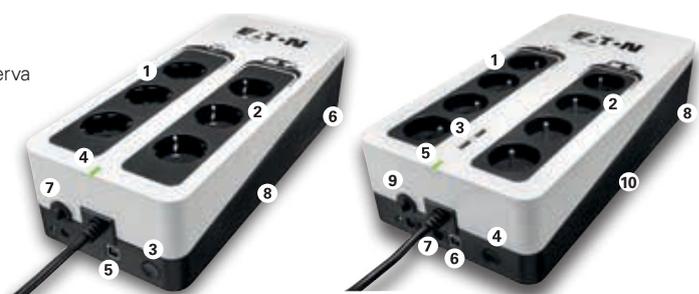

Eaton 3S 550 DIN

Eaton 3S 850 FR

- 1 4 tomadas Schuko ou FR com proteção contra sobretensão
- 2 4 tomadas Schuko ou FR com reserva de bateria e proteção contra sobretensão
- 3 Carregamento USB
- 4 Botão ligar/desligar
- 5 Interface LED
- 6 Comunicação USB
- 7 Proteção de linha telefónica/xDSL
- 8 Bateria substituível
- 9 Botão de disjuntor rearmável
- 10 Sistema de montagem na parede

Especificações técnicas

	Eaton 3S 450	Eaton 3S 550	Eaton 3S 700	Eaton 3S 850
Potência (VA/W)	450 VA/270 W	550 VA/330 W	700 VA/420 W	850 VA/510 W
Ligação				
Ligação de saída (modelos FR/DIN)	3 tomadas com proteção da bateria e contra picos de tensão e 3 tomadas com proteção contra picos de tensão		4 tomadas com proteção da bateria e contra picos de tensão e 4 tomadas com proteção contra picos de tensão	
Ligação de saída (modelos IEC)	4 tomadas com reserva da bateria e proteção contra picos de tensão		4 tomadas com proteção contra picos de tensão	
Caraterísticas elétricas				
Tensão de entrada nominal	220 - 240 V			
Intervalo de tensões de entrada	Até 161-284 V (ajustável)			
Tensão de saída	230 V (ajustável para 220 V/230 V/240 V)			
Faixa de frequência de entrada	50/60 Hz (intervalo de funcionamento de 46 a 65 Hz)			
Proteção de entrada	Disjuntor rearmável de 10 A			
Bateria				
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido compacta e selada (substituível)			
Teste da bateria	Sim			
Arranque a frio (sem alimentação elétrica)	Sim			
Proteção contra descarga total	Sim			
Indicador de substituição da bateria	LED			
Computador de secretária*	6 min	8 min	16 min	20 min
Gateway de Internet/PC avançado*	3 min	4 min	6 min	9 min
Consola de jogos, TV e gateway de Internet*	-	-	3 min	4 min
Características				
Comunicação	-	Porta USB (compatível com HID) para integração automática com os sistemas operativos mais comuns (Windows e Mac OS)		-
Carregamento USB	-	-	2 portas USB (máx. 2 A)	2 portas USB (máx. 2 A)
Proteção de linha telefónica/xDSL	-	-	Sim	Sim
Condições de funcionamento, normas e certificações				
Temperatura operacional	0 a 40 °C			
Elevação de funcionamento	0 a 3000 m.			
Conformidade	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11			
Conformidade	Relatório CB/CE/EAC/Ucr/Cm			
Dimensões (L x A x P)/Peso				
Dimensões da UPS (mm)	325x86x140	325x86x140	335x86x170	335x86x170
Peso da UPS (kg)	2,9	3,2	4	4,3
Assistência e apoio ao cliente				
Garantia	2 anos; opcional: Um ano adicional de garantia; 3 anos adicionais de garantia; extensão (verifique a disponibilidade no seu país)			

* Os tempos de autonomia são aproximados e podem variar de acordo com o equipamento, definições, idade da bateria, temperatura, etc.

Referências	450	550	700	850
Modelos FR	3S450F	3S550F	3S700F	3S850F
Modelos DIN	3S450D	3S550D	3S700D	3S850D
Modelos IEC		3S550I	3S700I	



FR DIN IEC