

## 选配件清单

No.	产品型号	产品名称	产品描述
1	ERA001	1U假面板	1U假面板, 用于隔离冷热气流, 免工具拆装, 外观美观大气
2	ERA002	2U假面板	2U假面板, 用于隔离冷热气流, 免工具拆装, 外观美观大气
3	ERA003	4U假面板	4U假面板, 用于隔离冷热气流, 免工具拆装, 外观美观大气
4	ERA004	移动万向滚轮	套件(共4件), 推荐出厂前装配, 不推荐在用户端安装
5	ERA005	风扇单元	机柜顶部风扇单元向外抽风, 可快速排出机柜内的热空气
6	ERA006	1U水平理线器	占用1U空间, 带水平理线功能
7	ERA007	普通层板1000mm深机柜用	配合1000mm深度机柜使用, 承重50Kg
8	ERA008	普通层板1100mm深机柜用	配合1100mm深度机柜使用, 承重50Kg
9	ERA009	普通层板1200mm深机柜用	配合1200mm深度机柜使用, 承重50Kg
10	ERA010	理线圈	4个一组, 可安装在垂直理线通道协助走线
11	ERA011	L形导轨1000mm深机柜用	配合1000mm深度机柜使用, 一套左右各1个
12	ERA012	L形导轨1100mm深机柜用	配合1100mm深度机柜使用, 一套左右各1个
13	ERA013	L形导轨1200mm深机柜用	配合1200mm深度机柜使用, 一套左右各1个
14	ERA014	垂直大容量理线槽	2000mm高机柜后部理线用, 比标配的垂直理线通道更美实用
15	ERA015	垂直大容量理线槽	2200mm高机柜后部理线用, 比标配的垂直理线通道更美实用
16	ERA016	重载层板1000mm深机柜用	配合1000mm深度机柜使用, 承重120 Kg
17	ERA017	重载层板1100mm深机柜用	配合1100mm深度机柜使用, 承重120 Kg
18	ERA018	重载层板1200mm深机柜用	配合1200mm深度机柜使用, 承重120 Kg
19	ERA019	滑动板1000mm深机柜用	可滑动抽出托盘, 配合1000mm深度机柜使用, 承重10Kg
20	ERA020	滑动板1100mm深机柜用	可滑动抽出托盘, 配合1100mm深度机柜使用, 承重10Kg
21	ERA021	滑动板1200mm深机柜用	可滑动抽出托盘, 配合1200mm深度机柜使用, 承重10Kg
22	ERA022	机柜固定地面膨胀螺栓套件	套件, 机柜固定到地面使用
23	ERA023	顶部走线架	套件('m'型+'n'型), 固定于顶部, 用于强弱电分开走线

### 备注:

本公司致力于技术创新, 不断提供更好的产品和服务满足客户需求, 对产品设计、技术规格的更新, 恕不另行通知。产品以实物为准。

## E系列机柜



### 产品概述:

伊顿新一代E系列机柜美观大方, 坚固耐用, 是网络配线间, 服务器机房, 电信机房等应用的超值解决方案。

### 特性:

- 坚如磐石的可靠性**  
 出众的承载能力, 静态载荷>1200Kg;  
 采用高级冷轧钢材, 符合RoHs标准;  
 涂层: 5级磷酸铁预处理, 再喷涂强防刮面漆;
- 优秀的气流管理**  
 柜门开孔率>75%;  
 顶部风扇模组 (选配);
- 灵活的可用性**  
 深度可调的19英寸垂直安装导轨;  
 导轨明确标识U空间;  
 速动双向门;  
 双开式后门;  
 每边2块半高侧板设计, 同时免工具拆装;  
 机柜调平底脚;  
 标配垂直理线通道;  
 标配安装螺丝包, 高性价比;  
 标配并机套件, 快速并柜;  
 标配接地铜排, 多点接地;  
 丰富的选配件, 用于气流管理, 线缆管理等;
- 标准及兼容性**  
 标准机柜, 符合EIA-310D, IEC-60297-2标准;  
 兼容所有19英寸标准IT设备;
- 其他**  
 颜色: 黑色, 低光泽纹理状;

### 伊顿电源(上海)有限公司

Eaton Power Quality (Shanghai) Co., Ltd.

上海市长宁区临虹路280弄3号  
 电话: +86 (21) 5200 0099  
 传真: +86 (21) 5200 0300  
 邮编: 200335

咨询热线: 400-889-3938  
 网址: www.eaton.com.cn  
 www.eaton.com.cn/pq  
 ©伊顿公司 版权所有  
 中国印刷



### 北京

北京市朝阳区建国门外大街8号  
 国际财源中心(IFC大厦)9层  
 电话: +86 (10) 5925 9200  
 传真: +86 (10) 5925 9211  
 邮编: 100022

### 广州

广州市天河区洗村路11号之二  
 保利威座北塔第13层05-07室  
 电话: +86 (20) 3585 9666  
 传真: +86 (20) 3821 0986  
 邮编: 510623

### 深圳

深圳市宝安区72区宝石路8号  
 电话: +86 (755) 2757 2666  
 传真: +86 (755) 2757 2730  
 邮编: 518101

### 成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号  
 博瑞-创意成都写字楼A座1003-1004室  
 电话: +86 (28) 8621 1886  
 传真: +86 (28) 8621 2009  
 邮编: 610063

### 武汉

武汉市武昌中南路9号中商广场A座  
 1709-1711室  
 电话: +86 (27) 8771 1936  
 传真: +86 (27) 8771 1935  
 邮编: 430070

### 西安

西安市高新区锦业路86号  
 电话: +86 (29) 8824 1826  
 传真: +86 (29) 8824 1362  
 邮编: 710077

### 沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦  
 C座2107室  
 电话: +86 (24) 2281 5649  
 传真: +86 (24) 2281 5644  
 邮编: 110003



微信扫一扫 立即关注

本手册采用环保纸印刷  
 2019年04月 L-00056-08



# 数据中心机柜


# 数据中心机柜

## 标准型号

标准配置机柜型号					
型号	宽度W(mm)	深度D(mm)	高度H(mm)	内部空间(U)	备注
ESR61042	600	1000	2000	42	不带侧板
ESR61142	600	1100	2000	42	不带侧板
ESR61242	600	1200	2000	42	不带侧板
ESR61047	600	1000	2200	47	不带侧板
ESR61247	600	1200	2200	47	不带侧板
ESR81042	800	1000	2000	42	不带侧板
ESR81142	800	1100	2000	42	不带侧板
ESR81242	800	1200	2000	42	不带侧板
ESR81047	800	1000	2200	47	不带侧板
ESR81247	800	1200	2200	47	不带侧板
ESR61042WS	600	1000	2000	42	带4块半高侧板
ESR61142WS	600	1100	2000	42	带4块半高侧板
ESR61242WS	600	1200	2000	42	带4块半高侧板
ESR61047WS	600	1000	2200	47	带4块半高侧板
ESR61247WS	600	1200	2200	47	带4块半高侧板
ESR81042WS	800	1000	2000	42	带4块半高侧板
ESR81142WS	800	1100	2000	42	带4块半高侧板
ESR81242WS	800	1200	2000	42	带4块半高侧板
ESR81047WS	800	1000	2200	47	带4块半高侧板
ESR81247WS	800	1200	2200	47	带4块半高侧板




备注：深度D不包括前后门板厚度，前后门板厚度75mm。

## 尺寸规格



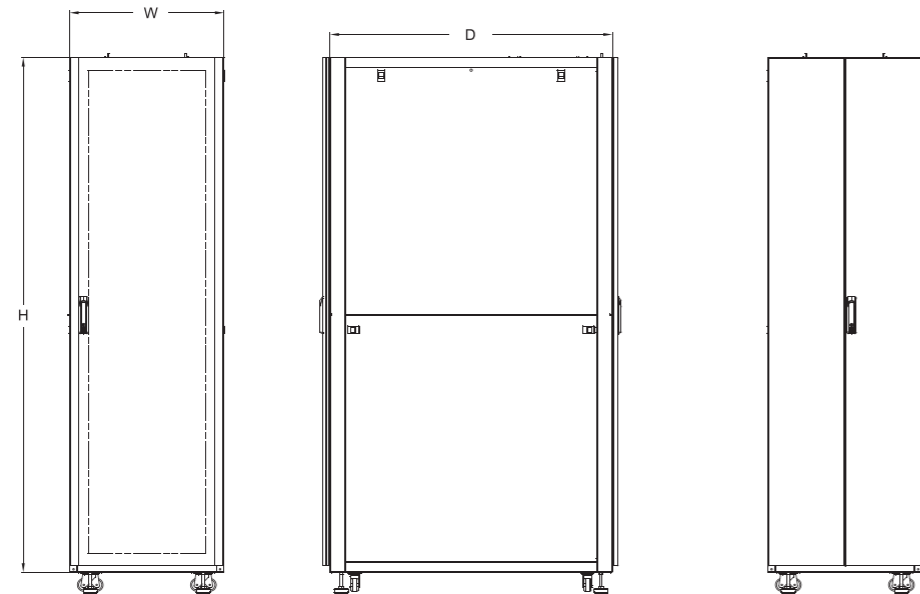


## 机柜附件

### 常用配件图示

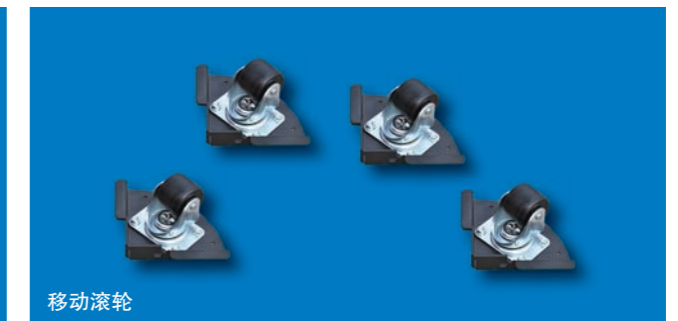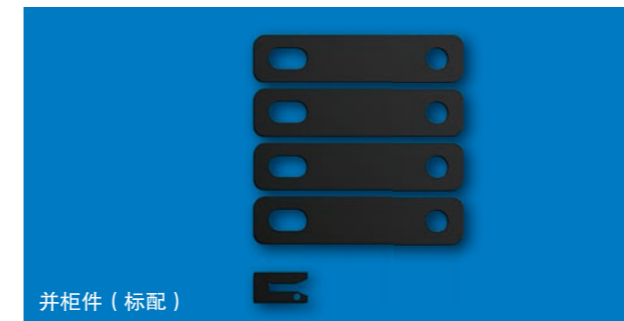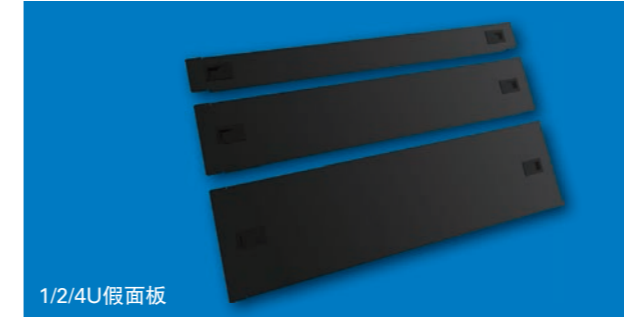

### 隔板选配件图示

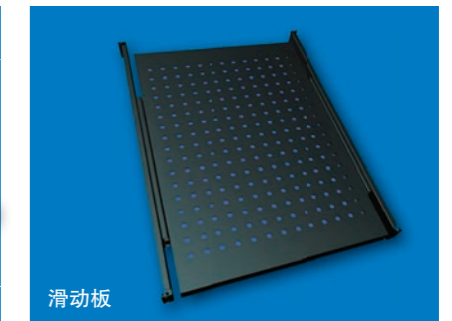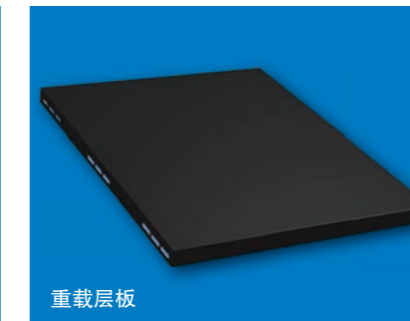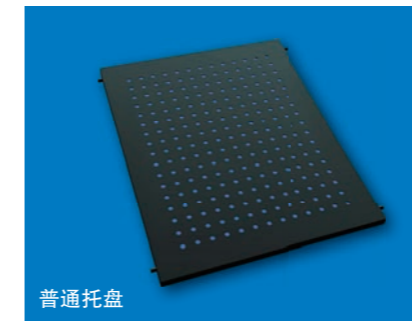

### 线缆管理选配件图示

