

# Eaton 5E Gen2 UPS

Якісне живлення та надійність для споживачів



# Сфери застосування

Захист живлення для побутових та професійних споживачів



ПК та робочі станції



Комутатори та роутери



Системи зберігання даних



Платіжні термінали



# Основні характеристики

- Лінійно-інтерактивна архітектура (AVR)
  - Регулювання вхідної напруги в широкому діапазоні без використання АКБ
  - Широкий діапазон вхідної напруги 140 – 300В, що забезпечує модернізований AVR
- 8 – 20 час автономної роботи при стандартному навантаженні
- Сертифікати відповідності TUV lab (CB report)  
відповідність стандартам (IEC 62040-1: 2017 / EN IEC 62040-1:2019)


# Простий у використанні

- Тип виходу

- 4 або 6 типу IEC



- 2 або 4 типу (FR, DIN, BS)

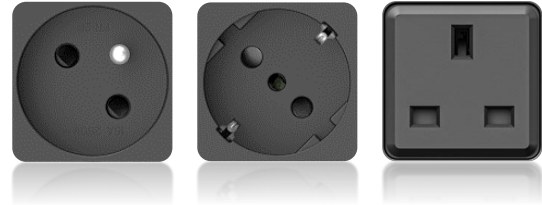

- Функції АКБ















- Автоматичний запуск зарядного пристрою без ввімкнення ДБЖ
  - “Холодний запуск” – включення ДБЖ за відсутності мережі.

# Керованість





---

- Зв'язок з ПК або сервером
  - USB порт для зв'язку з ПК або сервером. Коректне завершення роботи ОС.
- Налаштування звукових сигналів
  - Звукову сигналізацію можна вимкнути за допомогою програмного забезпечення Eaton UPS Companion.
- Налаштування рівня вихідної напруги
  - 220В / 230В / 240В (230В за замовчуванням).

# Модельний ряд

	5E 550	5E 700	5E 700 USB	5E 900 USB	5E 1200 USB	5E 1600 USB	5E2200 USB
							
USB на борту ДБЖ			✓	✓	✓	✓	✓
Тихий	✓	✓	✓	✓	✓		
Тип виходу							

# Порівняння з конкурентами

	<b>Eaton 5E Gen2</b> 5E550 / 5E700 / 5E900 / 5E1200 5E1600 / 5E 2200	<b>APC BV</b> BV500I / BV650I / BV800I BV1000I	<b>APC BVX</b> BVX700LI / BVX900LI BVX1200LI / BVX1600LI BVX2200LI	<b>APC BX</b> BX 500 MI / BX750MI / BX950MI / BX1200MI BX1600MI / BX2200MI
<b>Модель</b>				
<b>LCD</b>	<b>Hi</b>	<b>Hi</b>	<b>Hi</b>	<b>Hi</b>
<b>Дизайн / виготовлення</b>	<b>Внутрішній</b>	<b>Зовнішній</b>	<b>Зовнішній</b>	<b>Зовнішній</b>
<b>Провідні стандарти якості</b>	<b>Внутрішній</b>	<b>Зовнішній</b>	<b>Зовнішній</b>	<b>Зовнішній</b>
<b>Кількість вихідних роз'ємів</b>	550VA - 900VA : 4 x IEC C13 or 2 local outlets (FR, DIN/IT, BS) 1200VA - 2200VA : 6 x IEC C13 or 4 local outlets ( FR, DIN/IT, BS)	6 IEC C13 or 4 DIN	700VA-900VA : 4 x IEC C13 or 2 DIN 1200VA-2200VA: 6 IEC C13 or 4 DIN	500va : 3 IEC C13 750VA : 4 IEC C13 or 3 FR or 4 DIN 950VA-2200VA: 6 IEC C13 or 4 FR or 4 DIN
<b>Тип та кількість АКБ</b>	550VA : 1x 4.5Ah 700VA : 1 x 7Ah 900VA : 1 x 9Ah 1200VA : 2 x 7Ah 1600VA : 2 x 7Ah 2200VA : 2 x 9Ah	500VA : 1 x 4.5Ah 650VA : 1 x 7Ah 800VA : 1 x 7Ah 1000VA : 1x 9Ah	700VA : 1 x 7Ah 900VA : 1 x 9Ah 1200VA : 1x 9Ah 1600VA : 2 x 7Ah 2200VA : 2 x 9Ah	500VA: 1 x 7Ah 750VA : 1 x 9Ah 950VA : 1 x 9Ah 1200VA : 1x 9Ah 1600VA : 2 x 7Ah 2200VA : 2 x 9Ah
<b>USB порт</b>	Так, в моделях 700BA та вище	<b>Hi</b>	<b>Hi</b>	Так
<b>Термін гарантії</b> 2 роки на електроніку та АКБ	Так	Так	Так	Так



*Powering Business Worldwide*

Eaton.com