

# 伊頓 Eaton 9E UPS


6,10 kVA



## 產品特點

- 在線雙轉換設計，適應各種嚴苛的用電環境
- 內置輸出隔離變壓器
- 高輸出功率因數 0.9
- 高效節能
- 精準的輸出電壓調適
- 支援 ECO 節能模式
- 智慧通訊卡支援遠端監控
- 友善的 LCD 螢幕顯示操作狀態
- 支援兩台並聯

## 典型應用

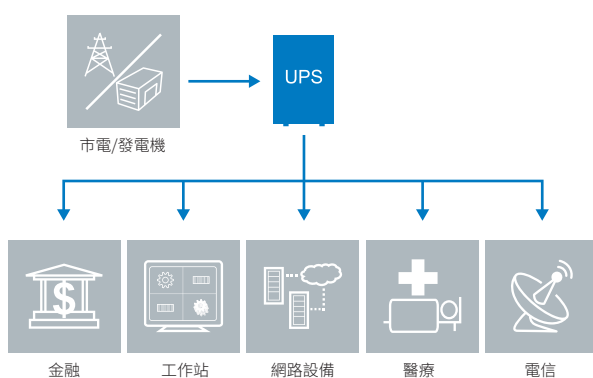

# EATON

Powering Business Worldwide

## 技術規格

型號		9E-6000	9E-6000L	9E-10000	9E-10000L
額定容量		6000VA/5400W		10000VA/9000W	
輸入	輸入電壓範圍	110~276V <sub>AC</sub>			
	頻率範圍	45-55Hz / 54-66Hz			
	輸入配線	2 lines (L1,L2) + Ground			
	輸入電流失真 (THDi)	<5% @ 滿載			
輸出	輸出功率因數	0.9			
	輸出電壓	120x2 / 240 /208 V <sub>AC</sub>			
	電壓調適	<4 %			
	頻率 (電池模式)	50/60±0.1 Hz			
	電流峰值係數	3:1			
	電壓諧波失真率 (THDv)	<4% @ 線性負載, <13% @ 非線性負載			
	輸出波型	正弦波			
	並聯操作	可達2台			
效率	AC-AC	88~92%			
	電池模式	88~92%			
	ECO Mode	92~96%			
電池	型式	12V/7Ah	N/A	12V/9Ah	N/A
	內建電池顆數	20	N/A	20	N/A
	額定電池電壓	240V <sub>DC</sub>			
	備援時間 (滿載)	> 5min	N/A	> 3.5 min	N/A
	充電時間 (90%)	5 hour	N/A	5 hour	N/A
	充電電流	1.2A	4A	1.2A	4A
轉換時間	停電或復電	0ms			
	UPS 到旁路或逆向轉換	0ms			
	ECO 轉換	<10ms			
顯示		LCD			
聲音警報		有			
尺寸	WxHxD	300 x 830 x 695 mm			
淨重		115 kg	71kg	138 kg	86 kg
環境	操作溫度	0-45°C			
	噪音 (1公尺距離)	≤55dB			
通訊介面	RS232/USB	RS232/USB			
	外接插槽	NMC, CMC, AS-400			
	緊急	Yes			

\*長效機可選購外加電池箱，延長備用時間

\*為持續改善產品，規格如有修改恕不另行通知

\*以上資料為典型值，僅作參考，不作工程計算依據



伊頓飛瑞慕品股份有限公司  
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

台北 新北市 221 汐止區沙灣路二段114號 / TEL: (02) 6614-2000 FAX: (02) 6614-2296  
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之一 / TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214  
高雄 高雄市 802 苓雅區苓雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099  
www.eaton.tw ©2022年伊頓公司 版權所有 客服專線：0800-011-912

經銷商：