


Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Ellipse PRO Baureihe

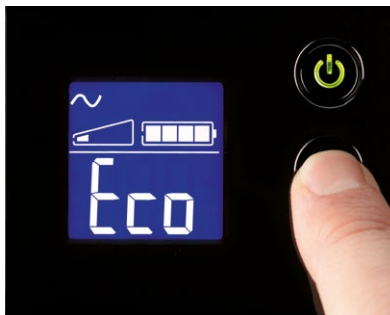

LCD-Bildschirm

Hochentwickelter Schutz für:

- Workstations
- Netzwerkgeräte
- Peripheriegeräte



Energiesparender Stromversorgungsschutz für Workstations

- Auf dem LCD-Bildschirm der Eaton Ellipse PRO werden nicht nur Anlagenstatus und Messwerte deutlich angezeigt, auch die Konfiguration der gewünschten USV-Einstellungen wird durch ihn erleichtert.
- Die EcoControl Funktion deaktiviert automatisch die Peripheriegeräte, wenn das Master-Gerät ausgeschaltet wird, dabei kann eine Energieeinsparung von bis zu 20% erreicht werden.
- Durch die Automatic Voltage Regulation (AVR) Spannungsregelung werden Spannungsschwankungen unverzüglich korrigiert, deshalb kann die Arbeit ohne Batteriebetrieb fortgesetzt werden, wenn Spannungsabfälle oder Überspannungen auftreten.
- Die Ellipse PRO verfügt über einen Hochleistungsüberspannungsschutz entsprechend IEC 61643-1. Sie schützt auch Datenübertragungen über Ethernet, Internet und Telefonverbindungen.

Einfache Integration und Installation

- Die Ellipse PRO wird optional mit vier (bei 650/850 VA) oder acht (bei 1200/1600 VA) Schuko (DIN) oder Kaltgerätesteckdosen (IEC) Steckdosen ausgestattet. Damit können üblichen Computer Konfigurationen mit Peripheriegeräten leicht angeschlossen werden.
- Aufgrund des extraflachen Designs kann die Ellipse PRO problemlos in jeder Büroumgebung installiert werden. Die Einsatzmöglichkeiten umfassen die vertikale Aufstellung (z. B. unter dem Schreibtisch), die horizontale Aufstellung (z. B. unter dem Monitor), eine 19 Zoll Rackmontage (optionaler 2HE Montagesatz) und eine Wandmontage (optionaler Montagesatz).
- Die Ellipse PRO ist mit einem USB-Port ausgestattet und wird komplett mit USB-Kabel und der Eaton UPS Companion Software geliefert, die ein sicheres Herunterfahren des Systems, Erfassung des Energieverbrauchs und eine leichte Konfiguration von USV-Einstellungen gewährleistet.

Umfassende Sicherheit

- Drei Jahre Gewährleistung, auch auf die Batterien.
- Unbegrenzte Gewährleistung für das angeschlossene Computer Equipment (nur in EU Ländern und Norwegen).
- Die Batterien werden in regelmäßigen Intervallen automatischen Selbsttests unterzogen, wodurch die rechtzeitige Erkennung von auszuwechselnden Batterien sichergestellt wird.
- Leicht auszutauschende Batterien unterstützen die Erhöhung der Lebensdauer der USV.

Eaton Ellipse PRO

- 1 3 Steckdosen mit Überspannungsschutz und Backup, eine Steckdose nur mit Überspannungsschutz
- 2 1 EcoControl Steckdose
- 3 Schutz für Telefon, Internet und Ethernet
- 4 USB-Port
- 5 Austauschbare Batterien
- 6 Sicherungs-Reset-Taster



Eaton Ellipse PRO 650



Eaton Ellipse PRO 1600

- 1 4 Steckdosen mit Überspannungsschutz und Backup
- 2 4 Steckdosen mit Überspannungsschutz
- 2 2 EcoControl Steckdosen (1200/1600 Modelle)
- 4 Schutz für Telefon, Internet und Ethernet
- 5 USB-Port
- 6 Austauschbare Batterien
- 7 Sicherungs-Reset-Taster

TECHNISCHE DATEN

	650	850	1200	1600
Nennleistung (kVA/kW)	650VA / 400W	850VA / 510W	1200VA / 750W	1600VA / 1000W
Charakteristik				
Technologie	Line-Interactive-Technologie (AVR mit Booster + Fader)			
Eingangsspannungsbereich	165-285 V (einstellbar auf 150V - 285V)			
Ausgangsspannung	230V (einstellbar auf 220V - 230V - 240V)			
Frequenz	50-60 Hz automatische Auswahl			
Anschlüsse				
Anzahl der Steckdosen	4	4	8	8
Dosen mit Spannungsschutz und Backup/ Dosen mit Spannungsschutz	3/1	3/1	4/4	4/4
Merkmale				
User Interface	LCD (USV Status und Messwerte, Konfiguration von USV Einstellungen)			
EcoControl (autom. Deaktivierung freier Peripheriegeräte)	Bis zu 15% Energieeinsparung	Bis zu 15% Energieeinsparung	Bis zu 20% Energieeinsparung	Bis zu 20% Energieeinsparung
Überspannungsschutz	Überspannungsschutz IEC 61643-1 konform			
Batterien				
Typische Backupzeit bei 50 und 70% Last*	9/5 min	9/5 min	9/5 min	9/5 min
Batteriemanagement	Automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, Kaltstartmöglichkeit, austauschbare Batterien			
Kommunikation				
Kommunikations-Schnittstelle	USB-Port (inklusive Kabel)	USB-Port (inklusive Kabel)	USB-Port (inklusive Kabel)	USB-Port (inklusive Kabel)
Software	Eaton USV Companion CD ROM (bietet sicheres Herunterfahren, Aufzeichnung des Energieverbrauchs und Konfiguration der USV Einstellungen)			
Schutz von Datenübertragungen	Tel. / Fax / Modem / Internet und Ethernet			
Standards				
Sicherheit und EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CB Report, CE Zeichen			
Überspannungsschutz	IEC 61643-1			
Dimensionen und Gewicht				
Dimensionen H x B x T	260 x 82 x 285 mm	260 x 82 x 285 mm	275 x 82 x 390 mm	275 x 82 x 390 mm
Gewicht	6,6kg	7,3kg	9,9kg	11,3kg
Kundenservice und Support				
Gewährleistung	3 Jahre Gewährleistung einschließlich Batterien. Unbegrenzte Gewährleistung für angeschlossenes Computer-Equipment (nur in EU Ländern und Norwegen).			

* Die Backupzeiten sind nicht exakt angegeben und können je nach Konfiguration, Batteriealter, Temperatur, etc. abweichen.

BESTELLNUMMERN

	650	850	1200	1600
Schuko Steckdosen (DIN)	ELP650DIN	ELP850DIN	ELP1200DIN	ELP1600DIN
IEC Steckdosen	ELP650IEC	ELP850IEC	ELP1200IEC	ELP1600IEC
Zubehör				
19" Rack-Montagesatz (2HE)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Wand-Montagesatz	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

Im Sinne fortlaufender Produktverbesserungen können sich die hier gemachten Angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.