



Trompetenverschraubung

Technische Daten

Ex-e Trompetenverschraubung

Kennzeichnung nach 2014/34/EU	⊕ II 2 G Ex e II / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 00 ATEX 3121
IEC-Ex Prüfbescheinigung	IECEX BKI 08.0007
Kennzeichnung nach IECEx	Ex e II / Ex tD A21 IP66 T85°C
zulässige Umgebungstemperatur	-40°C bis +85 °C
Schutzart nach EN 60529	IP66
Gehäusematerial	Polyamid


Bestellangaben

Gewinde	Eckmaß mm	L mm	E mm	Ø Kabel mm	SW mm	Gewicht ca. kg	BE	Bestell-Nr.
Bestellangaben Trompetenverschraubung								
M20 x 1,5	47	64	15	8 – 13	27	0,057	10	GHG 960 1949 R0111
M25 x 1,5	51	65	15	11 – 16	32	0,070	10	GHG 960 1949 R0112
M32 x 1,5	68	80	15	15 – 20	41	0,140	10	GHG 960 1949 R0113
M40 x 1,5	81	86	15	19 – 27	50	0,194	10	GHG 960 1949 R0114
M50 x 1,5	96	95	16	28 – 34	60	0,333	1	GHG 960 1949 R0115
M63 x 1,5	107	105	16	38 – 46	75	0,742	1	GHG 960 1949 R0116

Die Bestellnummer ist für 1 Stück angegeben.

Bitte berücksichtigen Sie, dass nur Bestelleinheiten (BE) bestellt werden können.

Maßzeichnungen

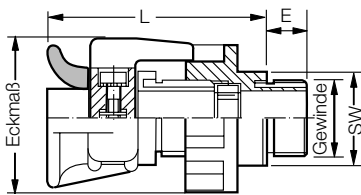

Trompetenverschraubung