

Maxibanche GTI

La référence des boîtes de banche nouvelle génération avec Guide Toboggan Intégré.

Les caractéristiques de la gamme


Cette nouvelle génération de Maxibanche conserve tous les atouts du modèle d'origine (robustesse, simplicité de pose, tenue au coulage) et ajoute 2 points forts importants: **la sortie simplifiée des fils et le passage des gaines au centre du voile béton.**

- Maxibanche est agréée par le laboratoire d'essais acoustiques CSTB
- Pour murs béton d'épaisseur 160 à 200 mm


Les + Maxibanche GTI

- Un système d'entrée des gaines à 40° pour une sortie des fils facilitée
- Volume intérieur augmenté de 5% afin de faciliter le travail de câblage: 183 cm³
- Pose possible avec sortie côté banche fixe ou banche mobile

Volume de la version à fixation avant et arrière.

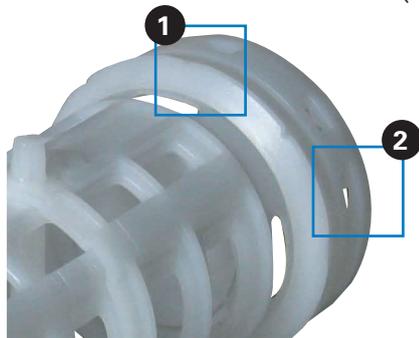

Repérage de l'épaisseur du voile.

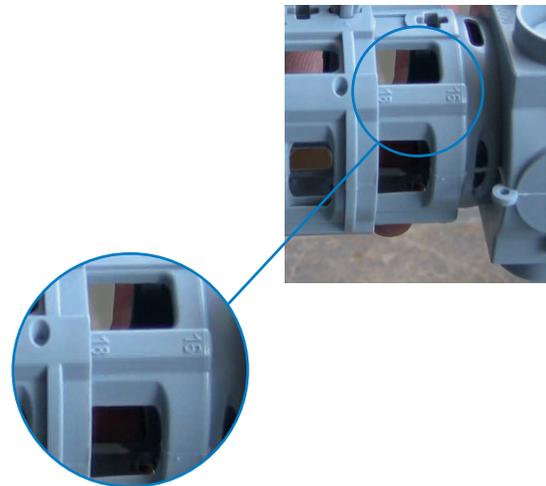



1 2

Ouvertures permettant le remplissage du béton derrière l'aimant.



Opercule défonçable





6 versions pour toutes les configurations de pose

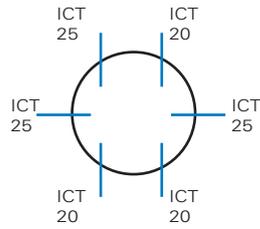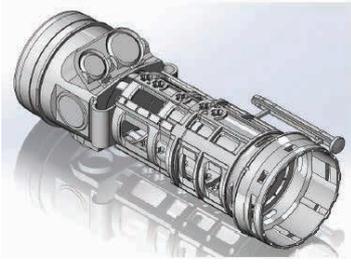


ICTA 3 x 20 + 1 x 25
CAP959911

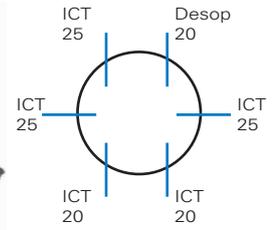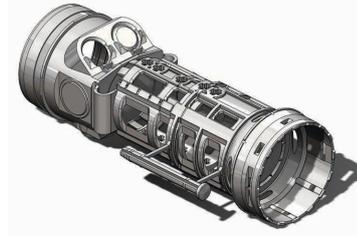



1 x Desop 20 + 2 x ICTA 20 + 1 x ICTA 25
CAP959912

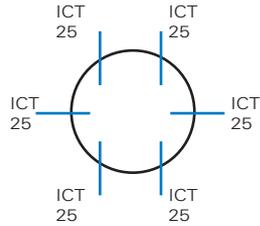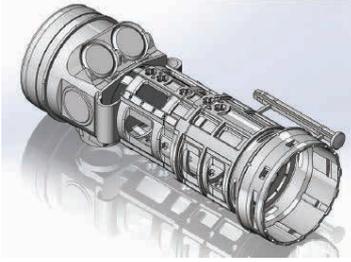


ICTA 4 x 25
CAP959916

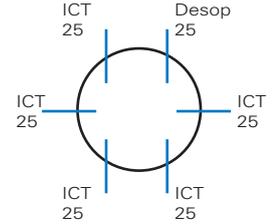

1 x Desop 25 + 4 X ICTA 25
CAP959917

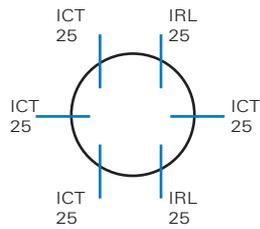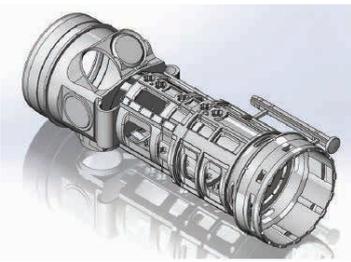

IRL 1 x 25 + ICTA 2 x 25
CAP959921

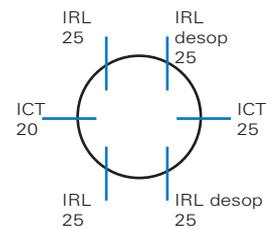

IRL 4 x 25
CAP959922

Code	Désignation	Qté.
CAP959911	Maxibanche GTI Simple ICTA 3 x 20 + 1 x 25	50
CAP959916	Maxibanche GTI Simple ICTA 4 x 25	50
CAP959921	Maxibanche GTI Simple IRL 1 x 25 + ICTA 2 x 25	50
CAP959912	Maxibanche GTI Simple désoperculée 20	50
CAP959917	Maxibanche GTI Simple désoperculée 25	50
CAP959920	Maxibanche PC IRL	50

Code	Désignation	Qté.
CAP853380	Distanciers entraxe 71 mm	100
CAP853180	Couvercle de pose	100
CAP856060	Rallonge de 20 mm	100
CAP859630	Manchon ITE Maxibanche	15
CAP499800	Aimant 800N	1
CAP598940	Cône d'extraction	1