

Capribox


Les boîtes d'encastement multi-entrées avec couvercles de protection

Les caractéristiques de la gamme


- Boîtes standard à sceller pour montage d'appareillage
- Pour matériaux pleins de type briques, Syoporex ou béton
- Compatibles avec tous les appareillages à vis ou à griffes du marché

Les + Capribox

- Entrées de câbles sur les côtés et à l'arrière de la boîte
- Excellente rigidité de la boîte, aucune déformation lors du scellement
- Boîtes livrées avec couvercles de protection

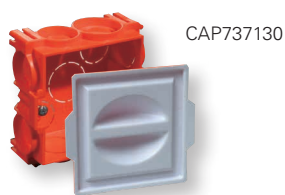


CAP737130

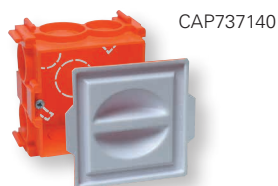

CAP737140




CAP710099

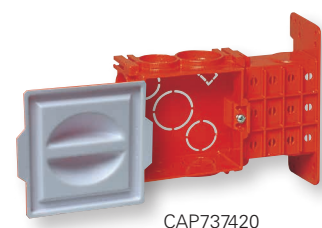

CAP737420



CAP710999

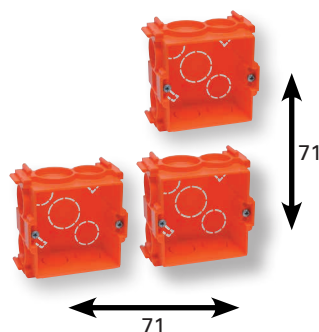


CAP710129

Simple poste

Code	Désignation	Prof.	Entraxe	Entrées pour gaines ICTA		Qté.
				20	20/25	
CAP737130	Capribox carré simple 72 x 72 mm	30 mm	71 mm (*)	8	3	25
CAP737140	Capribox carré simple 72 x 72 mm	38 mm	71 (*)	8	3	50
CAP737150	Capribox carré simple 72 x 72 mm	50 mm	71 mm (*)	8	3	25
CAP710099	Capribox simple ronde J12 sans vis - Ø64 mm	40 mm		5	3	100
CAP710999	Capribox simple ronde J12 avec vis - Ø64 mm	40 mm		5	3	100
CAP737420	Patte de chambranle monobloc	38 mm				25
CAP737400	Entretoise 85 mm					25
CAP710129	Couvercle de finition à pattes J17 - diam. 85 pour boîtes diam. 60 à 75 mm					100

(*) L'entraxe 71 mm s'obtient en jumelant 2 boîtes simples grâce aux queues d'arondes intégrées

Double poste

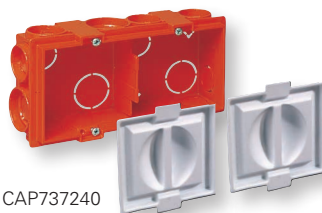

CAP737240

Code	Désignation	Prof.	Entraxe	Entrées pour gaines ICTA		Qté.
				20	20/25	
CAP737240	Capribox rectangulaire double	38 mm	57 mm	14	4	25



CAP737340

Triple poste

Code	Désignation	Prof.	Entraxe	Entrées pour gaines ICTA		Qté.
				20	20/25	
CAP737340	Capribox rectangulaire triple	38 mm	57 mm	20	5	25