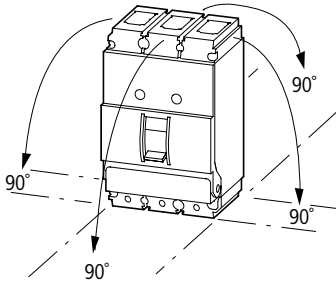


PM...1-...-FG
PSD1-...-FG**Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.**Electric current! Danger to life!**

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

Tensione elettrica: Pericolo di morte!



 

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!


El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

Электрический ток! Опасно для жизни!


Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

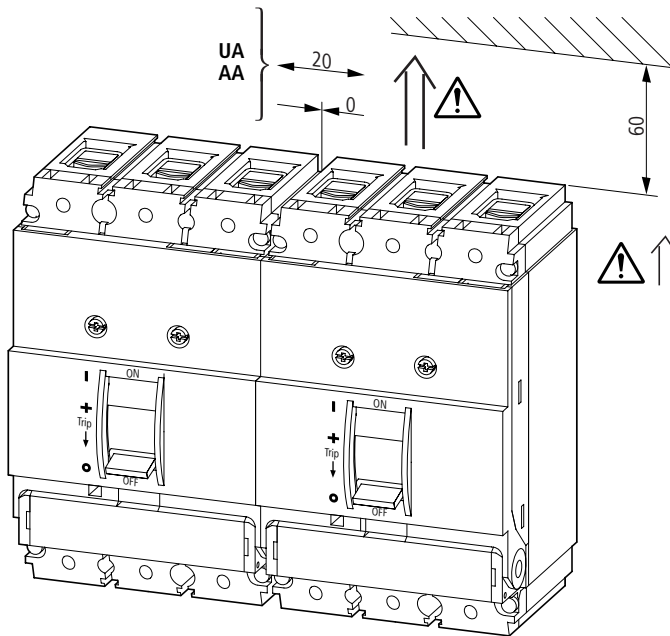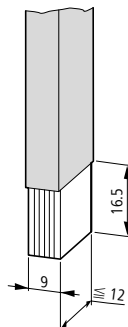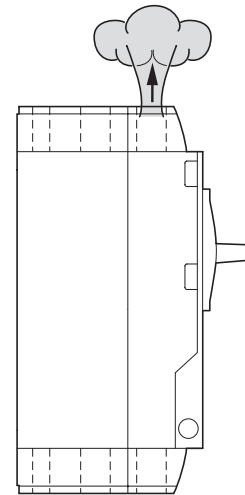Ausblasrichtung
im KurzschlussfallBlowout direction in case
of a short-circuitDégagement gazeux en
cas de court-circuit.Direzione di estinzione in
caso di corto circuitoDirección de salida de los
gases en caso de cortocir-
cuitoНаправление продувки
в случае короткого
замыкания



1 × 10 – 70 mm ² (95 mm ²)*	≧ 2 × 9 × 0.8 mm
2 × 6 – 25 mm ²	

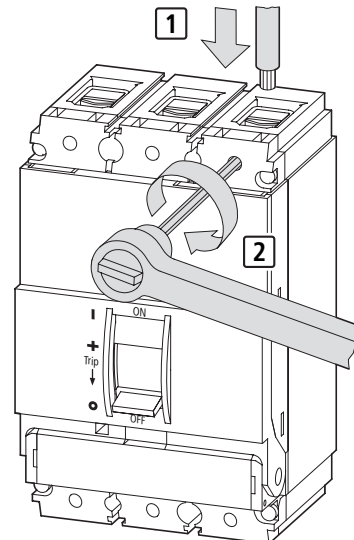4 mm
9 Nm, 80 lb-in
6 Nm (10 mm²)
6 Nm (AWG 8) 53 lb-in

 * Je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar
Max. 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer
Selon le fabricant de câble, possibilité de raccorde jusqu'à 95 mm²
Sezione max collegabile 95 mm² in base al produttore del cavo
Dependiendo del fabricante del cable pueden conectars hasta 95 mm²
В зависимости от производителя кабеля можн подключать до 95 мм²




$I_n(A)$

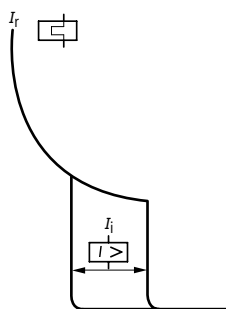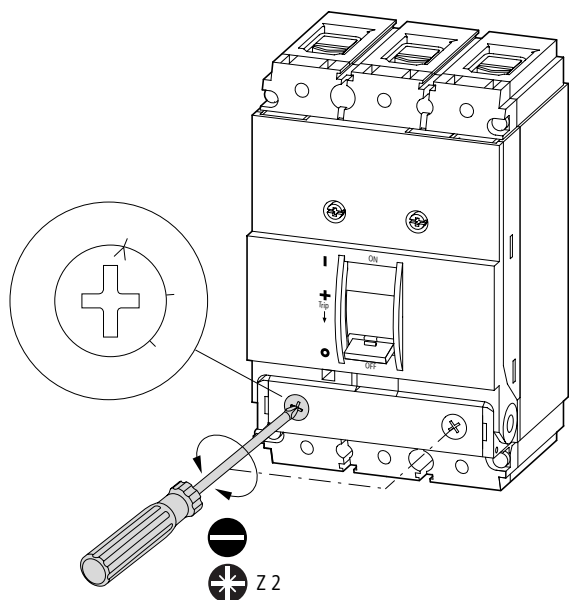

$I_i = 10 \times I_n$

M22-K10
M22-K01
M22-CK10
M22-CK01

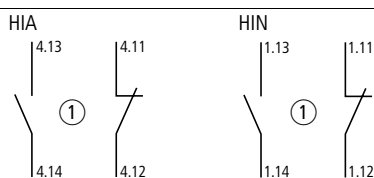


① oder – or – ou – oppure – ó – of – nebo – alebo
vagy – ali – ili – lub – sau – или




$I_{th} = I_e$

	$U_e (V)$	$I_e (A)$
AC-15	115	4
	230	4
	400	2
	500	1
DC-13	24	3
	42	1.7
	60	1.2
	110	0.8
	220	0.3

M22-CK11
M22-CK20
M22-CK02

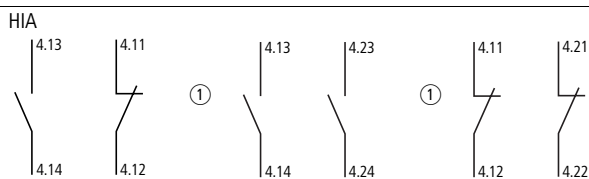


① oder – or – ou – oppure – ó – of – nebo – alebo
vagy – ali – ili – lub – sau – или

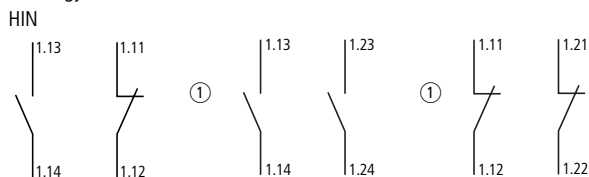


1

Montage
Mounting
Montaggio
Montaje
Montáž
Szerelés
Montaža
Montaż
Montare
Монтаж

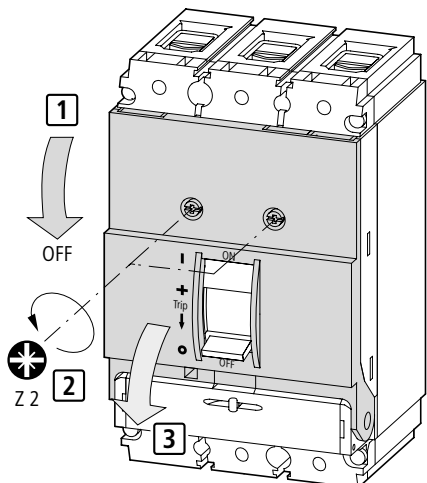


2

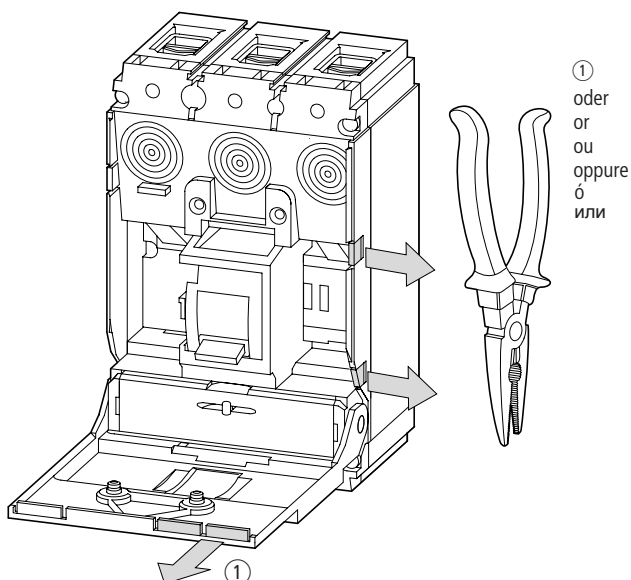


10/07 AWA1230-2299


3

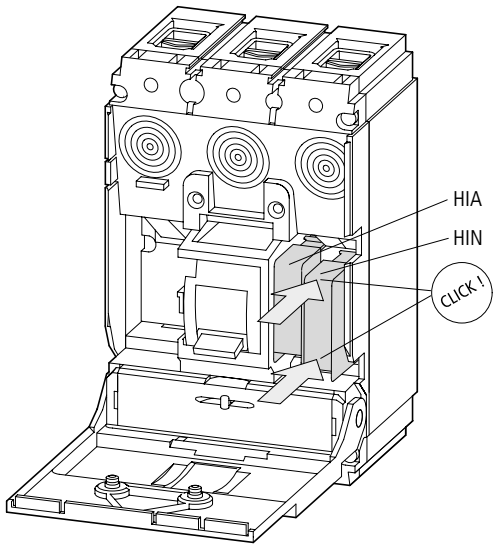


4a

M22-K10
M22-K01


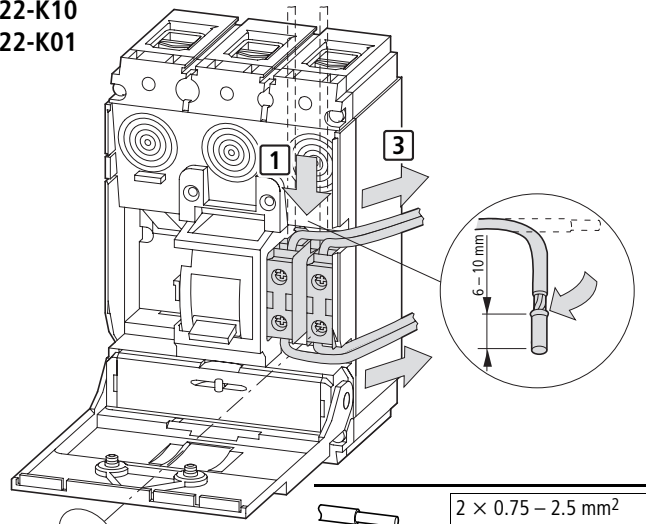


 2
Z 2
0.8 Nm, 7 lb-in

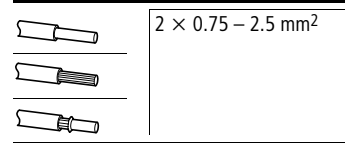

4b

M22-CK10
M22-CK01

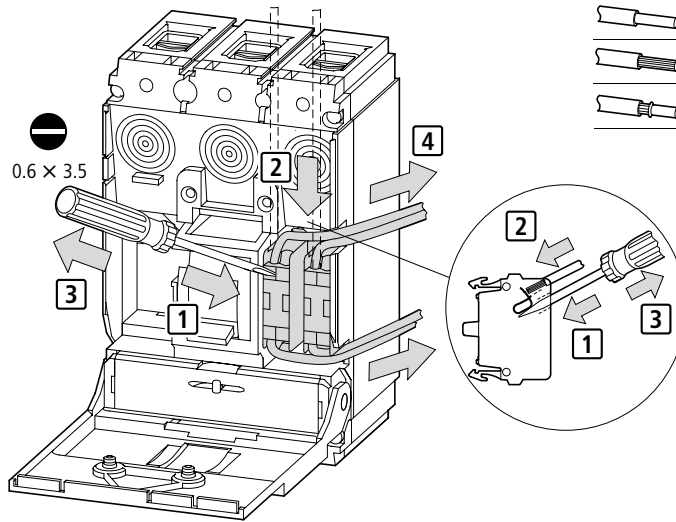
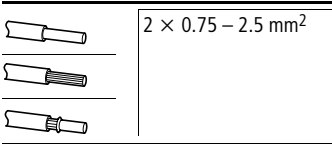


 0.6 × 3.5


4c

M22-CK11
M22-CK20

 M22-CK02

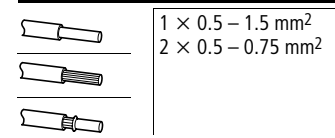


5

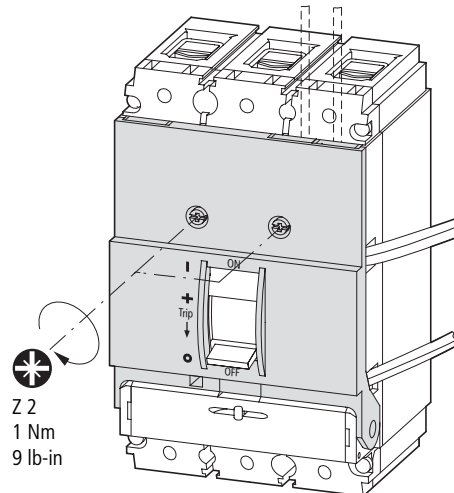


 3
Z 2
1 Nm
9 lb-in

10/07 AWA1230-2299

TEST 1


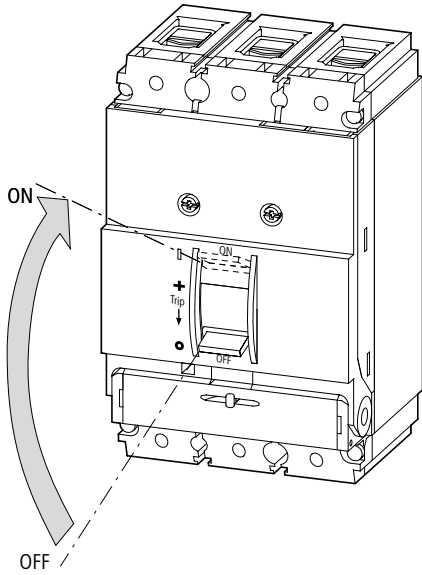


TEST 2

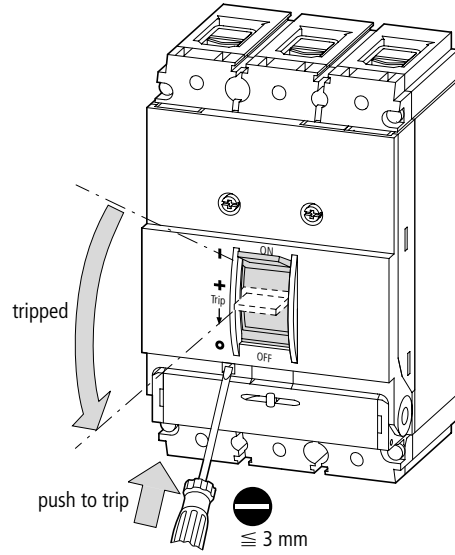


TEST 3

PM...1-...-FG
PSD1-...-FG

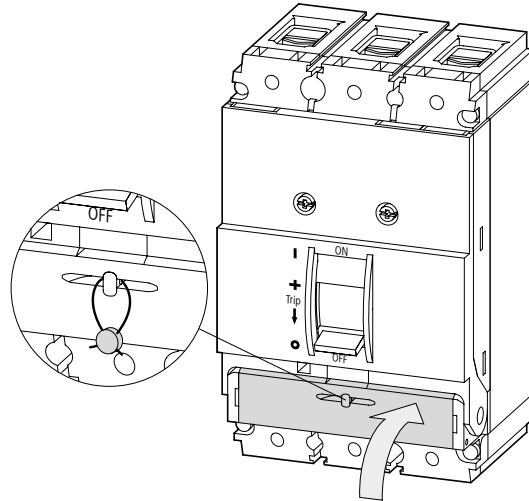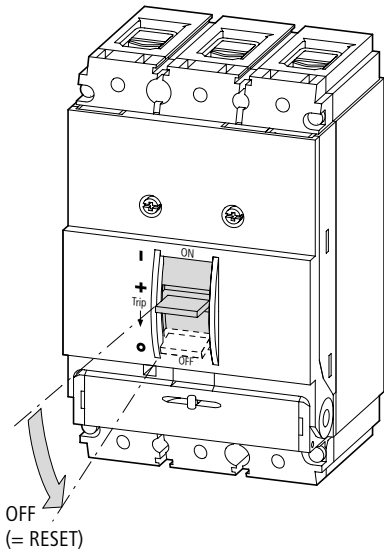

10/07 AWA1230-2299

Demontage
Dismantling
Démontage
Smontaggio
Desmontaje
Разборка

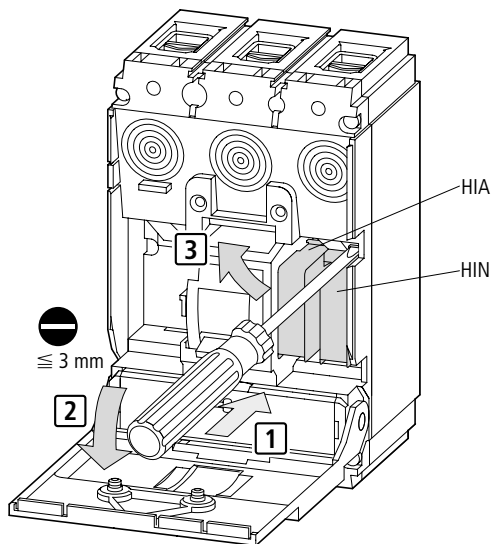

Einklappseite: 17 mm Beschnitt

Einklappseite: 17 mm Beschnitt

