


# ANSAUGFILTER

Baureihe ASF 25 - 275 DN 15 - 50

Blatt-Nr.  
**1701 L**

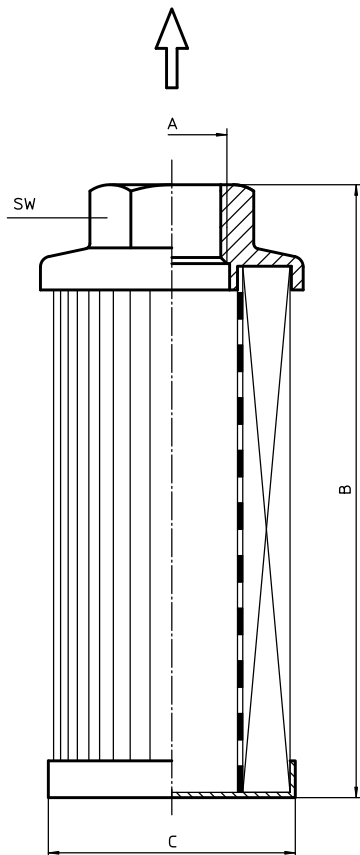

## 1. Typenschlüssel:

### 1.1. Kompletfilter: (auch Bestellbeispiel)

#### ASF. 165. 25G

1	2	3
---	---	---

#### 1 Baureihe:

ASF = Ansaugfilter

#### 2 Nenngröße: 25, 40, 60, 90, 165, 275

#### 3 Filtermaterial und Filterfeinheit:

25 G = 25 µm, 80 G = 80 µm,

130 G = 130 µm Edelstahlgewebe

## 2. Abmessungen:

Typ	A	B	C	SW	F	Masse kg
ASF 25	G ½	117	50	27	250	0,13
ASF 40	G ¾	138	68	36	520	0,24
ASF 60	G 1	195	68	41	780	0,32
ASF 90	G 1 ¼	186	88	50	840	0,40
ASF 165	G 1 ½	199	102	70	1540	0,68
ASF 275	G2	244	102	70	2110	0,75

F = Filterfläche in cm<sup>2</sup>

## Sinnbild

