

Model 92

Temporäre Siebeinsätze



Siebkorbeinsatz



Kegelsiebeinsatz

- 2 Zoll bis 24 Zoll
- Flanschanschlüsse
- Edelstahl oder MONEL®

BESONDERE MERKMALE


- ANSI Classes 150, 300 und 600
- Perforationen mit Durchmessern von 1/32 Zoll bis 1/2 Zoll
- Drahtgewebe mit 20, 40, 60, 80 und 100 Mesh (optimal für Siebkorbfilter mit Siebkorbeinsätzen)
- Edelstahl- oder MONEL-Konstruktion

OPTIONEN

- Legierte Konstruktion mit RTJ-Anschlüssen

ANWENDUNGEN

- Inbetriebnahme neuer Rohrleitungen
- Spülen der Rohrleitung nach Modifikationen

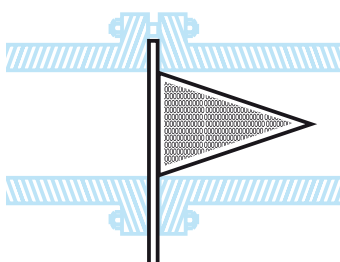

Cone type temporary strainer is shown bolted between two pipe flanges

Abmessungen (Zoll / mm) des Modells 92 Siebkorbeinsatz

| Rohrleitungs-nennweite | A Class 150 | A Class 300 | A Class 600 | B | C | D |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2 | 3,88 / 99 | 3,88 / 99 | 4,13 / 105 | 1,75 / 44 | 3,5 / 89 | 1,0 / 25 |
| 2 1/2 | 4,63 / 118 | 4,63 / 118 | 4,88 / 124 | 2,25 / 57 | 4,0 / 102 | 1,0 / 25 |
| 3 | 5,13 / 130 | 5,13 / 130 | 5,63 / 143 | 2,75 / 70 | 4,5 / 114 | 1,0 / 25 |
| 4 | 6,63 / 168 | 6,63 / 168 | 6,88 / 175 | 3,50 / 89 | 6,0 / 152 | 2,0 / 51 |
| 5 | 7,50 / 191 | 7,50 / 191 | 9,25 / 235 | 4,63 / 118 | 7,5 / 191 | 2,0 / 51 |
| 6 | 8,50 / 216 | 8,50 / 216 | 10,25 / 260 | 5,50 / 140 | 9,0 / 229 | 2,0 / 51 |
| 8 | 10,75 / 273 | 10,75 / 273 | 12,38 / 314 | 7,13 / 181 | 12,0 / 305 | 2,0 / 51 |
| 10 | 13,13 / 334 | 13,13 / 334 | 15,50 / 394 | 9,00 / 229 | 14,0 / 356 | 3,0 / 76 |
| 12 | 15,88 / 403 | 15,88 / 403 | 17,38 / 441 | 10,88 / 276 | 16,5 / 419 | 3,0 / 76 |
| 14 | 17,50 / 445 | 17,50 / 445 | 19,13 / 486 | 12,63 / 321 | 17,0 / 432 | 4,0 / 102 |
| 16 | 20,00 / 508 | 20,00 / 508 | 22,00 / 559 | 14,50 / 368 | 19,0 / 483 | 4,0 / 102 |
| 18 | 21,38 / 543 | 21,38 / 543 | 23,88 / 607 | 16,38 / 416 | 21,0 / 533 | 6,0 / 152 |
| 20 | 23,63 / 600 | 23,63 / 600 | 26,63 / 676 | 18,38 / 467 | 24,0 / 610 | 6,0 / 152 |
| 24 | 28,00 / 711 | 28,00 / 711 | 30,88 / 784 | 22,38 / 568 | 28,0 / 711 | 10,0 / 254 |



Abmessungen (Zoll / mm) des Modells 92 Kegelsiebeinsatz

| Rohrleitungs-nennweite | A Class 150 | A Class 300 | A Class 600 | B | C |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2 | 3,88 / 99 | 3,88 / 99 | 4,13 / 105 | 1,75 / 44 | 6,0 / 152 |
| 2 1/2 | 4,63 / 118 | 4,63 / 118 | 4,88 / 124 | 2,25 / 57 | 7,0 / 178 |
| 3 | 5,13 / 130 | 5,13 / 130 | 5,63 / 143 | 2,75 / 70 | 9,0 / 229 |
| 4 | 6,63 / 168 | 6,63 / 168 | 6,88 / 175 | 3,50 / 89 | 12,0 / 305 |
| 5 | 7,50 / 191 | 7,50 / 191 | 9,25 / 235 | 4,63 / 118 | 14,0 / 356 |
| 6 | 8,50 / 216 | 8,50 / 216 | 10,25 / 260 | 5,50 / 140 | 17,0 / 432 |
| 8 | 10,75 / 273 | 10,75 / 273 | 12,38 / 314 | 7,13 / 181 | 23,0 / 584 |
| 10 | 12,13 / 308 | 13,13 / 334 | 15,50 / 394 | 9,00 / 229 | 27,0 / 686 |
| 12 | 15,88 / 403 | 15,88 / 403 | 17,38 / 441 | 10,88 / 276 | 32,0 / 813 |
| 14 | 17,50 / 445 | 17,50 / 445 | 19,13 / 486 | 12,63 / 321 | 33,0 / 838 |
| 16 | 20,00 / 508 | 20,00 / 508 | 22,00 / 559 | 14,50 / 368 | 39,0 / 991 |
| 18 | 21,38 / 543 | 21,38 / 543 | 23,88 / 607 | 16,38 / 416 | 44,0 / 1.118 |
| 20 | 23,63 / 600 | 23,63 / 600 | 26,63 / 676 | 18,38 / 467 | 49,0 / 1.245 |
| 24 | 28,00 / 711 | 28,00 / 711 | 30,88 / 784 | 20,38 / 518 | 58,0 / 1.473 |





Powering Business Worldwide

Model 92 Siebkorbbeinsatz

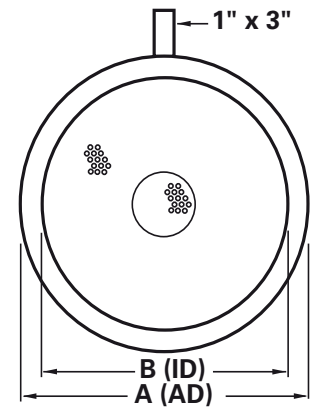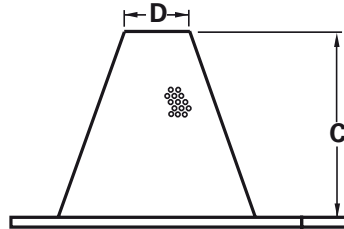

Model 92 Kegelsiebeinsatz

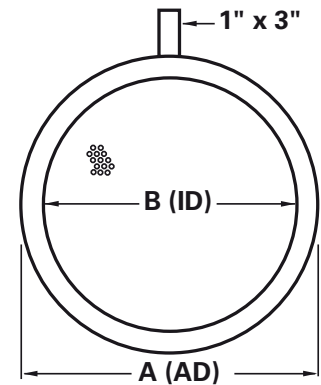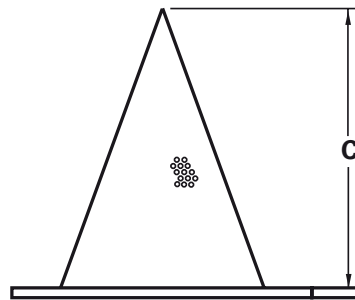

Nordamerika
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Gebührenfrei: 800 656-3344
(nur innerhalb Nordamerikas)
Tel: +1 732 212-4700

Europa/Afrika/Naher Osten
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Deutschland
Tel: +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Deutschland
Tel: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Deutschland
Tel: +49 6704 204-0

China
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. China
Tel: +86 21 5200-0099

Singapur
100G Pasir Panjang Road #07-08
Singapur 118523
Tel: +65 6825-1668

Brasilien
Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Brasilien
Tel: +55 11 3616-8400

**Für weitere Informationen
kontaktieren Sie uns per E-Mail unter
filtration@eaton.com oder online
unter eaton.com/filtration**

© 2018 Eaton. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Handelsmarken und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte basieren auf Prüfungen, die als zuverlässig angesehen werden. Dennoch obliegt es der Verantwortung des Benutzers, die Eignung dieser Produkte für seine eigene Anwendung festzustellen. Da die konkrete Verwendung durch Dritte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, übernimmt Eaton keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Auswirkungen einer solchen Verwendung oder die dadurch erzielbaren Ergebnisse. Eaton übernimmt keinerlei Haftung in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte durch Dritte. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als absolut vollständig anzusehen, da weitere Informationen notwendig oder wünschenswert sein können, falls spezifische oder außergewöhnliche Umstände vorliegen, beziehungsweise aufgrund von geltenden Gesetzen oder behördlichen Bestimmungen.

DE
EF-SSEA-15
08-2018