

## Bestellangaben

Typ	Ausführung	Klemmen	Einseitige Durchgangs- verdrahtung	Einführung/ Gewinde	Schraub- verschluss	Bestell-Nr.
-----	------------	---------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	-------------

### AB 12... LED für Retrofit LED-Röhren



AB 12220 LED1EF		1 x 3	x	2 x 3/4" NPT, Metallgewinde	1 x 3/4" Ex-d	<b>NOR 000 005 060 331</b>
AB 12240 LED1EF		1 x 3	x	2 x 3/4" NPT, Metallgewinde	1 x 3/4" Ex-d	<b>NOR 000 005 060 332</b>
AB 12265 LED1EF		1 x 3	x	2 x 3/4" NPT, Metallgewinde	1 x 3/4" Ex-d	<b>NOR 000 005 060 333</b>
AB 12220 LED1EF		1 x 3	x	2 x M25, Metallgewinde	1 x M25 Ex-d	<b>NOR 000 005 060 431</b>
AB 12240 LED1EF		1 x 3	x	2 x M25, Metallgewinde	1 x M25 Ex-d	<b>NOR 000 005 060 432</b>
AB 12265 LED1EF		1 x 3	x	2 x M25, Metallgewinde	1 x M25 Ex-d	<b>NOR 000 005 060 433</b>

### AB 12... E mit elektronischem EVG



AB 12220 E (2 x 18 W)		1 x 3	x	2 x 3/4" NPT, Metallgewinde	1 x 3/4" Ex-d	<b>NOR 000 005 060 300</b>
AB 12240 E (2 x 36 W)		1 x 3	x	2 x 3/4" NPT, Metallgewinde	1 x 3/4" Ex-d	<b>NOR 000 005 060 308</b>
AB 12265 E (2 x 58 W)		1 x 3	x	2 x 3/4" NPT, Metallgewinde	1 x 3/4" Ex-d	<b>NOR 000 005 060 316</b>
AB 12220 E (2 x 18 W)		1 x 3	x	2 x M25, Metallgewinde	1 x M25 Ex-d	<b>NOR 000 005 060 500</b>
AB 12240 E (2 x 36 W)		1 x 3	x	2 x M25, Metallgewinde	1 x M25 Ex-d	<b>NOR 000 005 060 508</b>
AB 12265 E (2 x 58 W)		1 x 3	x	2 x M25, Metallgewinde	1 x M25 Ex-d	<b>NOR 000 005 060 516</b>

Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel und Befestigungsmaterial  
 Details zu Kabel- und Leitungseinführungen siehe Katalog Teil 2: 2.3.ff

## Bestellangaben

Typ	Ausführung	Klemmen	Einseitige Durchgangs- verdrahtung	Einführung/ Gewinde	Schraub- verschluss	Bestell-Nr.
<b>AB 12... C mit elektromagnetischem VG</b>						
AB 12220 C (2 x 18/20 W)		1 x 3	x	2 x 3/4" NPT, Metallgewinde	1 x 3/4" Ex-d	<b>NOR 000 005 060 346</b>
AB 12240 C (2 x 36/40 W)		1 x 3	x	2 x 3/4" NPT, Metallgewinde	1 x 3/4" Ex-d	<b>NOR 000 005 060 354</b>
AB 12265 C (2 x 58/65 W)		1 x 3	x	2 x 3/4" NPT, Metallgewinde	1 x 3/4" Ex-d	<b>NOR 000 005 060 362</b>
AB 12220 C (2 x 18/20 W)		1 x 3	x	2 x M25, Metallgewinde	1 x M25 Ex-d	<b>NOR 000 005 060 546</b>
AB 12240 C (2 x 36/40 W)		1 x 3	x	2 x M25, Metallgewinde	1 x M25 Ex-d	<b>NOR 000 005 060 554</b>
AB 12265 C (2 x 58/65 W)		1 x 3	x	2 x M25, Metallgewinde	1 x M25 Ex-d	<b>NOR 000 005 060 562</b>
<b>AB 12... PL für PL-Lampen</b>						
AB 12236 PL (2 x 36 W PL)		1 x 3	x	2 x M25, Metallgewinde	1 x M25 Ex-d	<b>NOR 000 005 060 569</b>
AB 12236 PL (2 x 36 W PL)		1 x 3	x	2 x 3/4" NPT, Metallgewinde	1 x 3/4" Ex-d	<b>NOR 000 005 060 669</b>

Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel und Befestigungsmaterial  
Details zu Kabel- und Leitungseinführungen siehe Katalog Teil 2: 2.3.ff


## Zubehör

Typ	Ausführung	Anwendung	Bestell-Nr.
LED Rohr 9 W 600 mm	1100 lm / 840	AB 12220 LED 1EF	<b>3 2475 901 012</b>
LED Rohr 18 W 1200 mm	2300 lm / 840	AB 12240 LED 1EF	<b>3 2475 901 015</b>
LED Rohr 27 W 1500 mm	3400 lm / 840	AB 12265 LED 1EF	<b>3 2475 901 018</b>


## Zubehör

Typ	Ausführung	Anwendung	Bestell-Nr.
Reflektor RAB 220	Reflektor, AISI 304	für AB 12220 ./ AB 12236 PL	<b>NOR 003 045 060 403</b>
Reflektor RAB 240	Reflektor, AISI 304	für AB 12240..	<b>NOR 003 045 060 411</b>
Reflektor RAB 265	Reflektor, AISI 304	für AB 12265..	<b>NOR 003 045 060 429</b>
Reflektor GRAB 220	Reflektor + Schutzkorb ANSI 304	für AB 12220../AB 12236 PL	<b>NOR 003 045 060 479</b>
Reflektor GRAB 240	Reflektor + Schutzkorb ANSI 304	für AB 12240..	<b>NOR 003 045 060 487</b>
Reflektor GRAB 265	Reflektor + Schutzkorb ANSI 304	für AB 12265..	<b>NOR 003 045 060 495</b>
Reflektor RAB 220	Reflektor, AISI 316	für AB 12220../AB 12236 PL	<b>NOR 003 165 060 403</b>
Reflektor RAB 240	Reflektor, AISI 316	für AB 12240	<b>NOR 003 165 060 411</b>
Reflektor RAB 265	Reflektor, AISI 316	für AB 12265	<b>NOR 003 165 060 429</b>
Reflektor GRAB 220	Reflektor + Schutzkorb ANSI 316	für AB 12220../AB 12236 PL	<b>NOR 003 165 060 479</b>
Reflektor GRAB 240	Reflektor + Schutzkorb ANSI 316	für AB 12240..	<b>NOR 003 165 060 487</b>
Reflektor GRAB 265	Reflektor + Schutzkorb ANSI 316	für AB 12265	<b>NOR 003 165 060 495</b>


### Lichtverteilungskurve AB 12...LED

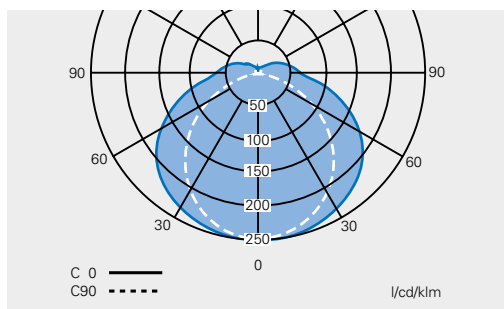


### Lichtverteilungskurve AB 12...E/C

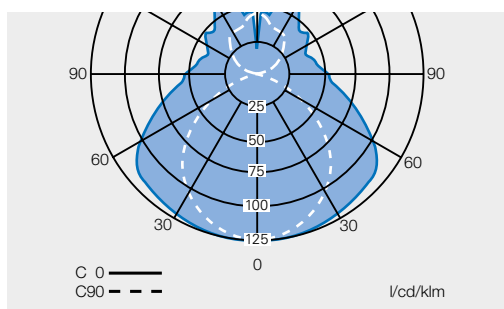


### Anschlussbild AB 12 ... LED 1 EF

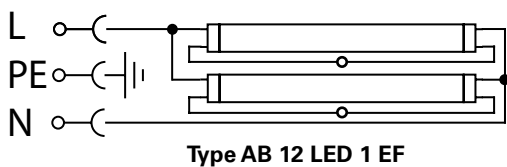


### AB 12...

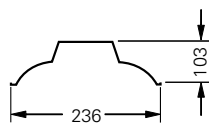


**Reflektor RAB**

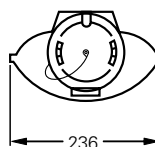

**Reflektor mit  
Schutzkorb GRAB**

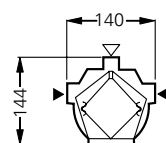

▷ optionale Bohrung, auf Anfrage  
▶ Bohrung

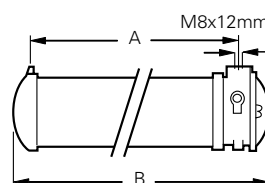

	A	B
<b>AB 12220</b>	652	707
<b>AB 12240</b>	1265	1320
<b>AB 12265</b>	1565	1620
<b>AB 12236 PL</b>	652	707