

Eaton

Sikker kraftdistribusjon for de tøffeste utendørsforholdene

Tilknytningskap Norge

Utendørsskap laget av korrosjonsbestandig aluminium IP55, IK10



EATON

Powering Business Worldwide



Utendørs tilknytningskap

Innholdsfortegnelse

1.	Typebetegnelse og sortimentoversikt	05
2.	Oversikt over egenskaper	06
3.	Ferdigkablet, UTVIDET versjon	08
4.	Ferdigkablet, KOMPAKT versjon	09
5.	Ferdigkablet, KOMPAKT versjon uten kabelkanal	10
6.	TOM versjon til selvmonteringer	11
7.	Elektriske komponenter	12
8.	Andre komponenter	13
9.	Tekniske data	14
10.	Dimensjoner	15





Vi i Eaton mener vi at energi er en grunnleggende del av så å si alt folk gjør. Derfor er vi dedikerte til å hjelpe våre kunder med løsninger for styring av elektrisk, hydraulisk og mekanisk energi for en mer effektiv, sikker og bærekraftig utnyttelse. For å forbedre folks liv, samfunnene der vi bor og arbeider og planeten som våre fremtidige generasjoner også er avhengige av. For det er dette som virkelig betyr noe. Og vi er her for å sikre at det fungerer.

Hvis du vil finne ut mer, gå til: [Eaton.com/whatmatters](https://www.eaton.com/whatmatters)

EATON

Powering Business Worldwide

Vi får det som betyr noe til å fungere.

Typebetegnelse								
MDB-BI	-	120	60	/	TKS-TWIN	230 V+	/	RAL7035
Målerfordelingskap, BI-skap	-	Høyde uten kabelkanal	Bredde		Innmat	Nettverkstype og spenning		Farge
		120 = 1200 mm	60 = 600 mm		TKS-TWIN = utvidet versjon	230 V IT		RAL7035 = lysegrå
			40 = 400 mm		BOLIGSKAP-TKS = kompakt versjon	230 V+ = TT eller IT		RAL8022 = sort-brun
						400 V = TN		" " = lysegrå

Notes: Spesifikasjonene for høyde og bredde er rutenettdimensjoner. De faktiske produktdimensjonene kan variere.

Versjon – oversikt

TKS-versjon	Ekstra DIN-skinne til utvidet felt	Oppfyller den norske standarden NEK 399: 2022	IP55 IK10	Målerfelt med målersløyfe	Hovedbryter + smeltesikring 80A	EKOM-felt	Korrosjonsbestandig aluminium
Kompakt	-	■	■	1x	■	■	■
Utvidet	■	■	■	1x ¹⁾	■	■ ²⁾	■

¹⁾ Første målerfelt med målersløyfe. Andre målerfelt er ikke bestykt, men kan valgfritt ombygges til ekstra DIN-skinnesett, 2-rads, elleve moduler hver.

²⁾ Kan valgfritt utstyres med ekstra DIN-skinnesett, 2-rads, 24 moduler hver, i stedet for EKOM-felt.

Løsninger fra én leverandør

Vern



Jordfeilbrytere (RCD-er)



Digitale jordfeilbrytere (RCD-er)



AFDD



Lekkasjestrømsovervåker



Jordfeilautomater (RCBO-er)



Elementautomater (MCB)



Manuell motorstarter og kraftbegrenser

Tilbehør til vern



Hjelpkontakt



Utløsermodul jordfeilbrytere



Arbeidsstrøm-utløser



Underspenningsutløser



Automatisk gjeninnkobler



Overspenningsvern



Måleinstrumenter



Annet tilbehør

Kontroll og veksling



Brytere



Installasjonskontakter



Reléer



Trykknapper




Transformator



Easy PLS

Samleskinnesystem

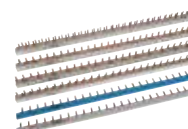

Pinne og gaffel

Fordeler:

- Hele løsningen fra én leverandør gjør det enkelt å jobbe med et prosjekt
- Hele tavleløsningen er teknisk driftskompatibel
- Den ideelle løsningen for mange bruksområder, både i bolig og industriell sektor
- Systemutvidelser og -justeringer er mulig på et senere tidspunkt

Rask oversikt over egenskaper

Integrert skaptopp

med skråtak for å holde regnvann eller snø borte fra dørpakningen og boligveggen.



Robust skapdesign

Laget av høykvalitets aluminium. Høyeste slagfasthetsgrad, IK10.

Roterende håndtak og medfølgende trekant låsesylinder og nøkkel.

For praktisk åpning/låsning av døren. Trekant låsesystem som usakkyndige ikke har tilgang til.




3-punkts låsesystem

Høykvalitets låsesystem, låses på tre punkter samtidig.

I henhold til NEK 399: 2022

Ekstra DIN-skinne til utvidet/avgrenet versjon. Overspenningsvern med obligatorisk hjelpekontakt. Plomberingsvinkel for sylinderisikringsholder, for sakkyndig betjening.

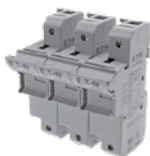

Kabelkanal

med avtagbart frontplate og plass til kabelføring og kabelstrekavlastning. Er inkludert i de vanligste tilknytningsskapene.



EKOM

Med perforert montasjeplate og jordklemme, avskjermet på alle sider, kan erstattes med ekstra DIN-skinnesett, 2-rads, 24 moduler hver for skap med bredde 600 mm.



Målerfelt

Første målerfelt med 16 mm² målersløyfe. Andre målerfelt er ikke bestykket, men kan valgfritt ombygges til ekstra DIN-skinnesett, 2-rads, elleve moduler hver.



Veggfestebraketter

For å feste skapene på veggen. Valgfritt i dybdejusterbar versjon.



CNC-skumforsegling

Garanterer tetthet. IP55 for hele serien.



Nedgravningssokkel

Valgfritt for enkel montering i bakken.







Ferdigkablet, UTVIDET versjon

- Aluminiumsskap, korrosjonsbestandig, pulverlakkert
- Oppfyller standarden NEK 399: 2022
- IP55 beskyttelsesgrad, IK10 slagfasthetsgrad
- Første målerfelt inkludert målersløyfe.
- Andre målerfelt er ikke bestykket, men kan valgfritt ombygges til ekstra DIN-skinnesett, 2-rads, elleve moduler hver.
- Sikringslastskillebryter C22x58 inkl. 80 A gG /gL sylindersikring
- Lastbryter 125 A
- SPCT-overspenningsvern med hjelpekontakt
- HKL-tilkoblingsklemmer, fingersikker
- Alle kabler 16 mm²
- Dør med 3-punkts låsesystem og dreiehåndtak, CNC-skumpakning
- Dørhåndtak inkludert 8 mm trekantsylinder og nøkkel
- DIN-skinne 2x 24 moduler, første rad utstyrt med standardutstyr
- Andre rad tom for utvidet løsning
- Ekstra DIN-skinne (1x) for tilkoblingsklemmer, plasser i bakkant av skapet
- CU 20x5 jordskinne med korrosjonsbestandig overflate inkl. AKU-skinneterminaler
- EKOM-felt med perforert montasjeplate og jordklemme, EKOM-feltet er avskjermet fra alle sider, Kan valgfritt utstyres med ekstra DIN-skinnesett, 2-rader, 24 moduler hver, i stedet for EKOM-feltet.
- Ventilasjonsnipler for å motvirke kondens, tilkoblingsmateriell og gjennomføringer er inkludert
- Inkludert veggfestebraketter og dokumentlomme
- Uten nedgravingsokkel for bakkemontering, bestilles separat



	Bredde [mm]	Høyde [mm]	Farge RAL-kode	Kabelkanal	Nettverkstype og spenning	Elnummer	Type Art. nr.	PAK / PAL
	600	1185 +400	lysegrå 7035	inkludert	TT/IT, 230 V+	1702824	MDB-BI-12060/TKS-TWIN/230V+/RAL7035 EP-501487	1/5
	600	1185 +400	lysegrå 7035		TN, 400 V	1702823	MDB-BI-12060/TKS-TWIN/400V/RAL7035 EP-501486	1/5
	600	1185 +400	svart-brun 8022	inkludert	TT/IT, 230 V+	1702809	MDB-BI-12060/TKS-TWIN/230V+/RAL8022 195380	1/5
	600	1185 +400	svart-brun 8022		TN, 400 V	1702808	MDB-BI-12060/TKS-TWIN/400V/RAL8022 195379	1/5

Systemtilbehør for UTVIDEDE tilknytningsskap



	Beskrivelse	Farge RAL-kode	Dimensjon [mm]	Egnet for	Elnummer	Type Art. nr.	PAK / PAL
	Nedgravingsokkel for montering i bakken		B 600 H 900		1702817	MDBA-SO/BI-12060 195388	1/5
	DIN-skinnesett i stedet for målerfelt, 2x DIN-skinne, hver med 11 moduler, skinneavstand 150 mm	lysegrå 7035	B 218 H 403	alle UTVIDEDE tilknytningsskap, lysegrå og svart-brun	1702818	MDBA-DRS-MT/400-1 195389	1/70
	DIN-skinnesett i stedet for EKOM-felt, 2x DIN-skinne, hver med 24 moduler, skinneavstand 150 mm		B 508 H 313		1702819	MDBA-DRS-ECOM/BI-12060 195390	1/35
	Veggmonteringssett til veggmontert tilknytningsskap	rustfritt stål	justerbar dybde 60–100 mm		1702806	MDBA-WM/BI-12040 193275	1/760

Ferdigkablet, KOMPAKT versjon

- Aluminiumsskap, korrosjonsbestandig, pulverlakkert
- Oppfyller standarden NEK 399: 2022
- IP55 beskyttelsesgrad, IK10 slagfasthetsgrad
- Målerfelt med målersløyfe.
- Sikringslastskillebryter C22x58 inkl. 80 A gG /gL sylindersikring
- Lastbryter 125 A
- SPCT2-overspenningsvern med hjelpekontakt
- HKL-tilkoblingsklemmer, fingersikker
- Alle kabler 16 mm²
- Dør med 3-punkts låsesystem og dreiehåndtak, CNC-skumpakning
- Dørhåndtak inkludert 8 mm trekantsylinder og nøkkel
- DIN-skinne 2x 12 moduler, begge rader utstyrt med vern
- Ekstra DIN-skinne (1x) for tilkoblingsklemmer, plasser i bakkant av skapet
- CU 20x5 jordskinne med korrosjonsbestandig overflate inkl. AKU-skinneterminaler
- EKOM-felt med perforert montasjeplate og jordklemme, EKOM-feltet er avskjermet fra alle sider
- Ventilasjonsnipler for å motvirke kondens, tilkoblingsmateriell og gjennomføringer er inkludert
- Inkludert veggfestebraetter og dokumentlomme
- Uten nedgravingsokkel for bakkemontering, bestilles separat


	Bredde [mm]	Høyde [mm]	Farge RAL-kode	Kabelkanal	Nettverkstype og spenning	Elnummer	Type Art. nr.	PAK / PAL
	395	1185 +400	lysegrå 7035	inkludert	TT/IT, 230 V+	1702822	MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+/RAL7035 302409	1/7
	600	1185 +400	lysegrå 7035		TN, 400 V	1702821	MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/400V/RAL7035 302408	1/7
	600	1185 +400	svart-brun 8022	inkludert	TT/IT, 230 V+	1702812	MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+/RAL8022 195383	1/7
	600	1185 +400	svart-brun 8022		TN, 400 V	1702811	MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/400V/RAL8022 195382	1/7

Systemtilbehør til KOMPAKTE tilknytningskap




	Beskrivelse	Farge RAL-kode	Dimensjon [mm]	Egnet for	Elnummer	Type Art. nr.	PAK / PAL
	Nedgravingsokkel for montering i bakken	lysegrå 7035	B 395 H 900	alle KOMPAKTE tilknytningskap, lysegrå og svart-brun	1702802	MDBA-SO/BI-12040 187903	1/7
	Veggmonteringssett til veggmontert tilknytningskap	rustfritt stål	justerbar dybde 60–100 mm		1702806	MDBA-WM/BI-12040 19327	1/760

Ferdigkablet, KOMPAKT versjon uten kabelkanal

- Aluminiumsskap, korrosjonsbestandig, pulverlakkert
- Oppfyller standarden NEK 399: 2022
- IP55 beskyttelsesgrad, IK10 slagfasthetsgrad
- Målerfelt med målersløyfe.
- Sikringslastskillebryter C22x58 inkl. 80 A gG /gL sylindersikring
- Lastbryter 125 A
- SPCT2-overspenningsvern med hjelpekontakt
- HKL-tilkoblingsklemmer, fingersikker
- Alle kabler 16 mm²
- Dør med 3-punkts låsesystem og dreiehåndtak, CNC-skumpakning
- Dørhåndtak inkludert 8 mm trekantsylinder og nøkkel
- DIN-skinne 2x 12 moduler, begge rader utstyrt med vern
- Ekstra DIN-skinne (1x) for tilkoblingsklemmer, plasser i bakkant av skapet
- CU 20x5 jordskinne med korrosjonsbestandig overflate inkl. AKU-skinneterminaler
- EKOM-felt med perforert montasjeplate og jordklemme, EKOM-feltet er avskjermet fra alle sider
- Ventilasjonsnipler for å motvirke kondens, tilkoblingsmateriell og gjennomføringer er inkludert
- Inkludert veggfestebreketter og dokumentlomme
- Uten kabelkanal, bestilles separat
- Uten nedgravingsokkel for bakkemontering, bestilles separat





	Bredde [mm]	Høyde [mm]	Farge RAL-kode	Kabelkanal	Nettverkstype og spenning	Elnummer	Type Art. nr.	PAK / PAL
	395	1185	lysegrå 7035		IT, 230 V	1702804	MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V 187901	1/7
	395	1185	lysegrå 7035	ikke inkludert	TT, IT, 230 V+	1702805	MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+ 187902	1/7
	395	1185	lysegrå 7035		TN, 400 V	1702803	MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/400V 187900	1/7

Systemtilbehør til KOMPAKTE tilknytningsskap

	Beskrivelse	Farge RAL-kode	Dimensjon [mm]	Egnet for	Elnummer	Type Art. nr.	PAK / PAL
	Kabelkanal med kabelavlastning	lysegrå 7035	B 395 H 400	KOMPAKTE tilknytningsskap, lysegrå	1702801	MDBA-CD/BI-12040 187904	1/25
	Nedgravingsokkel for montering i bakken	lysegrå 7035	B 395 H 900	alle KOMPAKTE tilknytningsskap, lysegrå og svart- brun	1702802	MDBA-SO/BI-12040 187903	1/7
	Veggmonteringssett til veggmontert tilknytningsskap	rustfritt stål	justerbar dybde 60–100 mm		1702806	MDBA-WM/BI-12040 193275	1/760

TOM versjon til selvmonteringer

- Tomt aluminiumsskap, korrosjonsbestandig, pulverlakkert
- I henhold til standarden NEK 399 : 2022 hvis utført med egnet Eaton-utstyr og kabling
- IP55 beskyttelsesgrad, IK10 slagfasthetsgrad
- Dør med 3-punkts låsesystem og dreiehåndtak, CNC-skumpakning
- Dørhåndtak inkludert 8 mm trekantsylinder og nøkkel
- DIN-skinne for vern
- Ekstra DIN-skinne (1x) for tilkoblingsklemmer, plasser i bakkant av skapet
- CU 20x5 jordskinne med korrosjonsbestandig overflate inkl. AKU-skinneterminaler
- EKOM-felt med perforert montasjeplate og jordklemme, EKOM-feltet er avskjermet fra alle sider (gjelder ikke for 1702813 MDB-BI-12060/TWIN/DIN)
- Ventilasjonsnipler for å motvirke kondens, tilkoblingsmateriell og gjennomføringer er inkludert
- Inkludert veggfestebreketter
- Uten nedgravings sokkel for bakkemontering, bestilles separat









	Bredde [mm]	Høyde [mm]	Farge RAL-kode	Kabelkanal	Nettverkstype og spenning	Enummer	Type Art. nr.	PAK / PAL
	600	1185	lysegrå 7035	uten kabelkanal, uten EKOM	TT/IT, TN 230 V+ /400 V	1702813	MDB-BI-12060/TWIN/DIN 195384	1/5
	385	1185	lysegrå 7035	uten kabelkanal	TT/IT, TN 230 V+ /400 V	1702800	MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS 187899	1/7
	600	1185 +400	svart-brun 8022	kabelkanal inkludert	TT/IT, TN 230 V+ /400 V	1702807	MDB-BI-12060/TKS-TWIN/RAL8022 195378	1/5
	385	1185 +400	svart-brun 8022	kabelkanal inkludert	TT/IT, TN 230 V+ /400 V	1702810	MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/RAL8022 195381	1/7

Elektriske komponenter til selvmonteringer

	Beskrivelse	Monteringsbredde	Egnet for	Elnummer	Type Art. nr.	PAK / PAL
	Tilkoblingsklemme 1,5–16 mm ²	22,5 mm	5 mm kobberskinne	2465025	AKU16/5 107187	100 / 20000
	Tilkoblingsklemme 4–35 mm ²	29 mm	5 mm kobberskinne	2465026	AKU35/5 107188	50 / 10000
	Tilkoblingsklemme 16–70 mm ²	32 mm	5 mm kobberskinne	2465027	AKU70/5 107189	25 / 8000
	Tilkoblingsterminal, 2,5–50 mm ² , 1-pols, fingersikker	17,8 mm	DIN-skinne	0000000	K50/1 98573	10 / 350
	Fordelingsblokk, 3x 25 mm ² , 3-pols, fingersikker	65 mm	DIN-skinne	1200105	ZSD-HKL/3X25/FS 217219	1 / 1200
	Fordelingsblokk, 4x 25 mm ² , 3-pols, fingersikker	85 mm	DIN-skinne	1200104	ZSD-HKL/4X25/FS 217218	1 / 1200
	Jordskinne 1x 25 mm ² + 6x 16 mm ² .	57 mm	EKOM- monteringsplate	2456371	KL-7 219724	1 / 10000
	Samleskinne, 3-fase L1 – L2 – L3, kan ikke avkortes, endestykker kreves ikke, 16mm ²	103 mm	SPCT2- overspenningsvern + lastbryter	1605389	EVG-16/3PHAS/6MODUL 291470	20 / 8800
	Samleskinne, 3-fase L1 – L2 – L3, kan avkortes, endestykker ikke inkludert, 16mm ²	Én meter		1604094	GVK-16/3P-3TE EP-501071	20 / 840
	Endestykke til 3-faset, 16 mm ²	-	Samleskinne GVK-16/3P	1604093	EK-3/16-EVGG-GVK EP-501077	10 / 5000
	Sikringsholder, C22,125A, AC 690 V, 22x58, 3-pols	6 moduler	DIN-skinne	1664191	CH223DU	2 / 280
	Sylinderformet sikring 22x58, 80 A, gL/gG, 500 V AC, 120 kA	-	CH223DU	1664188	C22G80	10 / 8100
	Hovedbryter, 240/415 V AC, 125 A, 3-pols	3 moduler	DIN-skinne	1664191	IS-125/3 276288	1 / 1680
	Tilkoblingsklare overspenningsavledere, 3-pols, 280 V AC, 3x20 kA	3 moduler	DIN-skinne	1609767	SPCT2-280/3 167595	1 / 84
	Tilkoblingsklare overspenningsavledere, 3-pols, 385 V AC, 3x20 kA	3 moduler	DIN-skinne	1609770	SPCT2-385/3 167605	1 / 1440
	Tilkoblingsklare overspenningsavledere, 3-pols+N, 385 V AC, 20 kA	4 moduler	DIN-skinne	1664197	SPCT2-385-3+NPE 167624	1 / 1200
	Hjelpekontakt, 1 W, 2 A	0,5 modul	DIN-skinne	1609772	ASAUXSC-SPM 131785	4 / 3840

Notes: Hvis du vil ha mer informasjon om disse produktene, kan du besøke www.eaton.com

Andre mekaniske komponenter til selvmonteringer


	Beskrivelse	Farge RAL-kode	Dimensjon [mm]	Egnet for	Elnummer	Type Art. nr.	PAK / PAL
	Kabelkanal med kabelavlastning	lysegrå 7035	B 395 H 400	KOMPAKTE tilknytningsskap lysegrå	1702801	MDBA-CD/BI-12040 187904	1 / 25
		svart-brun 80222					
		lysegrå 7035	B 600 H 400	KOMPAKTE tilknytningsskap, lysegrå	1702816	MDBA-CD/BI-12060 195387	1 / 25
		svart-brun 80222					
	Modulær avdekning 12 moduler, tykkribbede	lysegrå 7035	B 216 H 45	Alle tilknytningsskap	2456342	BS-12MB-GY 178979	10 / 4000
	Dokumentlomme, DIN A4	lysegrå 7035	B 264 H 237	Alle tilknytningsskap	2473235	XAB4 283482	1 / 320
	Kabelmuffe, kapslingsgrad IP68, inkl. låsemutter og innebygd strekkavlastning	lysegrå 7035	M20	Til bunnplate i alle tilknytningsskap	1782275	V-M20 206910	20 / 11200
			M32		1782277	V-M32 206912	10 / 4200
			M50		1706004	V-M50 206913	5 / 1200
	Kabelgjennomføring, mykplast	lysegrå 7035	PG21	For EKOM-felt i alle tilknytningsskap	4132343	KT21 26777	100 / 30000
			PG29		4132344	KT29 29150	50 / 20000

Notes: Hvis du vil ha mer informasjon om disse produktene, kan du besøke www.eaton.com


Tekniske data tilknytningsskap		
Elektrisk	Enhet	
Produkt i henhold til	I henhold til NEK 399: 2022; EN 61439-1; EN 61439-3; EN 62208	
Beskyttelsesgrad	IP55 iht. EN 60529; IK10 iht. EN 62262	
Beskyttelsesklasse	I, jordet	
Nominell spenning	V	230 AC; 400 AC
Merkestrøm	A	63
Nettverkstype	TT, IT, TN	
Omgivelsestemperatur ferdigkablet	°C	-40 til +40
Maks. strømtap tillatt for alle enheter montert i målerskapet, ved en temperaturforskjell på 25 K:	Beregnet iht. TR 60890	
Utvidede versjoner, bredde 600 mm	W	90 (veggmontert), 106 (frittstående)
Kompakte versjoner, bredde 400 mm		67 (veggmontert), 72 (frittstående)
Mekanisk		
Enhet		
Materiale:		
Skap og dør	Aluminum	
Målerfelt	Stål	
Frontplate	Stål	
Kabelkanal	Aluminum	
Farge:		
Skap og dør	Lysegrå RAL7035 eller svart-brun RAL8022	
Målerfelt	Lysegrå RAL7035	
Frontplate	Lysegrå RAL7035	
Kabelkanal	Lysegrå RAL7035 eller svart-brun RAL8022	
Avstand mellom rader	mm	150
Skinne til modulærkomponenter	DIN-skinne 35 x 15 x 1,5 mm stålplate, galvanisert	
Montasjeplate	1,5 mm galvanisert stålplate	
Installasjon		
MDB-BI...TKS...	Utendørs, iht. NEK 399. Overflatefeste, festes til veggen med 4x veggfestebraketter eller med nedgravingssokke.	
RoHS	Ja	
Kabelinntak, utvidet versjon, bredde 600 mm		
Skapbunn: 10xM20 + 6xM32 + 4xM50		
EKOM-bunn: 6xPG21 + 4xPG29		
Kabelinntak, kompakt versjon, bredde 400 mm		
Skapbunn: 6xM20 + 3xM32 + 2xM50		
EKOM-bunn: 3xPG21 + 2xPG29		

Dimensjoner

Ferdigkablet, UTVIDET versjon
MDB-BI-12060/TKS-TWIN...

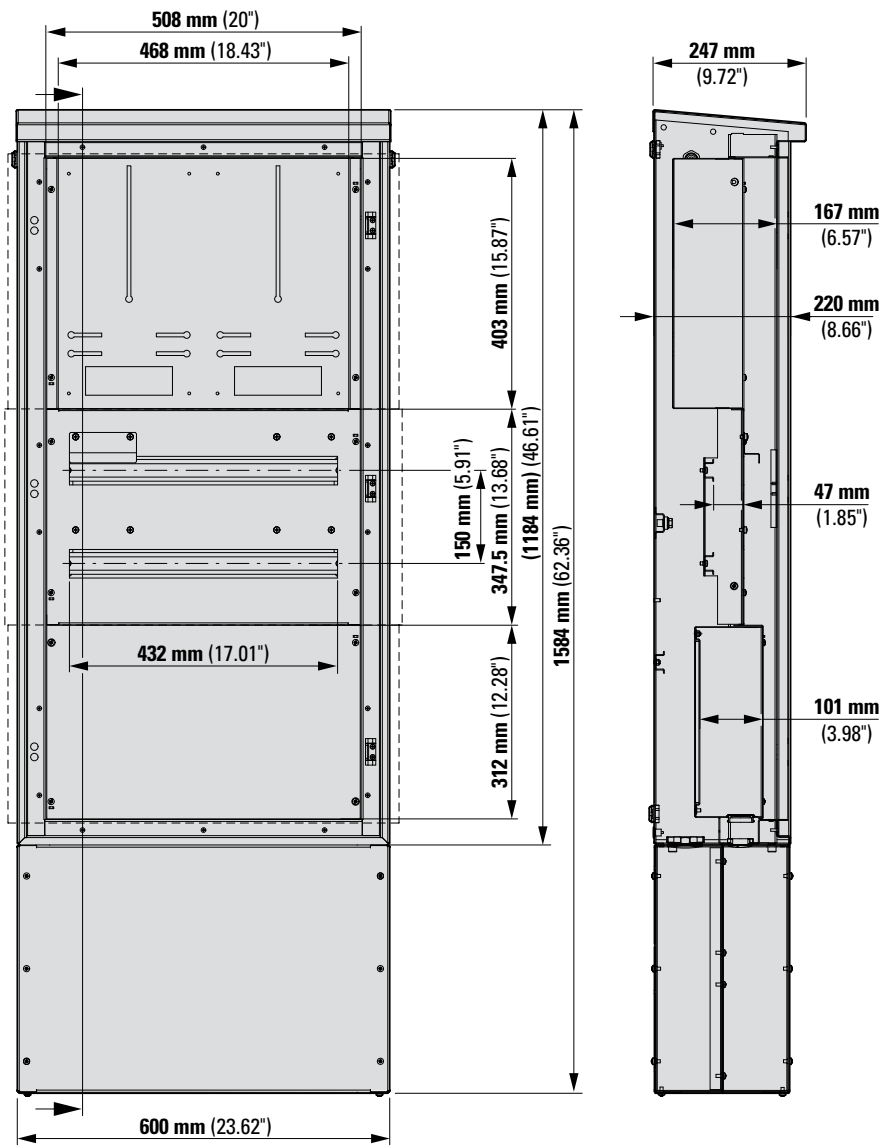


Kabelinntak, skapbunn

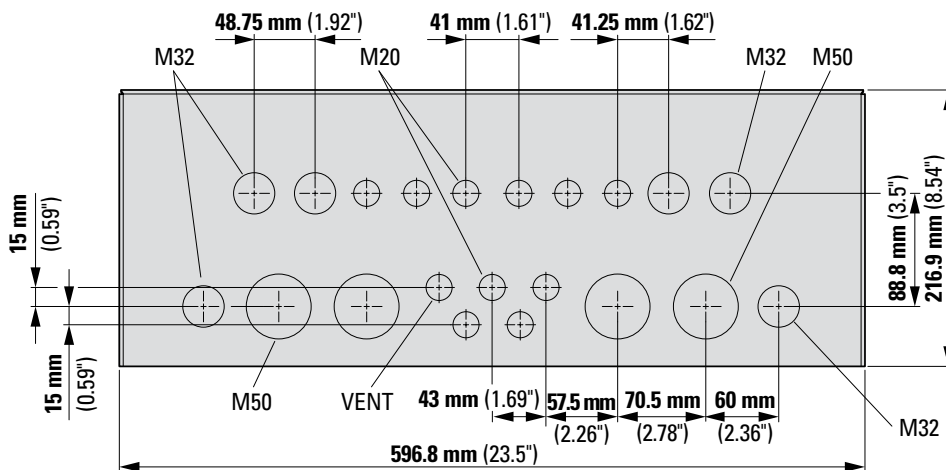


Dimensjoner

Ferdigkablet, KOMPAKT versjon
 MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS...RAL...

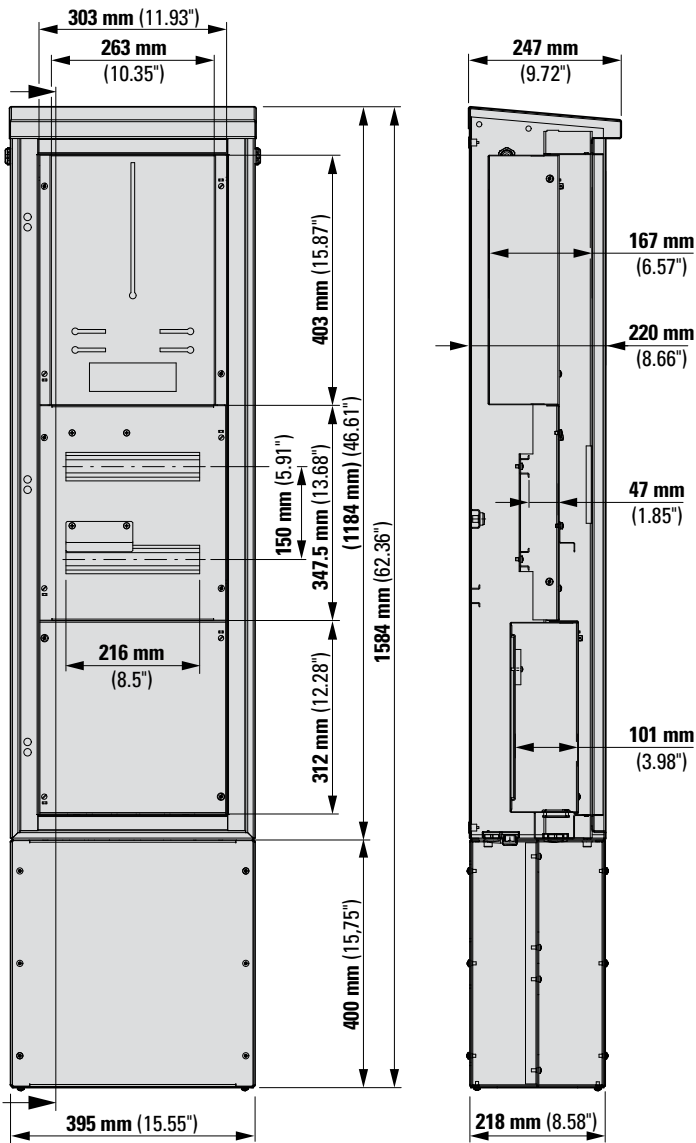


Kabelinntak, skapbunn

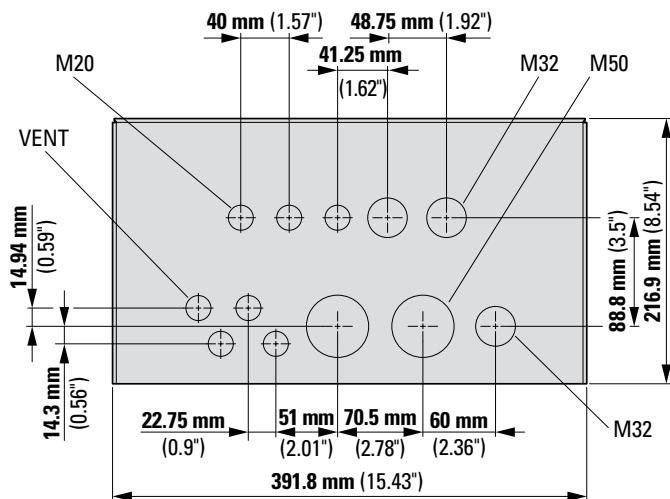


Dimensjoner

Ferdigkablet, KOMPAKT versjon uten kabelkanal
 MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS...

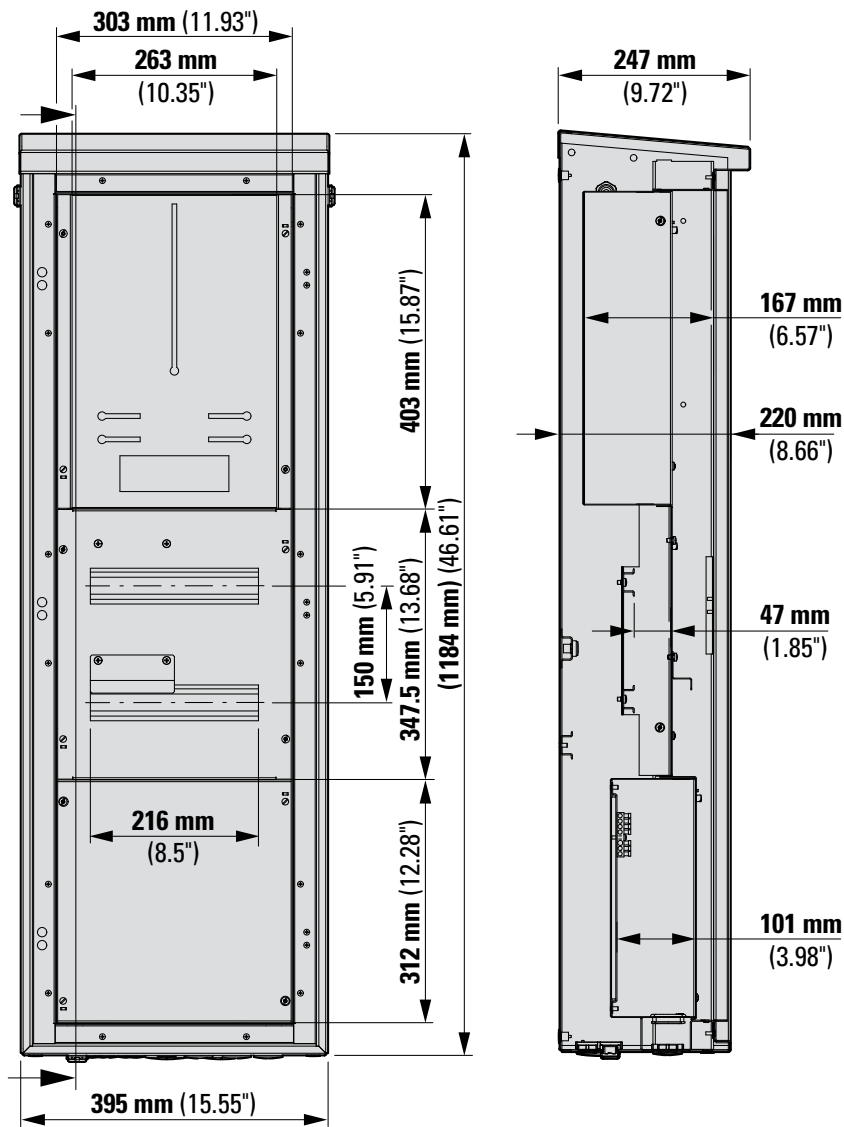


Kabelinntak, skapbunn

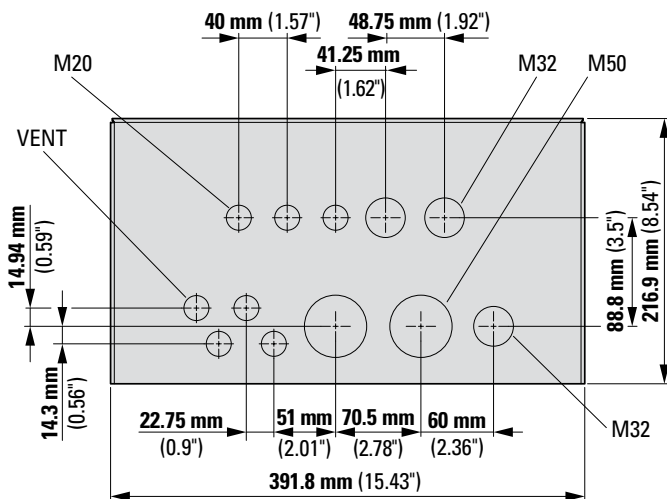


Dimensjoner

TOM versjon

MDB-BI-12060/TWIN/DIN, MDBA-DRS-MT/400-1, MDBA-DRS-ECOM/BI-12060

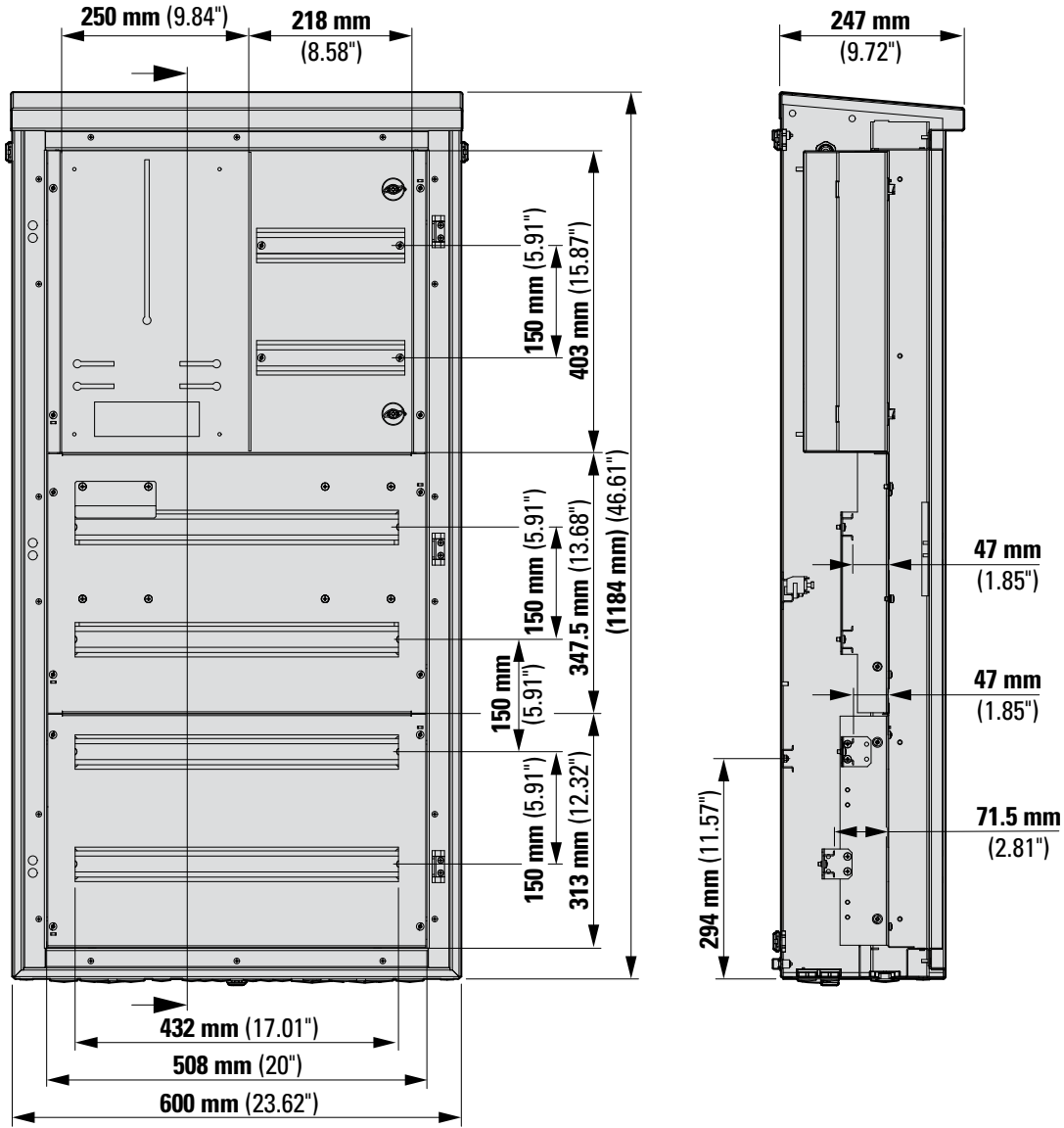


Kabelinntak, skapbunn

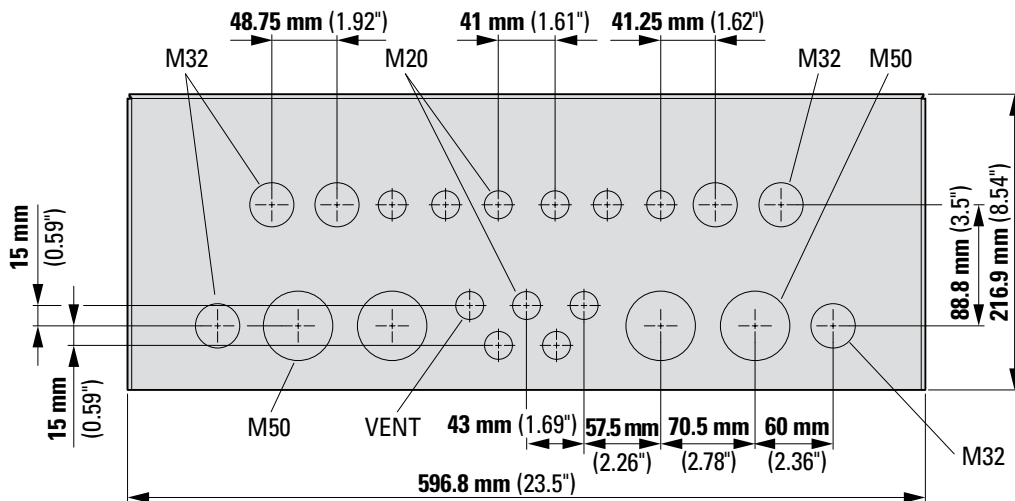


Dimensjoner

Systemtilbehør tilknytningskap


MDBA-SO/BI-12060

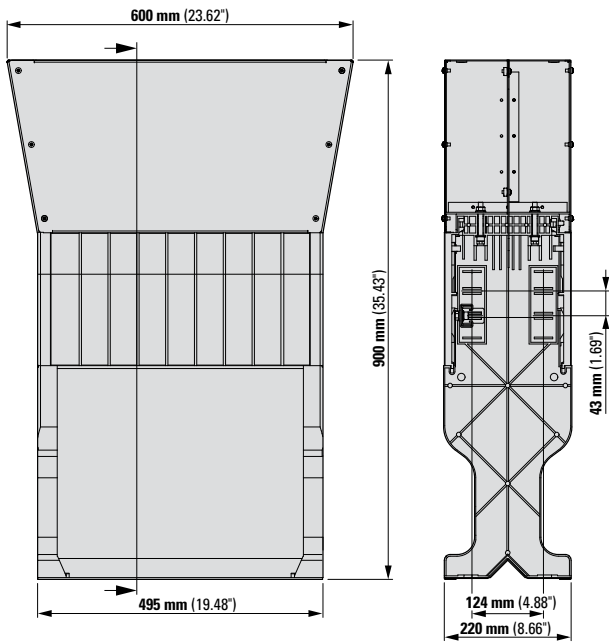

MDBA-SO/BI-12040

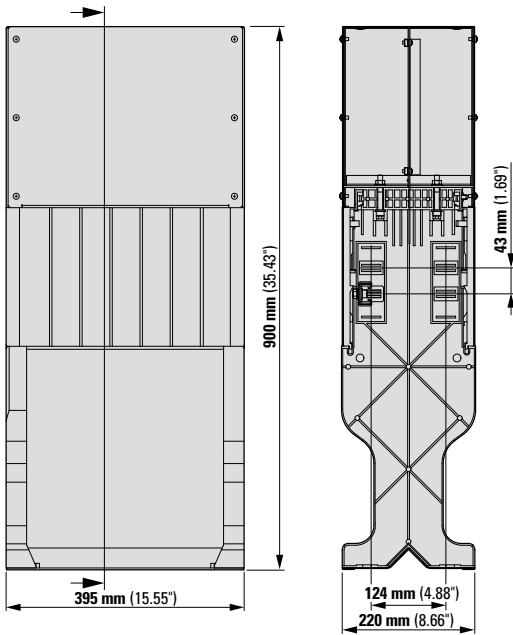


MDBA-WM/BI-12040

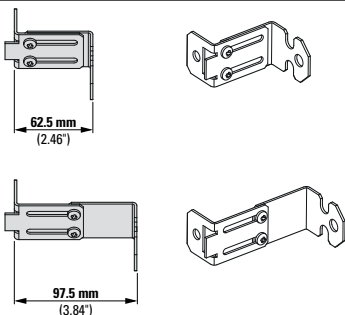


Dimensjoner

Systemtilbehør tilknytningskap

MDBA-CD/BI-12060...

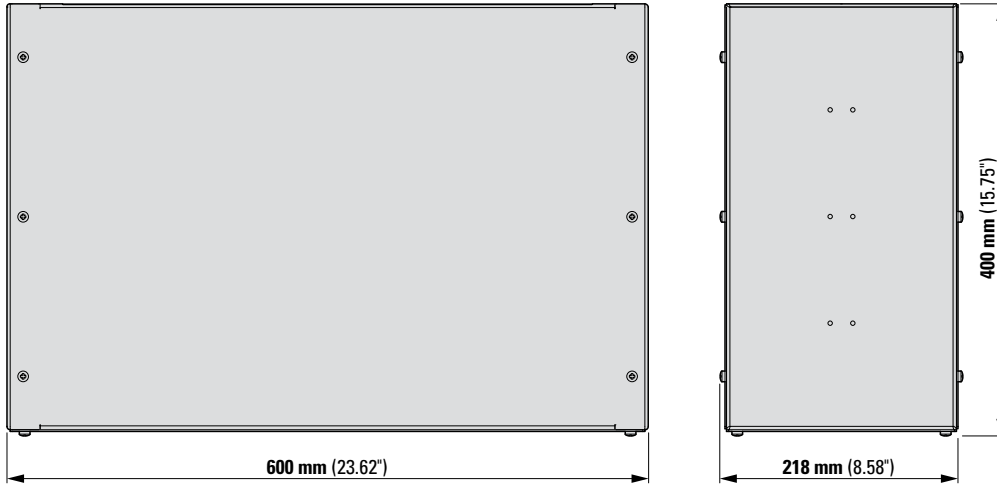

MDBA-CD/BI-12040...

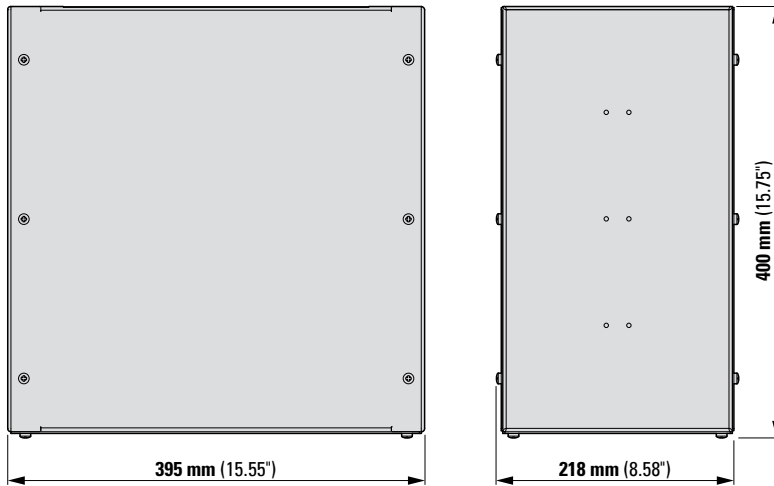

Eaton
EMEA-hovedkontoret
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Sveits
Eaton.com

© 2023 Eaton
Med enerrett.
Utgivelse nr.:CA019080NO
November 2023

Med forbehold om endringer i produktene, informasjonen i dette dokumentet og priser; det samme gjelder feil og utelatelser. Kun ordrebekreftelse og teknisk dokumentasjon fra Eaton er bindende. Fotografier og videoer garanterer ikke et bestemt oppsett eller en bestemt funksjonalitet. Bruk av disse, uansett hvordan, krever godkjenning av Eaton på forhånd. Det samme gjelder varemerker (spesielt Eaton, Moeller og Cutler-Hammer). Underlagt Eatons vilkår og betingelser som angitt på Eatons nettsider og Eatons ordrebekreftelser.

Eaton-logoen er et registrert varemerke tilhørende Eaton Corporation.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Følg oss på sosiale medier for å få den nyeste informasjonen.

