


Nowa oferta rozdzielnic modułowych

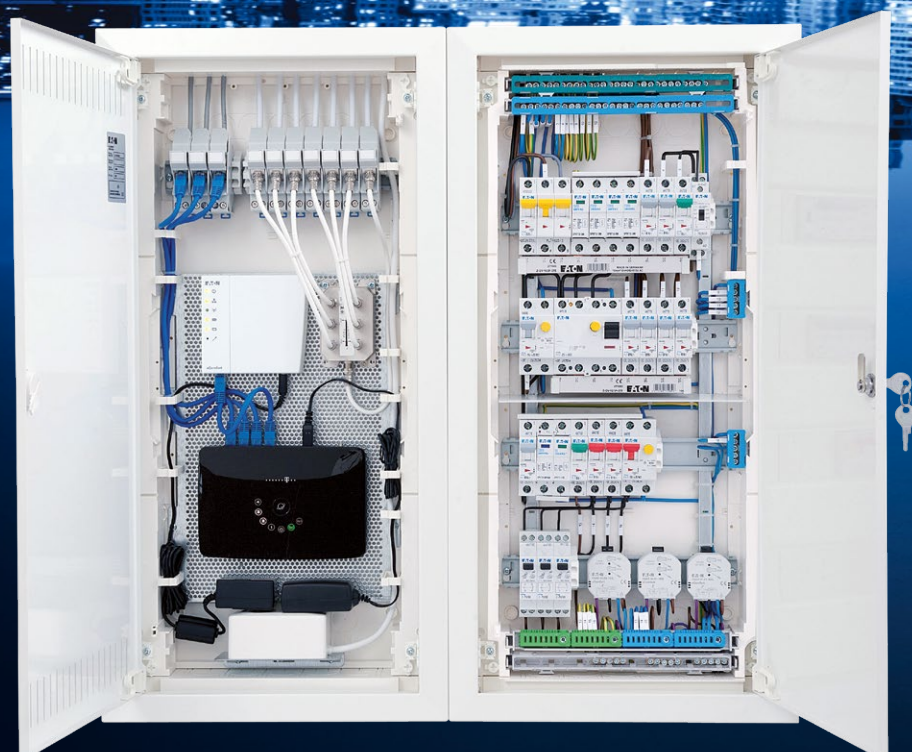

EATON

Powering Business Worldwide

Spis treści



Rozdzielnice KLV

Rozdzielnice KLV	2
Rozdzielnice multimedialne KLV	3
Dodatkowe wyposażenie do rozdzielnic KLV	4
Rozdzielnice KLV - wymiary (mm)	8

Szafki natynkowe IKA

Szafki natynkowe IKA-...UV - Przemysłowe	10
Szafki natynkowe IKA-...ST - Profesjonalne	11
Szafki natynkowe IKA-...OT - Standardowe	12
Dodatkowe wyposażenie do szafek natynkowych IKA...	13

Rozdzielnice BF





Rozdzielnice natynkowe BF-O i rozdzielnice podtynkowe BF-U	14
Dodatkowe wyposażenie do rozdzielnic płytkich BF	15

Rozdzielnice KLV do ścian murowanych (UPS) oraz do ścian z regipsu (HWS)

KLV-...UP i KLV-... HW

- Zgodne z normą IEC/EN 60670-24 i IEC/EN 62208 oraz IEC/EN 61439-3
- Listwy zaciskowe N/PE
- Samogasnące tworzywo sztuczne odporne na nadmierne przegrzewanie nawet do 650°C, test rozżarzonym drutem wg. IEC/EN 62208
- Drzwi i rama z blachy stalowej, kompensacja nierówności tynku (do 18 mm), w kolorze RAL 9016, opcjonalnie płaskie (F) lub super płaskie (SF)
- Stabilna konstrukcja kasety podtynkowej ze zintegrowaną poziomą
- Ocynkowana szyna DIN, stabilna konstrukcja z poprzeczkami, 125 mm przerwy między rzędami
- Łatwe do zmiany położenie drzwi
- Płaski obrotowy zamek drzwi, opcjonalnie wersja z kluczykiem
- Otwory do szybkiego mocowania na ścianie
- 1 do 4 rzędów, 12 modułów +2
- Kompensacja nierówności tynku
- Osłabienia na wprowadzenie przewodów z każdej strony
- Stopień ochrony IP30
- Klasa ochronności II
- Niski poziom halogenu



	Rzędy / Moduły	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
	1 /12 +2	Podtynkowe (zaciski śrubowe SK)		Karton-gips (zaciski śrubowe SK)		1/90
		KLV-12UPS-F	178814	KLV-12HWS-F	178822	
		KLV-12UPS-SF	178815	KLV-12HWS-SF	178823	
	2 /24 +4	Podtynkowe (zaciski śrubowe SK)		Karton-gips (zaciski śrubowe SK)		1/60
		KLV-24UPS-F	178816	KLV-24HWS-F	178824	
		KLV-24UPS-SF	178817	KLV-24HWS-SF	178825	
	3 /36 +6	Podtynkowe (zaciski śrubowe SK)		Karton-gips (zaciski śrubowe SK)		1/60
		KLV-36UPS-F	178818	KLV-36HWS-F	178826	
		KLV-36UPS-SF	178819	KLV-36HWS-SF	178827	
	4 /48 +8	Podtynkowe (zaciski śrubowe SK)		Karton-gips (zaciski śrubowe SK)		1/45
		KLV-48UPS-F	178820	KLV-48HWS-F	178828	
		KLV-48UPS-SF	178821	KLV-48HWS-SF	178829	




Rozdzielnice multimedialne KLV do ścian murowanych (UPM) oraz do ścian z regipsu (HWM)

KLV-...UP i KLV-... HW









- Drzwi z otworami wentylacyjnymi
- Posiada uchwyty na kable
- 1 szyna nośna DIN, np. do umieszczania aparatów modułowych, perforowana płyta montażowa na urządzenia aktywne i pasywne
- Gniazdko elektryczne zawierające adapter EURO2 z zaciskami wtyczkowymi do 2,5 mm²
- Przystosowane do urządzeń do 80 mm maksymalnej głębokości
- Kaseta podtynkowa z plastikową wbudowaną poziomą
- Prowadnice kabli z mocowaniem zatrzaskowym
- Drzwi i rama z blachy stalowej, z kompensacją tynku (kompensacja do 18 mm), kolor RAL 9016, opcjonalnie płaskie (F) lub super-płaskie (SF)
- Łatwe do zmiany położenia drzwi

- Płaski obrotowy zamek drzwi, może być wymieniony na wersję z kluczykiem
- Kotwiczkę do mocowania w pustej ścianie karton-gipsowej
- Otwory do szybkiego mocowania na ścianie
- Wsporniki do łączenia kaset podtynkowych w pary
- 3 lub 4 rzędy
- Montaż na ścianie murowanej lub z karton-gipsu
- Wbudowana poziomicą
- Podwójne gniazdko elektryczne
- Stopień ochrony IP 30
- Klasa ochronności II
- Niski poziom halogen


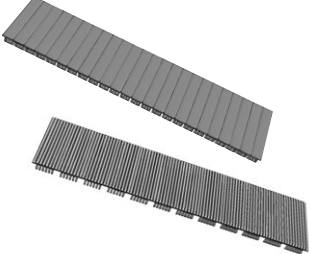




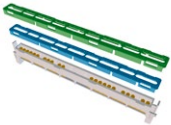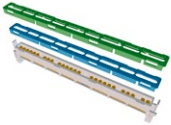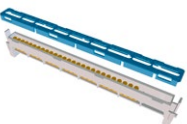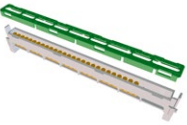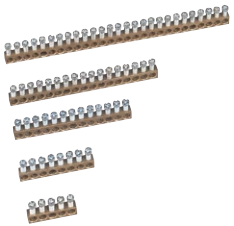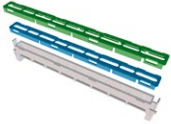

	Rzędy/DIN MPL	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Do montażu podtynkowego UPM				
	3 /12+2/ 1	KLV-36UPM-F	178830	1/60
		KLV-36UPM-SF	178831	1/60
	3 /12+2/ 1	KLV-48UPM-F	178832	1/45
		KLV-48UPM-SF	178833	1/45
Do montażu w ścianie karton-gipsowej HWM				
	3 /12+2/ 1	KLV-36HWM-F	178834	1/60
		KLV-36HWM-SF	178835	1/60
	3 /12+2/ 1	KLV-48HWM-F	178836	1/45
		KLV-48HWM-SF	178837	1/45

Dodatkowe wyposażenie do rozdzielnic KLV

	Opis	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Wsporniki do listew zaciskowych SK				
P16_SK13N_PE-KLV 	Zacisk śrubowy N/PE 13 x 0.75-16 mm ² (N) 13 x 0.75-16 mm ² (PE)	SK-13N/PE-KLV	178906	1
P16_SK13N_16PE-KLV 	Zacisk śrubowy N/PE 13 x 0.75-16 mm ² (N) 16 x 0.75-16 mm ² (PE)	SK-13N/16PE-KLV	178907	1
P16_SK25N-KLV 	Zacisk śrubowy N 25 x 0.75-16 mm ² (N)	SK-25N-KLV	178908	1
P16_SK25PE-KLV 	Zacisk śrubowy PE 25 x 0.75-16 mm ² (N)	SK-25PE-KLV	178909	1
Zaciski śrubowe KL				
VT1800 	1x 25 mm ² + 3x 16 mm ²	KL-4	219723	1
	1x 25 mm ² + 6x 16 mm ²	KL-7	219724	1
	2x 25 mm ² + 9x 16 mm ²	KL-11	219725	1
	2x 25 mm ² + 13x 16 mm ²	KL-15	219726	1
	2x 25 mm ² + 23x 16 mm ²	KL-25	219727	1
P16_SK-KLV 	Wspornik do listew zaciskowych KL-4 do KL-25	SK-KLV	178910	1
P16_N-FI-KLV 	Zacisk rozszerzający z zaciskami śrubowymi 1x 25 mm ² + 3x 16 mm ² zawiera niebieską obudowę	N-FI-KLV	178911	1
VT19105 	Zacisk rozszerzający z połączeniem śrubowym 1x 35 mm ²	KLA	275453	1

Dodatkowe wyposażenie do rozdzielnic KLV






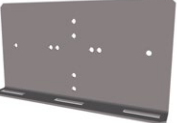

	Opis	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zamek LOCK-KLV				
P17_LOCK-KLV	Zamek do drzwi, zawiera 2 klucze	LOCK-KLV	178930	1
				
Pokrywa pustych przestrzeni BS-...-WH 45 mm				
P17_BS-12MF, P17_BS-12MB	Biały, standardowy, 12 MU	BS-12MF-WH	178975	10/100
	Szary, standardowy, 12 MU	BS-12MF-GY	178980	10/100
	Czarny, standardowy, 12 MU	BS-12MF-BK	178981	10/100
	Biały, standardowy, 6 MU	BS-6MF-WH	178976	10/100
	Czarny, standardowy, 6 MU	BS-6MF-BK	178982	10/100
	Biały, cienkożebrowany, 12 MU	BS-12MB-WH	178977	10/100
	Szary, cienkożebrowany, 12 MU	BS-12MB-GY	178979	10/100
	Biały, cienkożebrowany, 6 MU	BS-6MB-WH	178978	10/100
				

	Opis	Może zostać użyte do	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Ośłona czołowa z wycięciem 45 mm					
P19_GAU1-KLV	Do rozdzielnic monotwanych w ścianach murowanych	KLV-UP...	GAU1-KLV	178961	1
			GAU2-KLV	178962	1
			GAU3-KLV	178963	1
			GAU4-KLV	178964	1
					
P19_GAU2-KLV	Do rozdzielnic monotwanych w ścianach z regispu	KLV-HW...	GAH1-KLV	178965	1
			GAH2-KLV	178912	1
			GAH3-KLV	178913	1
			GAH4-KLV	178914	1
					
Uchwyty łączeniowe (UPS+HWS)					
P19_AVH-KLV		KLV-...	AVH-KLV	178915	1
					
Płyta montażowa, perforowana					
P19_MIP3-KLV		KLV-36...	MIP3-KLV	178917	1
		KLV-48...	MIP4-KLV	178918	1
					

Dodatkowe wyposażenie do rozdzielnic KLV


	Opis	Może zostać użyte do	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Kołki do kompensacji nierówności tynku					
P18_3D-KLV		KLV-...	3D-KLV	178940	1
Kołki motażowe do ścian karton-gipsowych					
P18_HWS-KLV		KLV-...	HWS-KLV	178941	1
Uchwyty montażowe					
P18_NL-KLV		KLV-...	NL-KLV	178942	1
Zamek obrotowy					
P18_DV-KLV		KLV-...	DV-KLV	178943	1
Zawias					
P18_HP-KLV		KLV-...	HP-KLV	178946	1
Uchwyty kablowe					
P18_KH-KLV		KLV-...	KH-KLV	178947	1
Śruby zamykające					
P18_VS-KLV		KLV-...	VS-KLV	178948	1
Arkusz etykiet					
VT_SKIZZE	Arkusz etykiet samoprzylepnych do oznaczania, numerowania obwodów zasilania	KLV-...	KLV-BSB	279268	1/10
					

Dodatkowe wyposażenie do rozdzielnic KLV


	Opis	Może zostać użyte do	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Drzwi					
P20_T1-KLV 	Białe drzwi, bez zawiasów i zamka	KLV-...-F i KLV-...-SF	T1-KLV	178919	1
			T2-KLV	178920	1
			T3-KLV	178921	1
			T4-KLV	178922	1
Drzwi z miejscem na wentylację					
P20_TM3-KLV 	Białe drzwi z miejscem na wentylację, bez zawiasów i zamka	KLV-...-F i KLV-...-SF	TM3-KLV	178923	1
			TM4-KLV	178924	1
Rama drzwi					
P20_TRF1-KLV 	Rama drzwi opcjonalnie płaska (F) lub super-płaska (SF), bez zawiasów i kompensacji tynku 3D	KLV-...	TRF1-KLV	178925	1
			TRF2-KLV	178926	1
			TRF3-KLV	178927	1
			TRF4-KLV	178928	1
			TRSF1-KLV	178929	1
			TRSF2-KLV	178966	1
			TRSF3-KLV	178967	1
			TRSF4-KLV	178968	1
Uchwyt na urządzenia multimedialne					
P20_GH-KLV 		Multimedia	GH-KLV	178969	1
Pojedyncze i podwójne gniazdko elektryczne EURO2					
P20_S1-KLV, P20_S2-KLV 		Multimedia	S1-KLV	178970	1
			S2-KLV	178971	1
Uchwyt podtrzymujący gniazda 230V					
P20_HA-KLV 		Multimedia	HA-KLV	178972	1
Moduł danych					
P21_E-DAT-RJ45 	1 moduł z gniazdem RJ45 lub gniazdko koncentryczne F/IEC	RJ45	E-DAT-RJ45	178973	1
		Coaxial	E-DAT-F/IEC-B	178974	1

Rozdzielnice KLV - wymiary (mm)



KLV-...

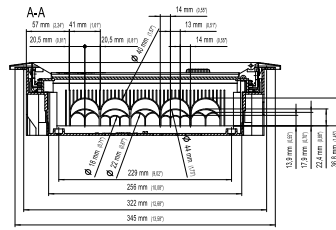

KLV-12...

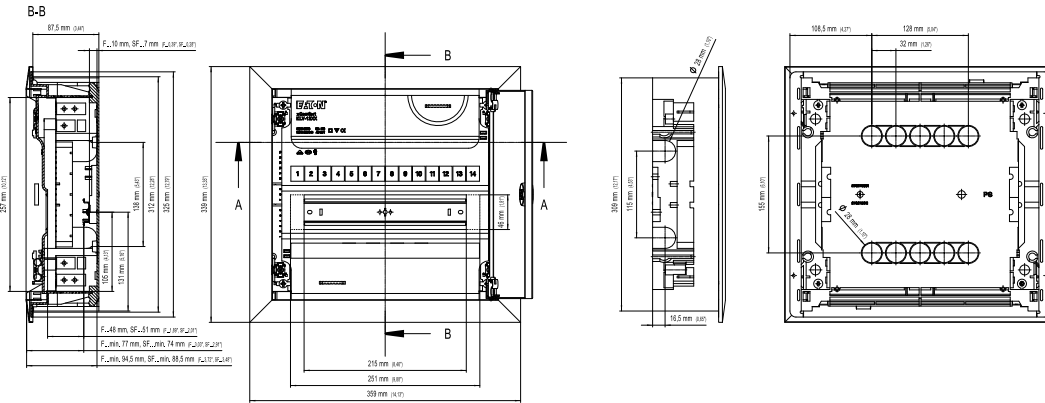

KLV-24...

 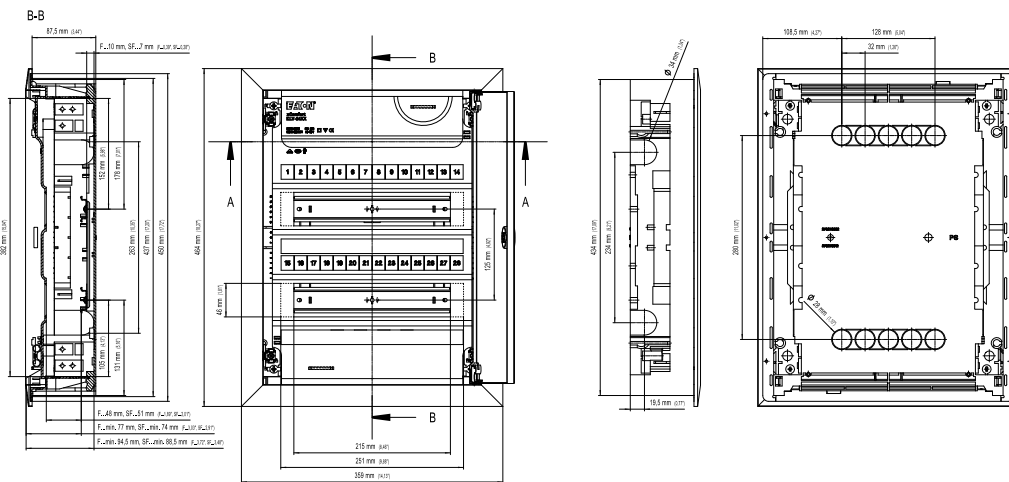

Szafki natynkowe IKA, IP 65 (IK 08)

- Klasa ochronności II
- 1 do 3 rzędów, 12 i 18 modułów w rzędzie
- Wersje Mini na 4, 6 i 8 modułów
- Zaciski N/PE
- Do 46 mm odstępu pod szyną DIN dla wygodnego okablowania
- Regulowana głębokość szyny DIN, odstęp między szynami 150 mm
- Próba rozżarzonego drutem 650 °C
- Nie zawiera halogenu

Szafki natynkowe IKA-...UV – Przemysłowe, IP 65 (IK 08)

- Konstrukcja w całości wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu, stabilność UV zgodnie z ISO 4892-2
- Zaciski N/PE
- Próba rozżarzonego drutem 850 °C



Ilość rzędów/
ilość mod.

Zaciski śrubowe N i PE (każdy)

Typ

Nr
artykułu

Ilość szt.
w opak.

Mini

VT1800



1 / 4	1 x (2x4,5 mm ² + 2x5,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-1/4-ST-UV	174187	1
1 / 6	1 x (2x4,5 mm ² + 2x5,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-1/6-ST-UV	174188	1
1 / 8	1 x (4x4,5 mm ² + 4x5,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-1/8-ST-UV	174189	1

12 modułów w rzędzie

VT1800



1 / 12	1 x (6x4,5 mm ² + 6x5,5 mm ² + 1x7,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-1/12-ST-UV	174190	1
2 / 24	1 x (8x4,5 mm ² + 8x5,5 mm ² + 1x7,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-2/24-ST-UV	174191	1
3 / 36	2 x (12x4,5 mm ² + 12x5,5 mm ² + 1x7,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-3/36-ST-UV	174192	1

18 modułów w rzędzie

VT1800



1 / 18	1 x (8x4,5 mm ² + 8x5,5 mm ² + 1x7,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-1/18-ST-UV	174193	1
2 / 36	2 x (12x4,5 mm ² + 12x5,5 mm ² + 1x7,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-2/36-ST-UV	174194	1
3 / 54	2 x (16x4,5 mm ² + 16x5,5 mm ² + 2x7,5 mm ² + 2x8,5 mm ²)	IKA-3/54-ST-UV	174195	1

Szafki natynkowe IKA-...ST – Profesjonalne, IP 65 (IK 08)

- Konstrukcja wykonana z tworzywa ABS, drzwi z poliwęglanu
- Zaciski N/PE
- Próba rozżarzonym drutem 650 °C



	Ilość rzędów/ ilość mod.	Zaciski śrubowe N i PE (każdy)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
--	-----------------------------	--------------------------------	-----	-------------	-----------------------

Mini

VT1800	Ilość rzędów/ ilość mod.	Zaciski śrubowe N i PE (każdy)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
	1 / 4	1 x (2x4,5 mm ² + 2x5,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-1/4-ST	174221	1
	1 / 6	1 x (2x4,5 mm ² + 2x5,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-1/6-ST	174222	1
	1 / 8	1 x (4x4,5 mm ² + 4x5,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-1/8-ST	174196	1

12 modułów w rzędzie

VT1800	Ilość rzędów/ ilość mod.	Zaciski śrubowe N i PE (każdy)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
	1 / 12	1 x (6x4,5 mm ² + 6x5,5 mm ² + 1x7,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-1/12-ST	174197	1
	2 / 24	1 x (8x4,5 mm ² + 8x5,5 mm ² + 1x7,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-2/24-ST	174198	1
	3 / 36	2 x (12x4,5 mm ² + 12x5,5 mm ² + 1x7,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-3/36-ST	174199	1

18 modułów w rzędzie

VT1800	Ilość rzędów/ ilość mod.	Zaciski śrubowe N i PE (każdy)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
	1 / 18	1 x (8x4,5 mm ² + 8x5,5 mm ² + 1x7,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-1/18-ST	174200	1
	2 / 36	2 x (12x4,5 mm ² + 12x5,5 mm ² + 1x7,5 mm ² + 1x8,5 mm ²)	IKA-2/36-ST	174201	1
	3 / 54	2 x (16x4,5 mm ² + 16x5,5 mm ² + 2x7,5 mm ² + 2x8,5 mm ²)	IKA-3/54-ST	174202	1

Szafki natynkowe IKA-...OT – Standardowe, IP 65 (IK 08)

- Konstrukcja wykonana z tworzywa ABS, drzwi z poliwęglanu
- Bez zacisków N/PE
- Próba rozżarzonym drutem 650 °C



Ilość rzędów/ ilość mod.	Zaciski śrubowe N i PE	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
-----------------------------	------------------------	-----	-------------	-----------------------

Mini

VT1800



1 / 4	-	IKA-1/4-OT	174203	1
1 / 6	-	IKA-1/6-OT	174204	1
1 / 8	-	IKA-1/8-OT	174205	1

12 modułów w rzędzie

VT1800



1 / 12	-	IKA-1/12-OT	174206	1
2 / 24	-	IKA-2/24-OT	174207	1
3 / 36	-	IKA-3/36-OT	174208	1

18 modułów w rzędzie

VT1800



1 / 18	-	IKA-1/18-OT	174209	1
2 / 36	-	IKA-2/36-OT	174210	1
3 / 54	-	IKA-3/54-OT	174211	1

	Zastosowanie	Opis	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zamek					
P16_SK13N_PE-KLV 	Wszystkie IKA	Zamek z dwoma kluczami	LOCK-KIT-IKA	174166	1
Listwa z zaciskami śrubowymi N/PE IP2X					
VT1800 	1 / 4	2x 4,5 mm ² + 2x 5,5 mm ²	N/PE-4-IKA	174169	1
	1 / 6	+ 1x 8,5 mm ²			
	1 / 8	4x 4,5 mm ² + 4x 5,5 mm ²	N/PE-8-IKA	174171	1
		+ 1x 8,5 mm ²			
	1 / 12	6x 4,5 mm ² + 6x 5,5 mm ²	N/PE-12-IKA	174172	1
		+ 1x 7,5 mm ² + 1x 8,5 mm ²			
	2 / 24	8x 4,5 mm ² + 8x 5,5 mm ²	N/PE-24-IKA	174173	1
	1 / 18	+ 1x 7,5 mm ² + 1x 8,5 mm ²			
	3 / 36	12x 4,5 mm ² + 12x 5,5 mm ²	N/PE-3/36-IKA	174174	1
	2 / 36	+ 1x 7,5 mm ² + 1x 8,5 mm ²			
	3 / 54	16x 4,5 mm ² + 16x 5,5 mm ²	N/PE-54-IKA	174177	1
		+ 2x 7,5 mm ² + 2x 8,5 mm ²			
Śruba blokująca					
P16_SK13N_PE-KLV 	Wszystkie IKA		BOLT-IKA	174178	20
Zawias					
P16_SK13N_PE-KLV 	Wszystkie IKA		HINGE-IKA	174186	20
Zamek					
P16_SK13N_PE-KLV 	Wszystkie IKA		ETN-IKA	174185	10

Rozdzielnice natynkowe BF-O i rozdzielnice podtynkowe BF-U

- Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nośne, osłony, zaciski N i PE
- 24 moduły w rzędzie
- Stopień ochrony IP30
- Blacha stalowa lakierowana proszkowo – kolor biały
- Możliwość zamontowania zamka z kluczykiem
- Drzwi metalowe lub transparentne

	Opis	Liczba rzędów / modułów	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
--	------	-------------------------	----------------	-------------	--------------------

Rozdzielnice natynkowe

wa_vt00913	Z drzwiami metalowymi pełne	2 / 48	BF-O-2/48-C	113685	1
		3 / 72	BF-O-3/72-P	285345	1
		4 / 96	BF-O-4/96-P	285346	1
		5 / 120	BF-O-5/120-P	285347	1
		6 / 144	BF-O-6/144-P	285348	1


wa_vt06213	Z drzwiami transparentnymi	2 / 48	BF-OT-2/48-C	113687	1
		3 / 72	BF-OT-3/72-P	289099	1
		4 / 96	BF-OT-4/96-P	289130	1
		5 / 120	BF-OT-5/120-P	289131	1
		6 / 144	BF-OT-6/144-P	289132	1

Rozdzielnice podtynkowe

wa_vt01113	Z drzwiami metalowymi pełne	2 / 48	BF-U-2/48-C	113689	1
		3 / 72	BF-U-3/72-P	285349	1
		4 / 96	BF-U-4/96-P	285350	1
		5 / 120	BF-U-5/120-P	285351	1
		6 / 144	BF-U-6/144-P	285352	1

wa_vt06313	Z drzwiami transparentnymi	2 / 48	BF-UT-2/48-C	113691	1
		3 / 72	BF-UT-3/72-P	289133	1
		4 / 96	BF-UT-4/96-P	289134	1
		5 / 120	BF-UT-5/120-P	289135	1
		6 / 144	BF-UT-6/144-P	289136	1

Wymiary (mm)

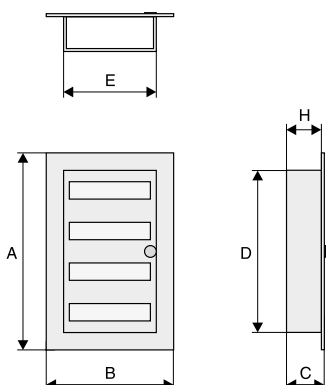

	Ilość rzędów	Ilość *) mod.	Kolor	A	B	C	D	E	H
				(wym. zewnętrzne)			(wym. wewnętrzne)		
BF-O(T)-2/48-C	2	48	biały	450	543	140	-	-	-
BF-O(T)-3/72-P	3	72	biały	600	543	140	-	-	-
BF-O(T)-4/96-P	4	96	biały	750	543	140	-	-	-
BF-O(T)-5/120-P	5	120	biały	900	543	140	-	-	-
BF-O(T)-6/144-P	6	144	biały	1050	543	140	-	-	-
BF-U(T)-2/48-C	2	48	biały	470	588	136	430	500	127
BF-U(T)-3/72-P	3	72	biały	620	588	136	580	500	127
BF-U(T)-4/96-P	4	96	biały	770	588	136	730	500	127
BF-U(T)-5/120-P	5	120	biały	920	588	136	880	500	127
BF-U(T)-6/144-P	6	144	biały	1070	588	136	1030	500	127

*) 1 mod. = 17,5 mm

Dodatkowe wyposażenie do rozdzielnic płytkich BF

	Opis	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Drzwi stalowe				
P19_GAU1-KLV 	Dla rozdzielnic natynkowych	BFZ-OTS-3/72	283071	1
		BFZ-OTS-4/96	283072	1
		BFZ-OTS-5/120	283073	1
		BFZ-OTS-6/144	283074	1
	Dla rozdzielnic podtynkowych	BFZ-UTS-3/72	283085	1
		BFZ-UTS-4/96	283086	1
		BFZ-UTS-5/120	283087	1
		BFZ-UTS-6/144	283088	1
Drzwi transparentne				
P19_GAU1-KLV 	Dla rozdzielnic natynkowych	BFZ-OTT-3/72	283080	1
		BFZ-OTT-4/96	283081	1
		BFZ-OTT-5/120	283082	1
		BFZ-OTT-6/144	283083	1
	Dla rozdzielnic podtynkowych	BFZ-UTT-3/72	283094	1
		BFZ-UTT-4/96	283095	1
		BFZ-UTT-5/120	283096	1
		BFZ-UTT-6/144	285353	1
Osłony czołowe z wycięciem 45 mm				
P19_AVV-KLV 	BFZ-FP-1 +/24	283061	1	
	BFZ-FP-2/48	283060	1	
	BFZ-FP-2 +/48	283062	1	
	BFZ-FP-3 +/72	283063	1	
Osłona czołowa, pełna				
P19_AVV-KLV 	BFZ-FP-1 +/BL	286105	1	
Zestaw do montażu wyłącznika NZM1				
P19_AVV-KLV 		BFZ-NZM1-SET	285233	1
Zamek				
VT11110 		LOCK -KLV	178930	1
Wprowadzenia przewodów – zestaw				
P19_AVV-KLV 		BFZ-KKW-60	285232	1

Opis	Typ Oznaczenie	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
------	-------------------	-------------	-----------------------

Panel montażowy, perforowany

VT15904



BFZ-U-ITMPL-1 +/24	285648	1
BFZ-O-ITMPL-1 +/24	285649	1

Wspornik i szyny nośne

wa_vt01104



BFZ-DINS-2/48	283101	1
BFZ-DINS-3/72	283102	1
BFZ-DINS-4/96	283103	1
BFZ-DINS-5/120	283104	1
BFZ-DINS-6/144	283105	1

Zacisk 25 mm²


VT19105



KLA	275453	1
-----	--------	---

Zestaw zacisków N/PE, BFZ-TS-KL


wa_vt80213

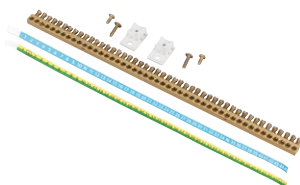

Zawiera elementy mocujące			
2x25 mm ² + 9x16 mm ²	BFZ-TS-KL11	293629	1
2x25 mm ² + 13x16 mm ²	BFZ-TS-KL15	293630	1
2x25 mm ² + 27x16 mm ²	BFZ-TS-KL29	293631	1
2x25 mm ² + 43x16 mm ²	BFZ-TS-KL45	293632	1
2x25 mm ² + 58x16 mm ²	BFZ-TS-KL60	293633	1
2x25 mm ² + 74x16 mm ²	BFZ-TS-KL76	293634	1

Zestaw uziemiający drzwi, BFZ-DES

VT19305

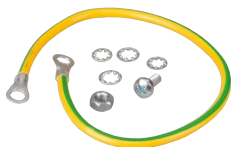

BFZ-DES	101665	1
---------	--------	---

Listwa osłonowa biała, NBP (1m)

wa_vt07313



NBP-1000-W

NBP-1000-W	10166	1
------------	-------	---

Wypróbuj program

SBC – SwitchBoard Configurator

do konfiguracji rozdzielnic firmy Eaton



Już ponad **5500**
zarejestrowanych
użytkowników!

Program stworzony na potrzeby polskiego rynku, umożliwia m.in.:

- Tworzenie schematów jednokreskowych w zintegrowanym środowisku CAD z możliwością zapisu w formacie DXF
- Eksportowanie widoku elewacji do pliku PDF
- Przygotowanie zestawienia materiałowego np. w formacie XLS

Pobierz bezpłatnie z www.moeller.pl/SBC

EATON

Powering Business Worldwide

Firma Eaton dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do niezawodnej, wydajnej i bezpiecznej energii elektrycznej zawsze wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Korzystając z bezkonkurencyjnych zasobów wiedzy o zarządzaniu energią elektryczną w różnych branżach, eksperci firmy Eaton tworzą zindywidualizowane i zintegrowane rozwiązania, pozwalające zrealizować najważniejsze wyzwania stojące przed klientami.

Jako firma koncentrujemy się na dostarczaniu właściwych rozwiązań do określonych zastosowań. Ale dla zleceniodawców liczy się coś więcej niż tylko innowacyjne produkty. W firmie Eaton szukają oni niesłabnącego zaangażowania w osobiste wsparcie, wynikającego z nadania przez nas najwyższego priorytetu właśnie sukcesowi klienta.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
www.eaton.pl

Polska

**Internet: www.eaton.pl
www.moeller.pl**

Eaton Electric Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel.: (58) 554 79 00, 10
fax: (58) 554 79 09, 19
e-mail: pl-gdansk@eaton.com

Biuro Katowice

40-203 Katowice,
ul. Roździeńskiego 188b
tel.: (32) 258 02 90
fax: (32) 258 01 98
e-mail: pl-katowice@eaton.com

Biuro Poznań

61-131 Poznań,
ul. Abpa A. Baraniaka 88 bud. C
tel./fax: (61) 863 83 55
tel./fax: (61) 867 75 44
e-mail: pl-poznan@eaton.com

Biuro Warszawa

02-146 Warszawa,
ul. 17 Stycznia 45a
tel.: (22) 320 50 50
fax: (22) 320 50 51
e-mail: pl-warszawa@eaton.com