

# Wetterfestes Telefon FernTel 3

Analoges Tisch-/Wandtelefon für den Innen- und Außenbereich



## Übersicht

Der Fernsprecher FernTel 3 von FHF ist so formschön für den Innenbereich wie widerstandsfähig für alle Außenanlagen im Nicht-Ex-Bereich.

Der FernTel 3 ist das ideale Gerät für eine Vielzahl der unterschiedlichsten Betriebsstätten – ob Seewasser, hohe Luftfeuchtigkeit oder starke mechanische Beanspruchung.

Sein modernes Design ist die perfekte „Verpackung“ für High Tech vom Feinsten. Und die auffälligen Signalfarben machen den FernTel 3 unübersehbar. Immer dann, wenn ein Fernsprecher dringend gebraucht wird, wie zum Beispiel im Notfall bei ungünstigen Wetter- und Lichtverhältnissen. Seine fast universelle Einsetzbarkeit verdankt der FernTel 3 nicht zuletzt auch seiner verblüffenden Wandlungsfähigkeit: Ein Handgriff – und aus dem Tischgerät im Innenbereich wird ein Wandfernsprecher für die Anwendung im Freien.

Der FernTel 3 wird in verschiedenen Varianten angeboten. Mit 16 Tasten ohne Display oder mit 21 Tasten mit Display. Beide Varianten werden mit Wendelschnur oder Panzerschnur angeboten. Als Zusatz hat der FernTel 3 mit Display eine Zielwahltaste. Selbstverständlich gibt es den neuen FernTel 3 auch als Hotlinetelefon (ZB-Variante), mit Ruftoneinheit. Im Gehäuseinneren befindet sich eine Tastatur mit der die Hotlinennummer hinterlegt wird. Als Zubehör wird eine Schlingerhalterung für Anwendungen auf beweglichen Maschinen wie z. B. auf Schiffen angeboten.

## Eigenschaften

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat)
- Schutzart IP 65 nach IEC60529
- Optional Handapparat fest arretierbar (Schlingerhalterung)
- Umgebungstemperatur -25 °C bis +55 °C
- Ruftonlautstärke  $\geq 95$  dB(A) in 1 m Abstand
- Zielwahltaste bei Displayausführung
- Telefonbuch bei Displayausführung
- ZB-Ausführung mit Ruftoneinheit
- Montagefreundliche Installation
- Hörgerätekompatibel
- PIN Code
- Menüführung 5-sprachig

Eaton  
FHF Funke + Huster Fernsig GmbH  
Gewerbeallee 15-19  
D-45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon +49-208-82 68-0  
Telefax +49-208-82 68-286  
<http://www.eaton.com/telephones>

© 2022 Eaton  
Alle Rechte vorbehalten  
Gedruckt in UK  
Druckschrift  
Nr. DSFH0010/B  
Januar 2022

Eaton ist eine eingetragene Marke.



Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien, um die neuesten Produkt- und supportinformationen.



Technische Daten	
Speisespannung	24 VDC bis 66 VDC
Speisestrom	19 mA bis 100 mA
Rufwechselspannung	30 VAC bis 90 VAC
Weckerruffrequenz	16 Hz bis 68 Hz
Rückfragetaste (Flash)	80 ms, 120 ms oder 600 ms, nur bei MFV
<b>Wahlverfahren</b>	
MFV	Frequenzen nach ITU-T Q.23, Tondauer 90 ms oder unbegrenzt
IWV	Impuls-/Pausenverhältnis 1.5:1 (60/40 ms) oder 2:1 (66,7/33,3 ms)
<b>Gehäuse</b>	
Material	Polycarbonat
Höhe x Breite x Tiefe	293 mm x 191 mm x 128 mm
Gewicht	ca. 2,3 kg
Betriebsgebrauchslage	Tisch- oder senkrechte Wandmontage
Anzeige	2 Zeilen, 16 Zeichen pro Zeile, 7x5 Matrix, Piktogramme, 5-sprachig
Ruftonlautstärke	≥ 95 dB (A) in 1 m Abstand
<b>Hörer</b>	
Sprechkapsel	Elektretmikrofon
Hörkapsel	dynamische Kapsel mit Magnetfelderzeuger
<b>Anschlüsse</b>	
Kennzeichnung	Litze bis 2,5 mm <sup>2</sup> , Draht bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Telefonleitung	beschriftet TCP/La, TCP/Lb
Zweitwecker	beschriftet W1, W''
<b>Temperaturbereiche</b>	
Display	-10 °C bis +55 °C
Betrieb	-25 °C bis +55 °C
Transport und Lagerung	-25 °C bis +70 °C
Anschlüsse	1x M20 Kabeleinführung 1x M20 Blindstopfen 2x M12 Blindstopfen
Schutzart	IP 65 gemäß IEC 60529

Übersicht (Angaben in mm)

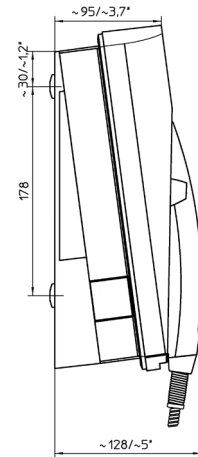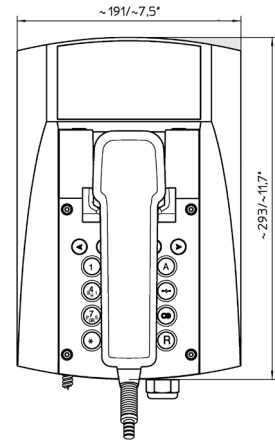

## Bestelldaten

\* Die vollständige Artikelnummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Farben an unten genannte Art.-Nr.

Typ	Bezeichnung	Ausführung	Artikelnummer*
FernTel 3	Tisch-/Wandtelefon	Ohne Display, mit Wendelschnur	FHF 112 300 2*
FernTel 3	Tisch-/Wandtelefon	Mit Display, mit Wendelschnur	FHF 112 310 2*
FernTel 3	Tisch-/Wandtelefon	Ohne Display, mit Panzerschnur	FHF 112 320 2*
FernTel 3	Tisch-/Wandtelefon	Mit Display, mit Panzerschnur	FHF 112 330 2*
FernTel 3 ZB	Tisch-/Wandtelefon	Ohne Display, mit Panzerschnur	FHF 112 350 2*
<b>Zubehör</b>			
	Schlinghalterung		FHF 112 390 00

gelb	1
rot	2
grau	7
schwarz	0