

Zubehör für wettergeschützte Telefone



Übersicht

Das Zweithörer-Set dient zum Anschluss eines Zweithörers an die wetterfesten Telefone ResistTel und ResistTel MB (nur analoge Versionen). Der Zweithörer ermöglicht es einer weiteren Person am Telefongespräch teilzunehmen. Außerdem kann er dazu verwendet werden, Störungen durch starke Umweltgeräusche bei einem Telefongespräch zu reduzieren.

Das Headset dient zum Anschluss einer Kopfgarnitur an alle wetterfesten Telefone der ResistTel-Familie (analog und IP) sowie FernTel IP4. Es verbessert wesentlich die Kommunikation in lärmgefüllter Umgebung, schützt vor schädigendem Umgebungslärm und erlaubt ein Telefonieren bei Tätigkeiten, bei deren Verrichtung beide Hände benötigt werden.


Beim Headset und Zweithörer ist der Befestigungswinkel zur Montage am Telefon inkl. Schrauben und Kabelverschraubungen enthalten.

Eigenschaften

- Schutzart IP54
- Zweithörer-Set ermöglicht einer weiteren Person am Telefongespräch teilzunehmen
- Headset mit ca. 15 m Anschlussleitung ermöglicht Telefonkommunikation bei Tätigkeiten bei deren Verrichtung beide Hände benötigt werden.

Technische Daten Zweithörer	
Gehäusematerial	Polyurethan-Elastomer
Schutzart	IP 54
Abmessungen	ca. 100 x 68 x 50 mm
Gewicht	ca. 0,2 kg
Anschlussschnur	Wendelschnur, 2-adrig
Temperaturbereich	-20 °C to +60 °C

Übersicht (Angaben in mm)

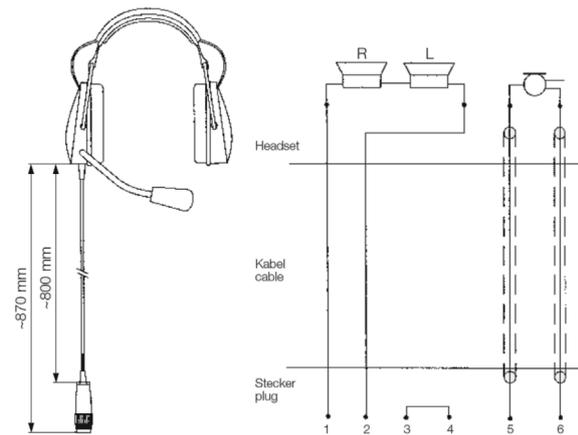

Technische Daten Headset	
Anschlussleitung	80 cm Leitung mit Verbindungsstecker +14 m Anschlussleitung
Mikrofon	Elektret-Nahbesprechungsmikrofon mit Windschutz und flexiblem Schwanenhals
Hörkapseln	dynamische Hörkapseln
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-30°C bis +70°C

Bestelldaten

Bezeichnung	Artikelnummer
Zweithörer-Set	FHF 112 861 03
Headset	FHF 112 643 04