



CrystalWay

Apparecchio di segnalazione a LED

- Apparecchio di segnalazione di sicurezza con distanza di visibilità di 20 e 30m
- Certificazione ENEC
- Design "frameless" e pittogrammi intercambiabili
- Applicazione elegante, per ambienti prestigiosi
- Installazione a parete, soffitto e sospensione
- Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio
- Test automatici di funzionamento e autonomia secondo la norma UNI11222
- Autonomia regolabile a 1, 3, 5 e 8h
- Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie a sorgente luminosa LED con 100.000 ore di vita

Impieghi consigliati

Hotel, ristoranti, sale riunioni, uffici, negozi, cinema, teatri, musei.

Segnalazione delle uscite di sicurezza e del percorso di esodo.




Apparecchio per segnalazione di sicurezza a LED caratterizzato da un'estetica contemporanea adatta a qualsiasi contesto architettonico.

La gamma CrystalWay è disponibile con pannelli di segnalazione "frameless" da 20 e 30cm, pittogrammi riposizionabili con 3 direzioni forniti in dotazione, per applicazioni mono e bifacciali. L'apparecchio viene fornito predisposto per installazione a parete, ma con una semplice operazione è possibile trasformarlo per applicazione a soffitto.

CrystalWay è compatibile con il sistema di monitoraggio CGLine+. Quando non collegato con la centrale, l'apparecchio esegue test automatici di funzionamento in completa autonomia.



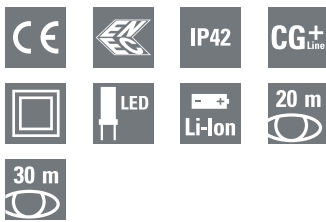

CrystalWay - Scheda tecnica

Versioni	CGLine+, Alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc
Sorgente luminosa	LED strip sostituibile
Costruzione	Base in policarbonato bianco Pannello in policarbonato trasparente
Grado di protezione	IP42
Funzionamento	Non permanente SE e permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%
Ricarica	12h
Inibizione e modo di riposo	Inibizione remota da centrale CGLine+
Funzioni di test	Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 sia collegata al sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale.
Opzioni di installazione	Parete, soffitto, sospensione, controsoffitto
Alimentazione	220V/240V 50/60Hz
Temperatura di funzionamento	da 5°C a +35°C
Conessioni	Morsetti ad innesto rapido da 2,5mm ²
Distanza di visibilità	20m e 30m in tutte le configurazioni

CrystalWay montaggio a parete




CrystalWay montaggio a soffitto



CrystalWay applicazione pittogramma



Dimensioni

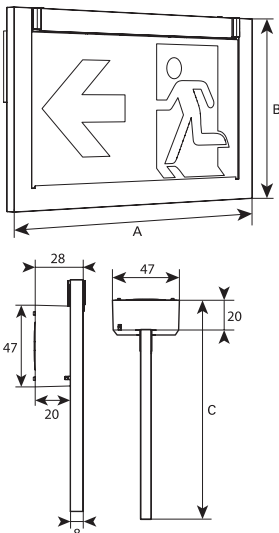

VERSIONI	A	B	C
20m	230	133	153
30m	330	183	203

Codici ordinazione

Codice	Funzione	Autonomia (h)	Distanza di visibilità (m)	LED	Assorbimento SE/SA (W)	Batteria Li-Ion
Versioni per sistema di diagnostica CGLine+**						
LUM17122	SE/SA	1, 3, 5 e 8h	20	LED strip	2,5W max.	3,6V - 620mAh
LUM17124	SE/SA	1, 3, 5 e 8h	30	LED strip	4,2W max.	3,6V - 1240mAh

MAINS - Apparecchi per alimentazione centralizzata 230VCA

LUM22216	SA	-	20	LED strip	1,8W max.	-
LUM22217	SA	-	30	LED strip	1,8W max.	-

** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli con autodiagnosi

Pittogrammi

Attenzione: CrystalWay è fornita di pannelli e set pittogrammi nelle 3 direzioni.

Qualora fossero necessari ulteriori pittogrammi per configurazioni particolari è possibile ordinarli separatamente.

LUM10573	Pittogramma BASSO Crystalway 20m	
LUM10574	Pittogramma SINISTRA Crystalway 20m	
LUM10575	Pittogramma DESTRA Crystalway 20m	
LUM10576	Pittogramma CIECO Crystalway 20m	
LUM10577	Pittogramma ALTO Crystalway 20m	
LUM10584	Pittogramma VERTICALE BASSO Crystalway 20m	*
LUM10585	Pittogramma VERTICALE SINISTRA Crystalway 20m	*
LUM10586	Pittogramma VERTICALE DESTRA Crystalway 20m	*
LUM10587	Pittogramma BASSO Crystalway 30m	
LUM10588	Pittogramma SINISTRA Crystalway 30m	
LUM10589	Pittogramma DESTRA Crystalway 30m	
LUM10590	Pittogramma CIECO Crystalway 30m	
LUM10591	Pittogramma ALTO Crystalway 30m	
LUM10592	Pittogramma VERTICALE BASSO Crystalway 30m	*
LUM10593	Pittogramma VERTICALE SINISTRA Crystalway 30m	*
LUM10594	Pittogramma VERTICALE DESTRA Crystalway 30m	*

Accessori

LUM10560	Kit sospensione con cavo Crystalway 20 e 30m
LUM10561	Kit incasso controsoffitto filomuro Crystalway 20m
LUM10562	Kit incasso controsoffitto filomuro Crystalway 30m
LUM10563	Kit incasso controsoffitto con copertura Crystalway 20m
LUM10564	Kit incasso controsoffitto con copertura Crystalway 30m
LUM10565	Kit incasso nel cemento Crystalway 20m
LUM10566	Kit incasso nel cemento Crystalway 30m
LUM10567	Base ingresso cavi opzionale

* Pittogrammi verticali SINISTRA-DESTRA-BASSO

