



Exit Cube 33822 LED

Apparecchio di segnalazione a LED

- Apparecchio per segnalazione di sicurezza a LED con distanza di visibilità di 20m
- Pannello serigrafato su tre lati con un lato cieco
- Installazione a soffitto, sospensione e parete con staffa
- Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio
- Funzionamento permanente SA e non permanente SE
- Autonomia regolabile a 1, 3, e 8h
- Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie alla sorgente luminosa LED con 50.000 ore di vita


Impieghi consigliati

Scuole, ospedali, scuole, spazi espositivi, uffici.
Segnalazione delle uscite di sicurezza e percorso di esodo.

Apparecchio per segnalazione di sicurezza con tecnologia LED. Grazie alla particolare forma a "cubo" permette una visibilità a 360°, è pertanto indicato nei corridoi in presenza di intersezioni o in aree aperte in prossimità delle uscite di sicurezza, come ad esempio: scuole, spazi espositivi, uffici, ospedali.

Exit Cube 33822 LED è dotato di pannello di segnalazione con serigrafia su tre lati più un lato cieco con distanza di visibilità di 20m.

Le batterie agli Ioni di Litio di elevata capacità offrono un'autonomia di 1, 3 oppure 8h selezionabile con microswitch interno. È possibile l'installazione a soffitto o in sospensione con apposito kit.

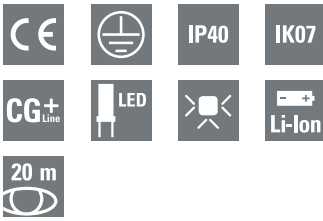

Exit Cube 33822 LED 1-8h/D LED CGLine+




Cubo di ricambio



Staffa da parete



Dimensioni

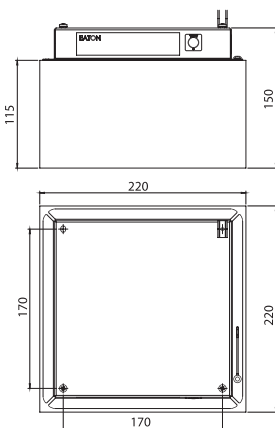

Exit Cube 33822 LED - Scheda tecnica

Versioni	CGLine+
Sorgente luminosa	4 PowerLED da 1W ad alta efficienza
Costruzione	Supporto in acciaio verniciato bianco Diffusore opale in policarbonato
Grado di protezione	IP40
Funzionamento	Non permanente SE e permanente SA
Ricarica	24h (12h per autonomia di 3h)
Inibizione e modo di riposo	Inibizione remota da centrale CGLine+
Funzioni di test	Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 sia collegata al sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale. Pulsante di test per attivazione manuale.
Opzioni di installazione	Soffitto, sospensione con catena, parete con staffa
Alimentazione	220V/240V 50/60Hz
Temperatura di funzionamento	da 0°C a +35°C
Conessioni	Morsetti da 2,5mm ² per alimentazione Morsetti da 1,5mm ² per bus CGLine+
Distanza di visibilità	20m

Codici ordinazione

Codice	Funzione	Autonomia (h)	Distanza di visibilità (m)	LED	Assorbimento SA (W)	Batteria Li-Ion
Versioni per sistema di diagnostica CGLine+*						
40071353420	SE/SA	1-3-8	20	4 Power LED da 1W	8,3	3,7V - 4Ah

Accessori

40071353444	Staffa parete
40071353457	Kit per montaggio in sospensione (catena non compresa)
40071353443	Cavo per sospensione con quattro agganci, altezza regolabile fino a 1,5m
40071353450	Cubo di ricambio, visibilità 20m, pittogrammi serigrafati

* I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli con autodiagnosi