

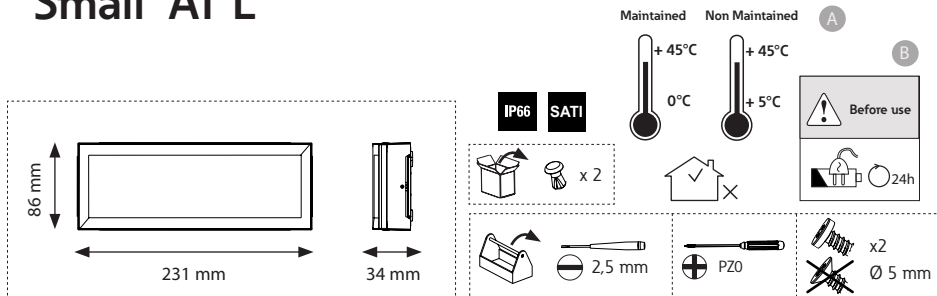



FlexiTech Safety Uniform Lighting Small AT L'

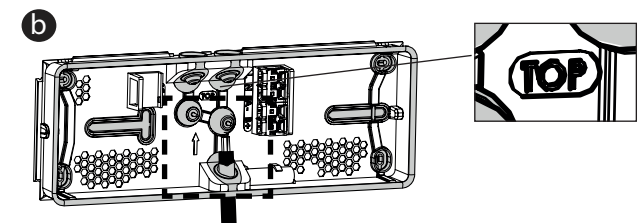

1

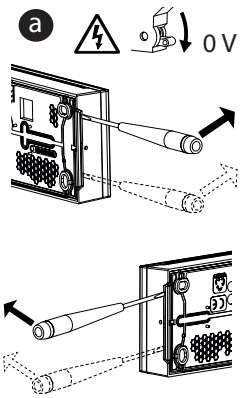


In order to ensure proper aging of the product, use one of the framed cable entries.

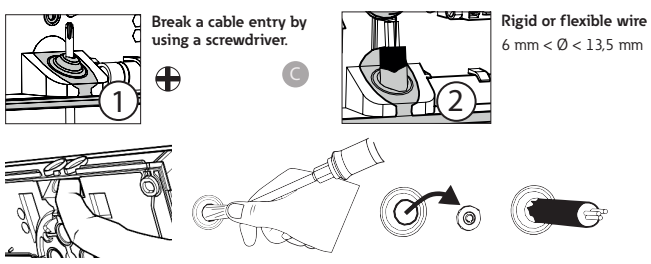

c Fix the product to the wall with screws using the flexible material part.

 
For corner fixing, use 4 screws.



Powering Business Worldwide










2


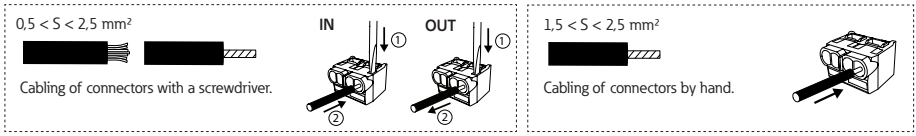


a min. 8 mm

 
Check the temperature range on the 1st page for M and NM versions.

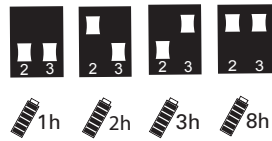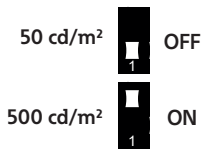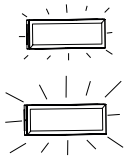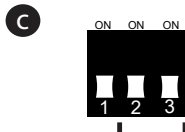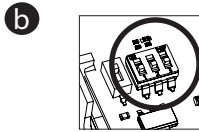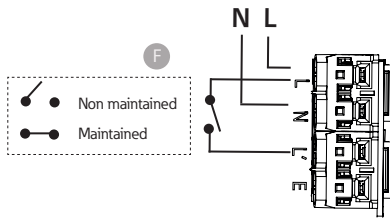

 
Disconnect the battery, wait for 10 seconds, and reconnect it if you decide to change configuration (b-c). **G**

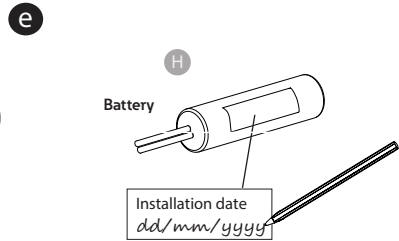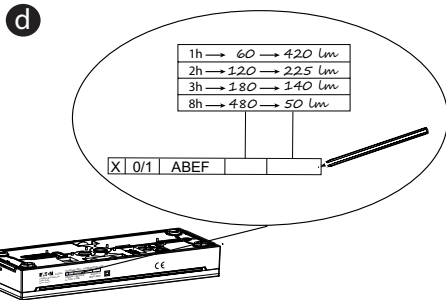





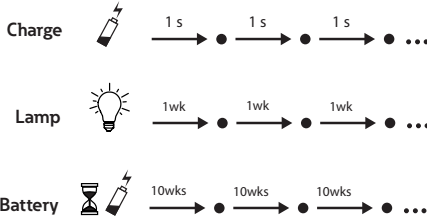


3



AUTOTEST J



LED DESCRIPTION K

Green		OK
Green		TEST
Green & yellow	))) ○ COM
Yellow		2 s. 
Yellow		0.5 s. 



Constant




Blinking




Disconnect the battery, wait for 10 seconds, and reconnect it if you decide to change Even/Odd configuration.

L



4

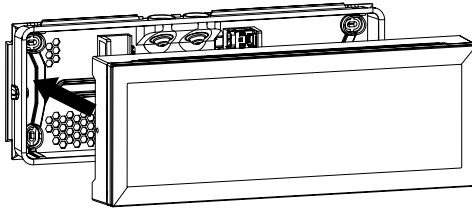

CLICK x6

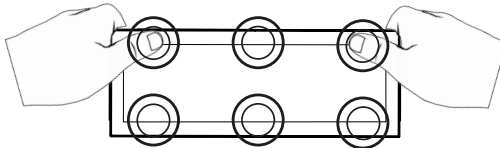

5

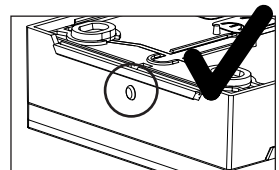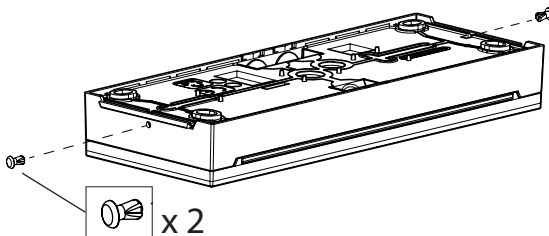



EN

FT1SU400ATL18IP	230V ~ / 50-60Hz	IP66 / IK07	1H - 420lm 2H - 225lm 3H - 140lm 8H - 50lm	M: 5VA/2W NM: 1VA/0.3W	LiFePO4 3.2V 3Ah	64 x LED 3V 760mA	EN60598.1 EN 60598.2.22 NFEN62034
-----------------	------------------	-------------	---	---------------------------	---------------------	-------------------	---



Replaceable



Not replaceable

Battery pack, Order code

LiFePO4 3.2V 3Ah -> FT-BAT3

If the battery duration is insufficient, replace the battery.

 
When the life time of light source is over, replace the luminaire.



Eaton
Cooper Sécurité SAS
PEE II - Rue Beethoven - BP10184
63204 RIOM CEDEX FRANCE
Tél. +33 (0)825 826 212 (0,15 € TTC/min)
www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

© 2021 Eaton
All Rights Reserved



WEEE: Contact your local dealer
Eaton.com/recycling

ZNO2060500 A- 04/2021

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.



Powering Business Worldwide

	A	B	C	D	E	F
EN	Maintained Non maintained	Before use	Break a cable entry by using a screwdriver. Rigid or flexible wire	Fix the product to the wall with screws using the flexible material part. For corner fixing, use 4 screws.	Use screwdriver to place and remove wire. No screwdriver required for connection	Non maintained Maintained Check the temperature range on the 1st page for M and NM versions.
FR	Maintenu Non maintenu	Avant utilisation	Percer une entrée de câble avec un tournevis. Câble souple ou rigide	Fixer le produit en vissant dans les zones en bi-matière. Utiliser 4 vis pour une fixation dans les coins.	Câblage des connecteurs avec tournevis Câblage des connecteurs à la main	Non maintenu Maintenu Voir la 1ère page pour les températures en mode M et NM.
DE	Dauerlicht Bereitschaftslicht	Vor Gebrauch	Leitungseinführung mit einem Schraubendreher öffnen Starrs oder flexibles Leitung	Befestigen Sie das Produkt mit Schrauben im Bereich des flexiblen Materials an der Wand. Zur Befestigung in den Ecken vier Schrauben verwenden.	Stecken und Entfernen der Leitungen mittels Schraubendreher Stecken der Leitung ohne Schraubendreher möglich	Bereitschaftslicht Dauerlicht Überprüfen Sie den zulässigen Temperaturbereich für Bereitschaftslicht/ Dauerlicht auf Seite 1.
IT	Permanente SA Non permanente SE	Prima dell'uso	Rompere una pre-foratura con un giravite. Cavo rigido o flessibile	Installare il prodotto alla parete/soffitto con le viti posizionandole sul materiale flessibile. Per il fissaggio negli angoli, usare 4 viti.	Cablaggio dei connettori con un cacciavite Cablaggio dei connettori a mano	Non permanente SE Permanente SA Verificare le temperature di esercizio ammesse nella prima pagina per l'utilizzo come SA o SE
PT	Mantido Não mantido	Antes de utilizar	Abrir uma das entradas de cabo utilizando uma chave de fendas. Fio rígido ou flexível	Fixe o produto na parede através de parafusos, utilizando o material flexível existente na base. Para fixação nos cantos, utilize 4 parafusos.	Ligações de conectores com uma chave de fenda Ligações de conectores manual	Não mantido Mantido Verifique o intervalo de temperaturas na 1ª página, para versões M e NM.
RO	Mentinit Nementinit	Inainte de utilizare	Decupati o intrare pentru cablu utilizand o surubelnita. Calbu rigid sau flexibilij	Fixati produsul pe perete cu suruburi utilizand partile din material flexibil. Pentru fixarea in colturi utilizati 4 suruburi.	Cablarea conectorilor cu o surubelnita Cablarea conectorilor cu mana	Nementinit Mentinit Verifica gama de temperaturi pe prima pagina, pentru versiunile M / NM
CZ	Trvale svítící Pohotovostní	Před použitím	Prorazit kabelový vstup pomocí šroubováku. Pevný nebo ohebný vodič	Přichyťte výrobek pomocí šroubů skrz flexibilní prostory na zadní straně. Použijte 4 šrouby do každého rohu.	Zapojování konektorů pomocí šroubováku Zapojování konektorů rukou	Pohotovostní Trvale svítící Zkontrolujte provozní rozsah teplot na 1. straně pro M a NM verze.
SK	Trvalo svietiace Pohotovostný	Pred použitím	Preraziť káblový vstup pomocou skrutkovača. Pevný alebo ohybný vodič	Prichyťte výrobok pomocou skrutiek skrz flexibilnej prestupy na zadnej strane. Použite 4 skrutky do každého rohu.	Zapájanie konektorov pomocou skrutkovača Zapájanie konektorov rúk	Pohotovostný Trvalo svietiace Skontrolujte prevádzkový rozsah teplot na 1. strane pre M a NM verzie.
PL	Praca awaryjno-sieciowa Praca awaryjna	Przed użyciem	Wybij otwór kablowy przy pomocy wkrętaka. Linka lub drut	Oprawę należy montować za pomocą wkrętów, wykorzystując elastyczne elementy obudowy. Dla montażu w rogach oprawy należy użyć 4 wkrętów.	Podłączenie przewodów przy pomocy wkrętaka Podłączenie przewodów bez użycia narzędzi.	Praca awaryjna Praca awaryjno-sieciowa Sprawdź zakres temperatury pracy na str. 1. dla opcji Awaryjnej i Awaryjno-sieciowej
ES	Permanente No permanente	Antes de iniciar	Romper lel orificio de entrada de los cables usando un destornillador. Cable rígido o flexible	Fije el producto a la pared con tornillos utilizando la pieza de material flexible. Para la fijación de las esquinas, utilice 4 tornillos.	Cableado de conectores con destornillador Cableado de los conectores a mano	No permanente Permanente Verifique el rango de temperatura en la primera página para las versiones Permanentes y No Permanentes.
HU	állandó üzemmód Készletléti	Használat előtt	Csavarhúzó segítségével dugja át a kábelt a kialakított kábelbevezetőn. Merev vagy hajlékony vezeték	Falra szerelés esetén a rugalmas kikönnýtéséknél is rögzíthető a lámpatest csavarok segítségével. A lámpatest a 4 saránk is rögzíthető csavarokkal.	Vezeték csatlakoztatása csavarhúzóval. Vezeték csatlakoztatása kézzel	Készletléti állandó üzemmód Ellenőrizze az első oldalon megadott hőmérsékleti adatokat a készletléti (NM) / állandó (M) üzemmód esetén.

	G	H	I	J	K
EN	Disconnect the battery, wait for 10 seconds, and reconnect it if you decide to change configuration (b-c).	Battery Installation date	Even/ Odd - Duration Test Day D - Duration Test Day postponed by 7 days	Autotest - Charge / Lamp / Battery - 1wk / 10wks	LED Description - Green / Yellow - Constant / Blinking
FR	Déconnecter la batterie, attendre 10s., et reconnecter pour changer la configuration (b-c).	Batterie Date d'installation	Pair / Impair - Test durée Jour J - Test durée décalé de 7 jours	Autotest - Charge / Lampe / Batterie - 1sem. / 10sem	Description LED - Vert / Jaune - Fixe / Clignotant
DE	Trennen Sie den Akku, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie ihn wieder an, wenn Sie die Konfiguration ändern möchten (b-c).	Akku Einbaudatum	Gerade / Ungerade - Autonomy Test Tag D - Autonomy Test Day um 7 Tage verschoben	Autotest - Aufladen / Lampe / Batterie / Akku - 1 Woche / 10 Wochen	LED Beschreibung - Grün / Gelb - Konstant / Blinken
IT	Scogliere la batteria, attendere 10 secondi e ricollegarla se si decide di modificare la configurazione (b-c).	Batteria Data di installazione	Gruppo Dispari / Gruppo Pari - Test di durata fissato per il giorno D - Test di durata fissato per il giorno D + 7	Autotest - Ricarica / Lampada / Batteria - 1 sett / 10sett	Descrizione LED - Verde / Giallo - Fisso / Lampeggiante
PT	Desconecte a bateria, aguarde 10 segundos e reconecte-a se você decidir alterar a configuração (b-c).	Bateria Data de instalação	Par / Impar - Dia do Teste de Autonomia D - Dia do Teste de Autonomia adiado por 7 dias	Autoteste - Carga / Lâmpada / Bateria - 1 semana / 10 semanas	Descrição do LED - Verde / Amarelo - Constante / Piscando
RO	Deconectati bateria, asteptati 10 secunde si reconectati bateria daca decideti sa schimbati configurarea (b-c).	Baterie Data instalarii	Par / impar - Test de autonomie ziua Z - Test de autonomie amanat cu 7 zile	Autotest - Incarca / Lampa / Bateria - 1 sapt / 10 sapt	Descriere LED - Verde / Galben - Constant / Alternant
CZ	Odpojte baterii, počkejte 10 sekund a potom ji zase připojte, pokud chcete změnit nastavení (b-c).	Baterie Datum montáže	Sudý / Lichý - Autonomní testovací den D - Autonomní testovací den posunutý o 7 dní	Autotest - Nabíjení / Světlo / Bateria - 1 týden / 10 týdnů	Popis LED - Zelená / Žlutá - Konstantní / Blikající
SK	Odpojte batériu, počkajte 10 sekúnd a potom ju zase pripojte, ak chcete zmeniť nastavenia (b-c)	Baterie Datum montáže	Párny / Nepárny - Autonómne testovací deň D - Autonómne testovací deň posunutý o 7 dní	Autotest - Nabitie / Svetlo / Batérie - 1 týždeň / 10 týždňov	Popis LED - Zelená / Žltá - Konštantná / Blikajúce
PL	Odłącz akumulator, poczekaj 10 sekund, aby zmienić konfigurację podłącz akumulator ponownie (b-c).	Akumulator Data instalacji	Warty / Rozwarty Test czasu podtrzymania zgodnie z harmonogramem Test czasu podtrzymania przesunięty o 7 dni	Autotest - Ładowanie - Źródło światła - Akumulator - 1 tydzień / 10 tygodni	Opis kontrolki LED - Zielona / Żółta - Świecząca / Pulsująca
ES	Desconecte la batería, espere 10 segundos y vuelva a conectarla si decide cambiar la configuración (b-c).	Batería Fecha de instalación	Siempre / No regular - Prueba de Autonomía día D - Día de la Prueba de Autonomía pospuesto por 7 días	Autotest - Carga / Lámpara / Batería - 1 semana / 10 semanas	Descripción del LED - Verde / Amarillo - Constante / Parpadeo
HU	Csatlakoztassa le az akkumulátort, várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa újra az akkumulátort amennyiben meg szeretné változtatni a (b-c. lépésnél) kiválasztott beállítást.	Akkumulátor üzembeléhezés dátuma	Páros / Páratlan - Athidalási idő teszt N napon - Athidalási idő teszt 7 nappal később	Automatikusan teszt - Töltés / Fényforrás / Akkumulátor - 1 hét / 10 hét	LED státuszjelzés - Zöld / Sárga - Világít / Villog

L

M

EN	Disconnect the battery, wait for 10 seconds, and reconnect it if you decide to change Even/Odd configuration.	Replaceable Not replaceable Battery pack, Order code If the battery duration is insufficient, replace the battery. When the life time of light source is over, replace the luminaire.
FR	Débrancher la batterie, attendre 10 secondes, et rebrancher si vous décidez de changer la configuration Par/Impair.	Remplacable Non remplaçable Pack batterie, Code pour commande Remplacer la batterie si l'autonomie est insuffisante. Remplacer le luminaire lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie.
DE	Wenn Sie die Konfiguration des Testzeitpunktes geändert haben, trennen Sie die Batterie für mindestens 10 Sekunden und schließen Sie sie wieder an, um die Konfiguration wirksam werden zu lassen.	Auswechselbar Nicht austauschbar Akkupack, Bestellnummer Wenn die Akkulaufzeit nicht ausreicht, ersetzen Sie die Batterie. Wenn das Lebensdauerende der Lichtquelle erreicht wurde, ersetzen Sie die Leuchte.
IT	Scollare la batteria, attendere 10 secondi e ricollegarla se decidete di cambiare la configurazione tra pari/dispari.	Sostituibile Non sostituibile Batteria, codice di ordinazione Se la durata della batteria è insufficiente, sostituire la batteria. Qualora la vita della sorgente luminosa dovesse esaurirsi sarà necessario sostituire il prodotto
PT	Deconecteaza bateria, asteapta 10 secunde si reconecteaza, daca vrei sa schimbi configuratia Par/Impar.	Substituível Não substituível Bateria, Código para encomenda Se a duração da bateria for insuficiente, substitua a bateria. Quando termine a vida útil da fonte de luz, deve trocar a luminária.
RO	Deconecteaza bateria, asteapta 10 secunde si reconecteaza, daca vrei sa schimbi configuratia Par/Impar.	Inlocuibilă Neinlocuibilă Baterie, Cod comanda Daca durata pe baterie nu este suficienta, inlocuiti bateria. Cand durata de viata a sursei de lumina s-a terminat, inlocuiti corpul de iluminat
CZ	Po změnu na sudý / lichý, odpojte baterii, počkejte 10 sekund a znovu připojte.	Vyměnitelné Nevyměnitelné Bateriový blok, Objednávací číslo Pokud je výdrž baterie nedostatečná, vyměňte baterii Vyměňte baterii, pokud je už životnost pod stanovenou hranicí.
SK	Po zmenu na párný / nepárný, odpojte batériu, počkajte 10 sekúnd a znova pripojte.	Vymeniteľné Nevymeniteľnú Akumulátor, Objednacie číslo Ak je výdrž batérie nedostatočná, vymeňte batériu Vymeňte batériu, ak je už životnosť pod stanovenou hranicou.
PL	Po zmianie ustawień przesunięcia testu, należy odłączyć akumulator, poczekać 10 sekund oraz podłączyć akumulator ponownie.	Wymienne Niewymienne Akumulator, Numer zamówienia Jeżeli czas działania jest niewystarczający, wymień akumulator na nowy. Jeżeli żywotność źródła światła skończy się, należy wymienić oprawę na nową.
ES	Desconecte la batería, espere 10 segundos y vuelva a conectarla si decide cambiar la configuración de par/ impar.	Reemplazable No reemplazable Batería, código de pedido Si la duración de la batería es insuficiente, sustituya la batería. Cuando termine la vida útil de la fuente de luz, reemplace la luminaria.
HU	Csatlakoztassa le az akkumulátort, várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa újra az akkumulátort amennyiben meg szeretné változtatni a kiválasztott (páros/páratlan) beállítást.	Cserélhető nem cserélhető Akkumulátor pakk, rendelési kód Ha az akkumulátor áthidalási ideje nem megfelelő cserélje ki az akkumulátort.