



- Apto tanto para techos sólidos como para techos de rejilla expuestos ya que la carcasa del equipo se ajusta a través del orificio de instalación de la unidad principal.
- Placa para adaptación para techos readaptados y de poca profundidad.
- 3 años de garantía para su tranquilidad.
- LED de hasta 50.000 horas de vida útil para reducir el mantenimiento.
- Batería NiMH respetuosa con el medio ambiente.

### Fuente de luz:

1 x LED blanco de 3W de alta potencia

### Materiales:

Cabezal de luminaria, equipo remoto y adaptador de la placa - mezcla de policarbonato y ABS.

Batería - NiMH

### Instalación:



Montaje enrasado

Clips de sujeción de resorte para instalación en superficie (instalando desde debajo del techo)

Conector plug and play para alimentación eléctrica

No se requiere desmontaje durante la instalación

Halo-Pack 2 combina lo último en tecnología LED con un perfil ultra bajo, proporcionando alumbrado de emergencia en lugares donde la estética y la fiabilidad son de primordial importancia. La instalación en techos ya existentes es sencilla y rápida de completar.

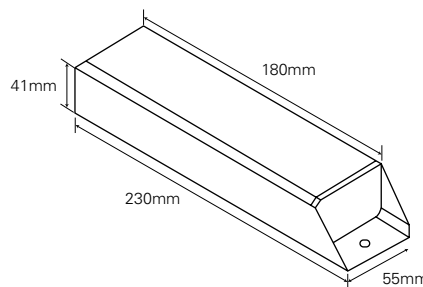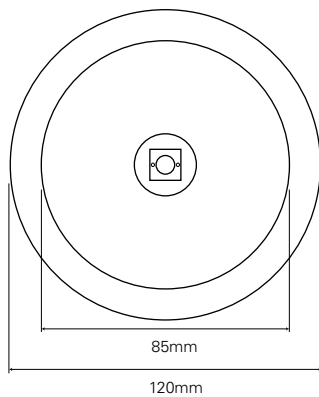

### Funcionamiento:

Funcionamiento Permanente.

### Aplicaciones:

Cualquier aplicación empotrada en interiores.



De manera general se proporciona un placa de adaptación para aplicaciones en techos readaptados o de poca profundidad.

Modelo	Altura (m)	Nivel de iluminación directamente debajo		Vía de evacuación 2 m de ancho, 1 Lux mín.		Área (antipánico) abierta 0.5 Lux mín.	
HPLED3H							
	2.50	3.20	8.90	3.20	8.90	3.60	9.60
	2.80	3.30	9.10	3.30	9.10	3.70	9.90
	3.00	3.30	9.20	3.30	9.20	3.70	10.20
	4.00	3.10	9.60	3.10	9.60	3.80	11.30
	5.00	2.50	9.40	2.50	9.40	3.80	11.80

Order code	Description					
HPLED3H	Halo Pack 2	4 W	170 Lm	3h	6x1.5Ah AA NiMH	No Permanente