


## CONFIGURACIÓN RÁPIDA

El menú Quick Setup (Configuración rápida) permite la programación de Time (Hora), Date (Fecha), Start Pressure (Presión de arranque), Stop Pressure (Presión de parada) y Minimum Run Timer (Temporizador de funcionamiento mínimo).

NOTA: Antes de aplicar potencia al controlador, asegúrese de que las configuraciones Motor Circuit Protector (Protector del circuito del motor) o Motor Overload Trip (Disparo de sobrecarga del motor) estén establecidos para que coincidan con los amperios de carga completa indicados en la placa de identificación del motor.

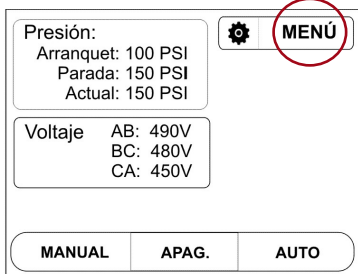

### ARRANQUE

Presione el botón **MENU** (Menú) en la parte superior derecha de la pantalla Main Display (Pantalla principal).


Con ello avanzará la pantalla al 1/3 de la pantalla MENU (Menú).



### CONFIGURACIÓN DEL PANEL

Presione el botón **Panel Setup** (Configuración del panel).

Con ello avanzará la pantalla al 1/2 de la pantalla PANEL SETUP (Configuración del panel).

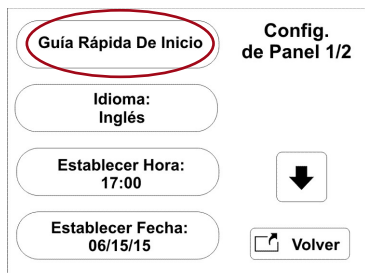

### CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Presione el botón **Quick Setup** (Configuración rápida).

Con ello avanzará la pantalla a la pantalla **Quick Setup** (Configuración rápida) para ajustar la Hora del día.



### AJUSTE DEL TIEMPO

La hora del día se establece en formato de 24 horas.

Por medio de los botones de números, ingrese la hora actual del día.

Al presionar el botón **Arrow** (Flecha), se eliminarán los caracteres de los valores, uno a la vez.

Una vez que la hora del día esté programada, presione el botón Next (Siguiete).

Con ello avanzará la pantalla a la pantalla Quick Setup (Configuración rápida) para ajustar la fecha.

\*NOTA: Si se interrumpe la programación por más de un minuto o se presiona el botón Cancel (Cancelar) durante la programación, todos los valores ingresados en el programa Quick Setup (Configuración rápida) regresarán a los valores anteriormente ingresados. Si el controlador no tiene valores ingresados (primera configuración de hora), los valores regresarán a la configuración predeterminada de fábrica. (Para enterarse de detalles, descargue el Manual de funcionamiento de JOCKEY Touch™ de nuestro sitio web: [www.chfire.com](http://www.chfire.com)).

Las instrucciones de programación de Quick Setup (Configuración rápida) continúan en el reverso de esta página.



1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	

Config Ráp  
Estab Hora  
MM/DD/AA  
06/15/15

X Cancel

↩ Sig

### ESTABLECER FECHA

La fecha se establece en formato MM/DD/AA.  
Por medio de los botones de números, ingrese la fecha actual.  
Al presionar el botón **Arrow** (Flecha), se eliminarán los caracteres de los valores, uno a la vez.  
Una vez que la fecha esté programada, presione el botón **Next** (Siguiete).  
Con ello avanzará a la pantalla a la pantalla Quick Setup (Configuración rápida) para ajustar la Presión de arranque.  
Al presionar el botón **Cancel** (Cancelar), regresará la pantalla a la 1/2 pantalla Panel Setup (Configuración del panel).  
Todos los valores de Quick Setup (Configuración rápida) se deben volver a ingresar.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	

Config Ráp  
Presión De  
Arranque  
100 PSI

X Cancel

↩ Sig

### PRESIÓN DE ARRANQUE

La presión se establece en formato PSI.  
(Para establecerla en formato BAR, refiérase al Manual de funcionamiento de JOCKEY Touch™).  
Por medio de los botones de números, ingrese la presión de arranque.  
Al presionar el botón **Arrow** (Flecha), se eliminarán los caracteres de los valores de presión, uno a la vez.  
Una vez que la presión esté programada, presione el botón **Next** (Siguiete).  
Al presionar el botón **Cancel** (Cancelar), regresará la pantalla a la 1/2 pantalla Panel Setup (Configuración del panel).  
Todos los valores de Quick Setup (Configuración rápida) se deben volver a ingresar.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	

Config Ráp  
Presión De  
Parada  
150 PSI

X Cancel

↩ Sig

### PRESIÓN DE PARADA

La presión se establece en formato PSI.  
(Para establecerla en formato BAR, refiérase al Manual de funcionamiento de JOCKEY Touch™).  
Por medio de los botones de números, ingrese la presión de parada.  
Al presionar el botón **Arrow** (Flecha), se eliminarán los caracteres de los valores de presión, uno a la vez.  
Una vez que la presión esté programada, presione el botón **Next** (Siguiete).  
Al presionar el botón **Cancel** (Cancelar), regresará la pantalla a la 1/2 pantalla Panel Setup (Configuración del panel).  
Todos los valores de Quick Setup (Configuración rápida) se deben volver a ingresar.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	⊘

Config Ráp  
Tiemp  
Mín Ejecución  
000 Sec

X Cancel

↩ Sig

### TEMPORIZADOR DE FUNCIONAMIENTO MÍNIMO

El tiempo de funcionamiento mínimo se puede establecer en hasta 999 segundos.  
El temporizador se puede desactivar al presionar el botón ⊘.  
Para volver a activar el temporizador, presione el botón **Arrow** (Flecha).  
(Los valores del temporizador se borran y se deben volver a ingresar).  
Por medio de los botones de números, ingrese el tiempo de funcionamiento mínimo.  
Al presionar el botón **Arrow** (Flecha), se eliminarán los caracteres de los valores del temporizador, uno a la vez.  
Una vez que el tiempo de funcionamiento mínimo esté programado, presione el botón **Next** (Siguiete).  
Al presionar el botón **Cancel** (Cancelar), regresará la pantalla a la 1/2 pantalla Panel Setup (Configuración del panel).  
Todos los valores de Quick Setup (Configuración rápida) se deben volver a ingresar.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA COMPLETA  
PRESIONE «ACEP» PARA GUARDAR  
PRESIONE «CANCEL» PARA IGNORAR

X Cancel

✓ Acep

### CONFIGURACIÓN COMPLETA

Una vez que todas las funciones se hayan establecido, presione el botón OK (Aceptar).  
La pantalla regresará a la pantalla Main Display (Pantalla principal).  
Al presionar el botón **Cancel** (Cancelar), regresará la pantalla a la 1/2 pantalla Panel Setup (Configuración del panel).  
Todos los valores de Quick Setup (Configuración rápida) se deben volver a ingresar.

